

USB光学式トラックボールマウス



ココが
特長

空中・卓上での使用可能なハンドタイプトラックボールマウス

●机にスペースが無い場合に、手持ちでマウス操作が可能

注意

・トラックボールは取り外しが可能です。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

¥

型式	単 価
PCMS-AIR-US	¥2,300



Delivery
納期

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

仕様

タイプ	光学式トラックボール(手持ち、平置き対応)
付属品	ACアダプタ
コネクタ	USB2.0(タイプAオス)
ケーブル長	180cm
動作環境	WindowsXP/7, MacOS X
重量・外形寸法(mm)	150g, 105×63×45

操作イメージ

— 空中での使用 —

— 卓上での使用 —



Video Converter

ビデオコンバータ

コンポジット/Sビデオ → VGA 変換機

RoHS



ココが
特長

画像コントローラのVideo信号をVGAに変換

●CV/SV(NTSC or PAL system)から XGA, SXGA, UXGA 解像度への変換が可能
●1920x1200の解像度に対応

¥

型式	単 価
PNVC-CM398-R	¥6,600



Delivery
納期

出荷日

1~5台 5日目

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。


非在庫品

仕様

コネクタ	入力	コンポジット端子メス ×1 Sビデオ端子メス ×1
	出力	ミニD-sub15ピンメス
	電源	AC電源ジャック
入力電源		DC5V/1A(ACアダプタ)
重量・外形寸法(mm)		100g, 100(W)×18.5(D)×64(H)
最大消費電力		2.5W
付属品		ACアダプタ

外観

前

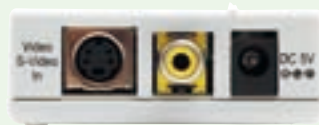

後

