

DVI(2/4ポート)

PNVS-VS-162



DVI対応ディスプレイスプリッタ

- 1台のPCのビデオ信号(DVI)を、2/4台のDVIポートを持つディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタ。DVI-I、DVI-D両対応です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

PNVS-VS-164




型式	ディスプレイ接続ポート	単価		
		1~9台	10~19台	20台以上
PNVS-VS-162	2	¥17,000	¥16,100	¥15,300
PNVS-VS-164	4	¥23,000	¥21,800	¥20,700

仕様

	PNVS-VS-162	PNVS-VS-164
消費電力	3.4W	4.8W
カスケード接続	対応(2段階)	
ケーブル長	1.8m(最大)	
LED	電源、リンク	
解像度(最大)	1,920×1,200(最大)、VESA DDC2B(ポート1のみ)	
画像入力コネクタ	DVH29pinメス	
画像出力コネクタ	DVI-H29pinメス×2	DVI-H29pinメス×4
オーディオ入力コネクタ	ステレオミニジャック(φ3.5)	
オーディオ出力コネクタ	ステレオミニジャック(φ3.5)×2	ステレオミニジャック(φ3.5)×4
動作環境	動作	温度: 0~50℃ 湿度: 0~80%RH(結露なきこと)
	保存	温度: -20~60℃ 湿度: 0~80%RH(結露なきこと)
重量	620g	720g
外形寸法(mm)	210(W)×88(D)×55.5(H)	
付属品	ACアダプタ(入力AC100~240V、出力DC5.3V/2.4A、ケーブル長1.8m)、マニュアル(英語)	
規格	CE、FCC Class B	

販売: ミスミ / 製造元: ATEN

接続例

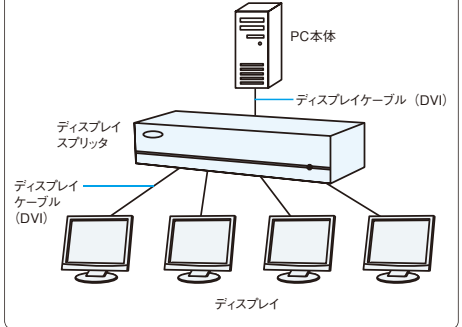

超小型(2ポート)



ビデオ信号を2ヶ所同時表示する小型スプリッタ

- 1台のPCのビデオ信号を2台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタです。
- 超コンパクトなタイプで設置場所を取らず、電源もPCからバスパワーで取得します。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

出荷日	
1~3台	翌日(当日)
4台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20台以上
PNVS-MVS2	¥16,000	¥15,500	¥15,000

仕様

消費電流	DC5V/250mA
解像度(最大)	1,280×1,024
映像入力コネクタ	HD-15pinオス
映像出力コネクタ	HD-15pinメス×2
電源入力コネクタ	ミニDIN6pinオス/メス ※PCのPS/2ポートに接続。付属のケーブルでUSBポートから電源取得することも可能です。
材質	プラスチック
重量・外形寸法(mm)	180g、100(W)×63(D)×20(H) ※ケーブルを除く
付属品	USB変換ケーブル(ミニDIN6pinメス/USB・Aタイプ・オス) ※PCのUSBポートから電源を取得するために使用します。 マニュアル(英語)
規格	CE、FCC Class B