

## Dsubコネクタ

## 高密度汎用ハンダ付けタイプ／プレスコンタクト

輸入品

RoHS

ハンダ 金メッキ ネジロック 信号用 PLC RS422 盤間接続 2D CAD

オス(ピン)  
HD-62SPメス(ソケット)  
HD-62SSココが  
特長

## 低価格を実現した高密度Dsubコネクタ

- 従来のDsubコネクタと同じサイズのシェルを使用し、芯数だけが従来より多くなっている高密度型のDsubコネクタです。よって従来型Dsubの置き換えで配線の高密度化が可能です。
- 結線方法がハンダ方式のため、特殊な工具なしに作業することができます。
- 15芯のコネクタ配列はMIL-C-24308準拠であるため、他社の同規格高密度Dsub15芯であれば結合することが可能です。よってOA機器や電子機器などへの幅広い使用が可能となります。

基本仕様

| 定格電流 | 耐電圧(1分間)    | 絶縁抵抗(DC500V) | 接触抵抗   | 使用温度       |
|------|-------------|--------------|--------|------------|
| 1A   | AC500Vr.m.s | 500MΩ以上      | 30mΩ以下 | -55℃~+105℃ |

適応電線サイズ: AWG22~AWG28または0.3mm<sup>2</sup>~0.08mm<sup>2</sup>

ご注意

- ・15芯は他社製品とも結合しますが、それ以外の芯数は他社に同じ芯数がないため結合できません。但し同じ芯数のものがあれば結合することは可能と思われますが事前に仕様は十分ご確認ください。
- ・コネクタにはフードや結合固定金具などは付いておりません。別途ご購入ください。(2017, 2024ページ)
- ・高密度のためコネクタの配列は3列になります。

1個から注文OK!

出荷日

1~30個 翌日(当日)


31個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

## 外形図

(単位: mm)

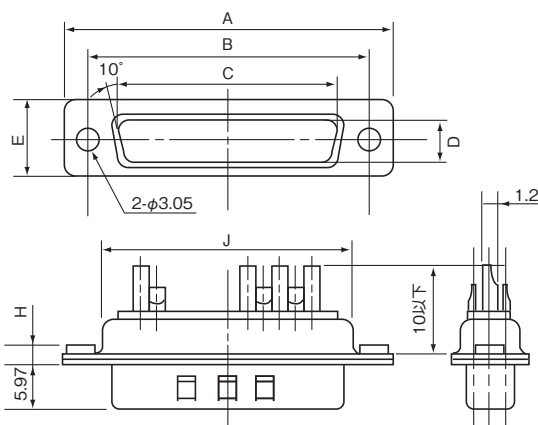

オス(ピン)タイプ

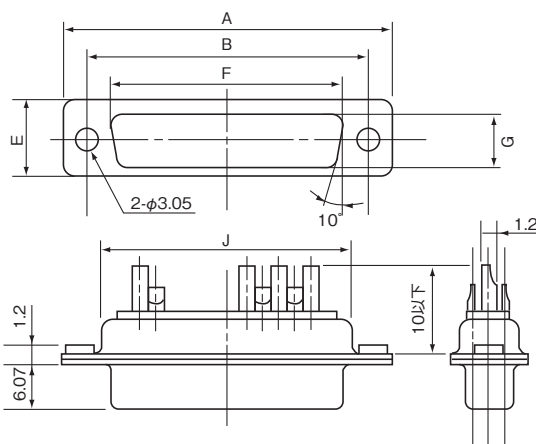

メス(ソケット)タイプ

| 芯数 | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H   | J    | 重量 g |      |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|
|    |       |       |       |       |       |       |       |     |      | オス   | メス   |
| 15 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | 8.34  | 12.60 | 16.33 | 7.82  | 1.2 | 19.3 | 4.5  | 5.5  |
| 26 | 39.14 | 33.32 | 25.25 | 8.34  | 12.60 | 24.66 | 7.82  | 1.2 | 27.5 | 6.5  | 7.5  |
| 44 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | 8.40  | 12.60 | 38.38 | 7.82  | 1.3 | 41.3 | 9.5  | 11.5 |
| 62 | 69.32 | 63.50 | 55.42 | 8.40  | 12.60 | 54.84 | 7.82  | 1.4 | 57.7 | 13.5 | 16.0 |
| 78 | 66.93 | 61.11 | 52.85 | 11.13 | 15.37 | 52.35 | 10.63 | 1.5 | 55.3 | 16.0 | 18.0 |



| 型式      | 芯数 | タイプ      | 単 価   |        |        |
|---------|----|----------|-------|--------|--------|
|         |    |          | 1~49個 | 50~74個 | 75~99個 |
| HD-15SP | 15 | オス(ピン)   | ¥290  | ¥250   | ¥230   |
| HD-26SP | 26 |          | ¥330  | ¥290   | ¥260   |
| HD-44SP | 44 |          | ¥390  | ¥340   | ¥310   |
| HD-62SP | 62 |          | ¥520  | ¥450   | ¥420   |
| HD-78SP | 78 |          | ¥780  | ¥700   | ¥660   |
| HD-15SS | 15 | メス(ソケット) | ¥300  | ¥260   | ¥240   |
| HD-26SS | 26 |          | ¥340  | ¥300   | ¥270   |
| HD-44SS | 44 |          | ¥410  | ¥360   | ¥330   |
| HD-62SS | 62 |          | ¥550  | ¥480   | ¥440   |
| HD-78SS | 78 |          | ¥810  | ¥730   | ¥690   |

## 材料・仕上

| 項目                  | 材料                 | 仕上                   |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| コンタクト<br>(プレスコンタクト) | 銅合金                | ニッケルメッキ下地<br>接触部金メッキ |
| 絶縁体                 | ポリブチレン<br>テフトラート樹脂 | UL94V-0、白色           |
| シェル                 | 鋼                  | 錫メッキ                 |

Order  
注文例

型式

HD-15SP