


ミスミ

センサ対応 M8・M12コネクタケーブル

自由長

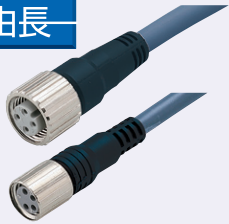

ココが特長

オプションケーブルにない長さにも対応

- 電線を固定用耐油・耐屈曲耐油の2種類からお選びいただけます。
- ケーブルの相手側(センサ側引出コード)に専用工具なしで取り付けられるM8,M12コネクタもセットでご購入いただけます。詳細はP668ページ

センサー

3 日日出荷

RoHS

お値引き

1~9本	通常単価
10~20本	5%
21本~	都度見積

★おまとめ買いでさらにお得です!

結線・線色ページ P667

価格表ページ P667

部材ページ P671

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

コネクタタイプ	CN2側形状※	ケーブルタイプ	指定長(m) 0.1m毎に指定可
FSC9	CUT	B	2.8

※FSC10, FSC13はCN2側形状の指定はありません。

有料オプション(コネクタセットのカスタムNo.)は型番末尾にお付けください

コネクタタイプ	CN2側形状	外形イメージ図	ケーブルタイプ	指定長(m)
FSC9	CUT 切落し		B 固定用耐油ケーブル VW-1 難燃 FSC9.10 NASEU-23-* AWG23 30V UL20276 紺色	0.2 } 10 0.1m毎に指定可
	YT Y端子付		C 耐屈曲耐油ケーブル VW-1 難燃 FSC9.10 NA3SER-23-* AWG23 30V UL20276 紺色	
FSC10				但し FSC10は 1 . 2 . 3 . 5 . 10m のみ
FSC12 4芯ケーブル 使用タイプ	CUT 切落し		B 固定用耐油ケーブル VW-1 難燃 NA3SEU-21-* AWG21 300V UL2464 紺色 ミスミオリジナル	0.2 } 10 0.1m毎に指定可
	YT Y端子付		C 耐屈曲耐油ケーブル VW-1 難燃 NASSER-21-* AWG21 300V UL2464 紺色 ミスミオリジナル	
FSC13				但し FSC13は 1 . 2 . 3 . 5 . 10m のみ

注)上図はイメージ図であり、結線仕様を示すものではありません。結線仕様はP667ページの結線図でご確認ください。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号巻-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

センサ対応
ナイロンコネクタ
ケーブル
センサ対応
M8・M9コネクタ
ケーブル
オムロンセンサ
対応ケーブル
取扱一覧

センサ対応ケーブル 価格表



1本単位

コネクタタイプ	CN2側形状	電線タイプ	指定長(m)	¥通常単価										
				0.2~0.9m	1m	1.1~1.9m	2m	2.1~2.9m	3m	3.1~4.9m	5m	5.1~8m	8.1~9.9m	10m
FSC9	CUT	B	0.2~0.9	960	810	1,040	870	1,190	1,030	1,380	1,220	1,940	1,960	1,850
		C	1	1,260	1,070	1,620	1,470	2,030	1,880	2,760	2,620	4,690	4,710	4,570
	YT	B	1.1~1.9	1,290	990	1,410	1,110	1,520	1,220	1,750	1,440	2,290	2,310	1,990
		C	2	1,450	1,120	1,830	1,520	2,210	1,930	2,980	2,670	4,890	4,910	4,620
FSC10		B	2.1~2.9		1,302		1,390		1,490		1,775			2,405
		C	3		1,628		1,985		2,340		3,080			5,282
FSC12	CUT	B	3.1~4.9	1,090	950	1,290	1,080	1,490	1,350	1,890	1,550	2,890	2,910	2,790
		C	5	1,290	1,150	1,680	1,540	2,070	1,930	2,840	2,690	4,770	4,790	4,630
	YT	B	5.1~8	1,430	1,140	1,630	1,340	1,830	1,530	2,230	1,930	3,220	3,240	2,990
		C	10	1,630	1,300	2,020	1,690	2,380	2,050	3,250	2,850	5,130	5,150	4,800
FSC13		B	0.1m毎に指定可		1,470		1,722		1,810		2,258			3,455
		C		1,985		2,195		2,510		3,318			5,345	


センサ対応ケーブル 結線図

FSC9-CUT, YT

CN1	線色
1	茶
2	白
3	青
4	黒


FSC9-ECON

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

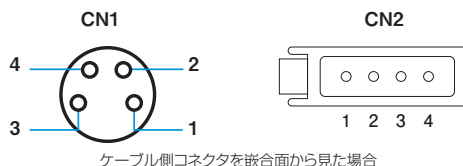

FSC10

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

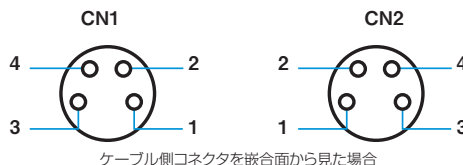


FSC12-CUT, YT

CN1	線色
1	茶
2	白
3	青
4	黒


FSC6-ECON

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

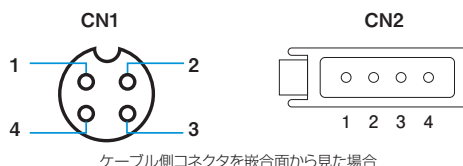

FSC13

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

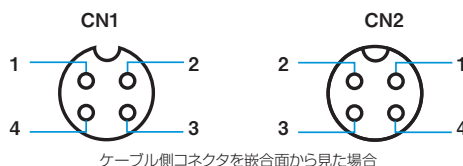

- ⚠️ ご注意
- ・オムロン社のM12コネクタはDC用とAC用で嵌合面が異なります(弊社製品はDC用相当)。なお、5種タイプはございません。
 - ・オムロンXS2コネクタを使用したケーブルもございます。📄915ページ