

BNCコネクタ

BNCジャック(メス)コネクタ／ハンダ結線・ネジロック固定タイプ メーカー名は価格表参照

価格が値下げした商品です
プライスダウン

IEC MIL JIS ハンダ パネットロック 金メッキ 銀メッキ 信号用 PLC 2D CAD

Delivery 納期



J ストレートジャック (メス)



PJ パネルジャック (メス)



BJ バルクヘッドジャック (メス)



Order 注文例

型式
050-1490N

ココが特長

同軸コネクタの定番!ハンダ結線BNCジャック

- 一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをハンダにて結線するBNCジャック(メス)です。
- ケーブル固定方法はネジロック式です。
- 結合はひねるだけで着脱ができるバヨネット方式です。



- ・規定の性能を発揮するために使用ケーブルは適合のものをご使用ください。
- ・組合せはBNCコネクタのオスとメスで結合してください。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。


在庫品

特性

型式	定格電圧 AC V	耐電圧 AC V/分	絶縁抵抗 MΩ以上/DC500V	接触抵抗 Ω以下	周波数帯域 DC~	VSWR 以下	特性インピーダンス Ω	重量 g
050-1490N	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0~2GHz	50	10.8
BNC-J-3DW	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.4/0~2GHz	50	8.0
050-1492N	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0~2GHz	50	10.2
BNC-J-5DW	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.4/0~2GHz	50	20.0
BNC-J-5DV	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.4/0~2GHz	50	20.0
BNC9026-PJ	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.4/0~2GHz	50	15.0
050-1430N	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0~2GHz	50	13.6
BNC-PJ-3DW	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.4/0~2GHz	50	11.0
050-1432N	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0~2GHz	50	13.0
BNC-PJ-5DV	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.4/0~2GHz	50	26.0
BNC9025-BJ	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.4/0~2GHz	50	17.0


外形図

J

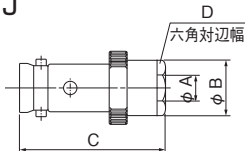


型式	φA	φB	C	D
050-1490N	5.3	11.0	27.0	9.5
BNC-J-3DW	6.8	14.5	29.0	11.0
050-1492N	5.8	11.0	27.0	9.5
BNC-J-5DW	8.7	16.0	32.0	16.0
BNC-J-5DV	8.0	15.0	34.0	13.0

K

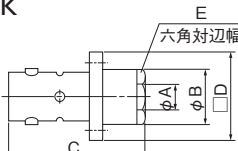

型式	φA	φB	C	φD	E
BNC9026-PJ	3.4	11.1	29.0	17.5	9.5
050-1430N	5.3	11.0	28.0	17.5	9.5
BNC-PJ-3DW	6.8	13.0	29.0	17.5	11.0
050-1432N	5.8	11.0	28.0	17.5	9.5
BNC-PJ-5DV	8.0	15.0	34.0	22.0	14.0

M

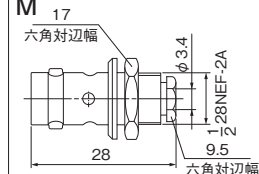

(単位: mm)




型式	形状	適合ケーブル (2564ページ)	インピーダンス Ω	外形図	単価			ケーブル末端 処理記号(2277ページ)	パネル カット寸法	RoHS対応	メーカー ※
					1~49個	50~74個	75~99個				
050-1490N	J	RG-58AU	50	J	¥706	¥627	¥510	H-7	—	○	ユ
BNC-J-3DW		3D-2W(3C-2W)	50	J	¥676	¥608	¥539	H-7	—	—	多
050-1492N		3D-2V(3C-2V)	50	J	¥706	¥627	¥510	H-7	—	○	ユ
BNC-J-5DW		5D-2W	50	J	¥921	¥823	¥764	H-9	—	—	多
BNC-J-5DV		5D-2V(5C-2V)	50	J	¥823	¥725	¥676	H-12	—	—	多
BNC9026-PJ(注1)	PJ	1.5D-2V(1.5C-2V)	50	K	¥921	¥813	¥774	H-7	P-1	—	多
050-1430N		RG-58AU	50	K	¥1,352	¥1,225	¥980	H-7	P-2	○	ユ
BNC-PJ-3DW		3D-2W(3C-2W)	50	K	¥911	¥804	¥764	H-7	P-1	—	多
050-1432N		3D-2V(3C-2V)	50	K	¥1,441	¥1,254	¥1,039	H-7	P-2	○	ユ
BNC-PJ-5DV		5D-2V(5C-2V)	50	K	¥804	¥715	¥676	H-10	P-1	—	多
BNC9025-BJ(注1)	BJ	1.5D-2V(1.5C-2V)	50	M	¥941	¥833	¥774	H-7	P-3	—	多

(注1) ケーブル締付六角金具の締付トルクは 20kgf・cm(1.96N・m)

※多: 多治見無線電機(株) ユ: ユウエツ精機(株)


パネルカット寸法

P-1

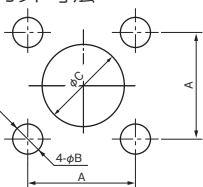


	A	φB	φC
BNC9026-PJ	12.7	3.2	11.4
BNC-PJ-3DW	12.7	3.0	13.4
BNC-PJ-5DV	16.5	3.2	15.2

P-2

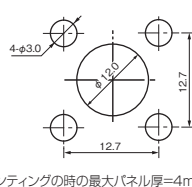

リアマウンティングの時の最大パネル厚=4mm

P-3

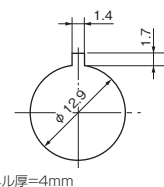

最大パネル厚=4mm

(単位: mm)