

BNCコネクタ


BNCコネクタ(圧着結線・圧着固定タイプ)

ユウエツ精機(株)


の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**



P ストレートプラグ(オス)

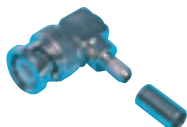

LP L型プラグ(オス)

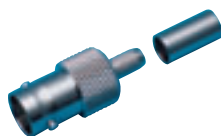

J ストレートジャック(メス)

ココが
特長

同軸コネクタの定番!圧着結線BNCプラグ&ジャック。

●一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトを圧着(一部ハンダ結線あり)にて結線するBNCコネクタです。ケーブル固定方法は圧着式です。

●結合はひねるだけで着脱ができる、バヨネット方式です。



・規定の性能を発揮するために使用ケーブルは適合のものをご使用ください。
・組合せはBNCコネクタのオスとメスで結合してください。

ご注意

Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

圧着方法については

➡2277ページ

適合圧着工具については


➡2276ページ

特性

型式	定格電圧 AC V	耐電圧 AC V/分	絶縁抵抗 MΩ以上/DC500V	接触抵抗 mΩ以下	周波数帯域 DC～	VSWR 以下	特性インピーダンス Ω	重量 g
050-1391A	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～300MHz	50	9.1
050-1391D	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～300MHz	50	9.1
050-1391N	500	1500	1000	3/DC1A	2GHz	1.2/0～300MHz	50	9.0
050-1392A	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～300MHz	50	9.0
050-1392N	500	1500	1000	3/DC1A	2GHz	1.2/0～300MHz	50(75注2)	9.0
051-7501	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～1.5GHz	75	9.2
050-1372	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～300MHz	50	10.0
050-1371	500	1500	1000	3/DC1A	2GHz	1.2/0～300MHz	50(75注2)	10.0
050-1393N	500	1500	1000	6/DC1A	4GHz	1.2/0～1GHz	50	18.0
050-1395N-3DV	500	1500	1000	6/DC1A	4GHz	1.2/0～1GHz	50	18.0
051-NE53B	500	1000	5000*	3/DC1A	300MHz	1.5/100～300MHz	75	17.0
050-J605A	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～1GHz	50	10.0
050-JZ27C	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～1GHz	50	9.0
050-J605B-3DV	500	1500	1000	3/DC1A	4GHz	1.2/0～1GHz	50	10.0

*1: DC1000V

外形図

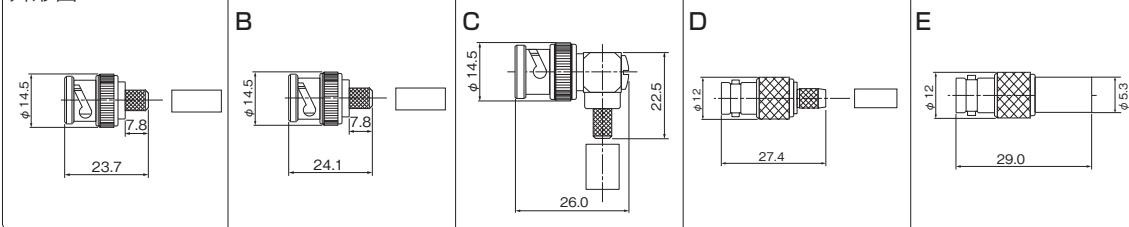

型式	タイプ	形状	結線 (注1)	適合ケーブル (➡2564ページ~)	インピーダンス Ω	外形図	単価			ケーブル末端 処理記号(➡2277ページ)	RoHS対応
							1~49個	50~74個	75~99個		
050-1391A	プラグ	P	C	RG-188AU	50	A	¥578	¥480	¥402	C-1	○
050-1391D			C	1.5D-2V	50	A	¥725	¥637	¥529	C-1	○
050-1391N			C	RG-58AU	50	A	¥480	¥421	¥333	C-2	○
050-1392A			C	3D-2V	50	A	¥451	¥402	¥323	C-2	○
050-1392N			C	3C-2V	50(75注2)	A	¥470	¥412	¥333	C-2	○
051-7501			H	3C-2V	75	B	¥333	¥294	¥255	C-3	○
050-1372			C	5D-2V	50	A	¥461	¥412	¥333	C-2	○
050-1371			C	5C-2V	50(75注2)	A	¥480	¥412	¥333	C-2	—
050-1393N			H	RG-58AU	50	C	¥1,186	¥1,039	¥862	C-4	○
050-1395N-3DV			H	3D-2V	50	C	¥1,186	¥1,039	¥862	C-4	○
051-NE53B	ジャック	J	H	3C-2V	75	C	¥1,156	¥1,000	¥823	C-4	○
050-J605A			C	RG-58AU	50	D	¥853	¥745	¥617	C-5	○
050-JZ27C			C	1.5D-2V	50	E	¥568	¥490	¥412	C-6	○
050-J605B-3DV			C	3D-2V	50	D	¥519	¥461	¥363	C-5	○

(注1) H=ケーブルの中心導体とコンタクトをハンダ結線、C=ケーブルの中心導体とコンタクトを圧着結線を表します。

(注2) 周波数200MHz以下で使用(75Ω)



型式
050-1391A