

ココが特長

試作や保守には、お買い得な簡易工具を。

- 工具本体にダイスを取り付けて使う同軸コネクタ専用圧着工具です。
- 工具本体は共通で、ダイスの交換だけで別の同軸コネクタの工具として使えます。
- 8種類の同軸コネクタに対応しています。
- 引張強度7kgをクリアしています。
- ミスミオリジナル工具です。

注意

- ・ 089-FZ01A、080-0010H、089-K604-NI、089-J503Aの芯線は、はんだ結線です。
- ・ 取付ネジはダイスに付属しております。
- ・ ダイス取付型の工具には、校正という考え方がありません。

Delivery 納期


1丁から注文OK!

出荷日

1~10丁 **翌日(当日)**
11丁~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

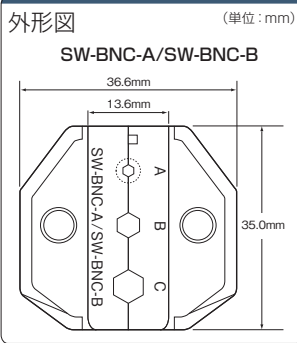

¥

■ダイス

型式	単価		適合コネクタ タイプ別対応表			全長mm	重量g
	1~9丁	10丁~	BNCコネクタ	SMAコネクタ	SMBコネクタ		
SW-BNC-A	¥5,000	¥4,800	050-1391D	089-FZ01A-NI, 089-K604-NI	—	221.8	55
SW-BNC-B	¥5,000	¥4,800	050-1371, 050-1392N, 050-1391N	089-J503A, 089-J503A	—		

■工具本体

型式	単価		重量g
	1~9丁	10丁~	
HT-3363FM	¥3,900	¥2,730	450

Order 注文例


注文例

型式

SW-BNC-A

同軸コネクタ専用圧着工具

ユウエツ精機(株)

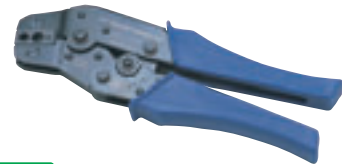

ココが特長

量産品には高信頼のメーカー純正工具を。

- 圧着式同軸コネクタのコンタクトの圧着やケーブルのかしめ使用する工具です。

注意

- ・ 適合工具は下表または2272ページをご確認の上お選びください。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 **翌日(当日)**
6個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

Order 注文例

型式
50-1113

型式	適合コネクタ型式				適合ケーブル (2564ページ~)	単価		重量g
	050-1391A	089-FZ01A	088-4021G	088-5021G		1~4個	5~9個	
CR-56-0908	050-1391D, 088-0040G	089-FZ01A, 089-K604A	088-4021G, 088-5021G, 050-JZ27C	088-5021G	RG-188AU 1.5D-2V	¥25,880	¥23,290	254.5
50-1113	050-1391N, 050-1392A, 050-1392N	051-7501, 050-1393N, 050-1395N-3DV	050-J605A, 050-J605B-3DV, 051-NE53B	089-J503A	RG-58AU 3D-2V, 3C-2V	¥25,880	¥23,290	351.0
50-0203	080-0040G, 089-FZ01A, 088-1021G	089-K604A, 088-4021G, 088-5021G	080-0060BJ, 080-HZ39J, 080-RG35A	—	RG-188AU 1.5D-2V	¥27,000	¥24,300	349.0
50-8281	050-1372	050-1371	—	—	5D-2V, 5C-2V	¥27,000	¥24,300	531.5

BNCコネクタ

SMA/SMBコネクタ

パネル・基板実装
レセプタクル

中継/変換
アダプタ

その他同軸
コネクタ