


# その他同軸コネクタ

## 3.2mmRCA同軸コネクタ

マル信無線電機(株)

RoHS

ハンダ ニッケルメッキ 差し込み 2D CAD

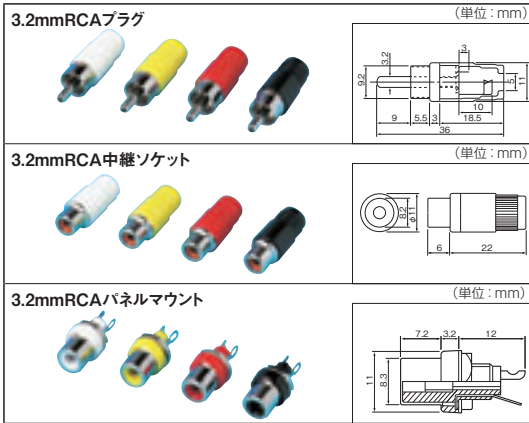

**ココが特長**  
ビデオ、ゲーム機等幅広く使用されるRCAコネクタ  
●オーディオ機器、ビデオ機器等に幅広く使用されている直径3.2mmコンタクトのコネクタです。

**基本仕様**  
定格電流 : 1A  
定格電圧 : DC12V  
適応電線サイズ : 0.5mm<sup>2</sup>またはAWG20以下

**注意**  
ステレオ音声用の場合一般的に赤は右、白は左、黒はモノラル音声、黄色は映像用に色分けされます。

1個から注文OK!  
出荷日  
1~20個 翌日(当日)  
21個~ 都度見積  
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
在庫品

材料・仕上

項目	材質	仕上
コンタクト	黄銅	ニッケルメッキ
オスコネクタ	ABS樹脂	—
中継コネクタ	ABS樹脂	—
パネルマウント	ポリカーボネイト	—



型式	タイプ	色	単価			重量 (g)
			1~49個	50~74個	75~99個	
MR-568M-W	プラグ	白	¥80	¥75	¥70	2.7
MR-568M-Y		黄	¥80	¥75	¥70	2.7
MR-568M-R		赤	¥80	¥75	¥70	2.7
MR-568M-B		黒	¥80	¥75	¥70	2.7
MR-569M-W	中継ソケット	白	¥90	¥85	¥80	2.0
MR-569M-Y		黄	¥90	¥85	¥80	2.0
MR-569M-R		赤	¥90	¥85	¥80	2.0
MR-569M-B		黒	¥90	¥85	¥80	2.0
MR-599-W	パネルマウント	白	¥100	¥95	¥90	2.5
MR-599-Y		黄	¥100	¥95	¥90	2.5
MR-599-R		赤	¥100	¥95	¥90	2.5
MR-599-B		黒	¥100	¥95	¥90	2.5

パネルカット寸法 (単位:mm)

型式  
MR-599-Y

## SMA/SMBコネクタ

### SMA・SMBコネクタ / 適合ケーブル・適合工具早見表

コネクタタイプ	コンタクトタイプ	ケーブル固定方法	コネクタ形状(注1)	結線方式	インピーダンス Ω	型式		ケーブル(注2)				圧着工具(注2)			
						コネクタ型式	RG-188AU	1.5D-2V	RG-58AU	HT3363FM+SW+BNC-A	HT3363FM+SW+BNC-B	CR-56-0908	50-0203	50-1113	
SMA (注278ページ)	プラグ	圧着	P	ハンダ	50	088-0040G	●								
					50	089-FZ01A-NI		●							
					50	089-J503A-NI			●						
	ジャック	圧着	LP		50	088-1021G	●								
					50	089-K604A-NI		●							
					50	088-4021G	●								
SMB (注279ページ)	プラグ	圧着	P	50	080-HZ39	●	●								
				50	080-R035A	●	●								
				50	080-0060BJ	●	●								

(注1)コネクタ形状について (注2)適合工具に○が2つある商品は、どちらの工具でも使用が可能です。

<p>P(プラグ): ケーブルに接続するストレートのプラグ(オス)コネクタ</p>	<p>PJ(パネルジャック): ケーブルに接続し、かつパネルに取付けるフランジ付きジャック(メス)コネクタ</p>	<p>LP(L型プラグ): ケーブルに接続するL型(アングルの)プラグ(オス)コネクタ</p>
<p>BJ(リブルヘッドジャック): ケーブルに接続し、かつナットによってパネルに取付けるジャック(メス)コネクタ(リブルヘッドタイプ)</p>	<p>J(ジャック): ケーブルに接続するストレートのジャック(メス)コネクタ</p>	