


ダイナミックコネクタ

D3200シリーズ(600V対応)

タイコエレクトロニクスアンプ(株)

メス(ソケット)ハウジング

RoHS

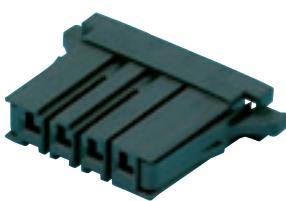

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 篠内配線 2D CAD



納期

1パックから注文OK!

出荷日

1~9パック 翌日(当日)

10パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

コナイロクタン

e-CON
コネクタダイナミック
コネクタコマーシャル
メーテンロックミニ
ユニバーサル・
メーテンロックユニバーサル・
メーテンロック

EJコネクタ

EH・XH・NH
PH・VH
コネクタモレックス
コネクタEL/SM
コネクタCB01/CL07D
防水コネクタナイロンコネクタ
専用圧着工具その他樹脂製
コネクタココが
特長

基本仕様

FA用途に開発!アンプ製600V対応D3200シリーズ
●メス(ソケット)コネクタを使用するコネクタです。オス(ピン)コネクタとの結合に使用します。

定格電流 : ▶2309ページ

定格電圧 : AC600V

適応電線サイズ: AWG28~AWG16、または0.08mm²~1.25mm²

特性や材質は▶2308ページ

※定格値は2313ページの専用コネクタを組み込んだ時の値です。

ご注意


・数量は20個/パックです。ご注意願います。

・コネクタは別売です。2313ページより別途ご購入ください。

在庫品

1-178128-4

外形図

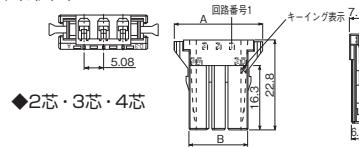

◆2芯・3芯・4芯

(単位:mm)

芯数	寸法 (mm)	
	A	B
2	24.62	14.16
3	29.7	19.24
4	34.78	24.32
6	27.3	19.24

◆6芯



1パック 20個入

型式	タイプ	芯数	単価		重量 (g)
			1~5パック	6~10パック	
1-178128-2-20P	メス (ソケット)	2	¥660	¥627	1.9
1-178128-3-20P	メス (ソケット)	3	¥700	¥665	2.4
1-178128-4-20P	メス (ソケット) ハウジング	4	¥720	¥684	2.9
1-178129-6-20P	メス (ソケット) ハウジング	6	¥820	¥779	4.7

Order
注文例
1-178128-2-20P

カス(ピン)ハウジング



1-179552-4

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD



1パックから注文OK!

出荷日

1~9パック 翌日(当日)

10パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

中継



1-179552-4

RoHS

ココが
特長

基本仕様

FA用途に開発!アンプ製600V対応D3200シリーズ

●オス(ピン)コネクタを使用するコネクタです。メス(ソケット)コネクタとの結合に使用します。

●中継コネクタはオプションでパネルの表面へ固定することができる金具を取り付けることができます。表内の金具サイズにて2314ページよりご購入ください。

定格電流 : ▶2309ページ

定格電圧 : AC600V

適応電線サイズ: AWG28~AWG16、または0.08mm²~1.25mm²

特性や材質は▶2308ページ

※定格値は2313ページの専用コネクタを組み込んだ時の値です。

パネル



1-179553-4


RoHS

中継



1-179552-2


パネル

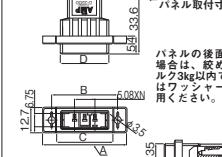

1-179553-2

RoHS

外形図

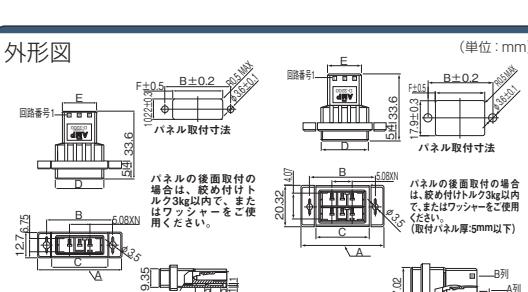

◆2芯・3芯・4芯

芯数	寸法 (mm)				
	A(パネル用のみ)	B(パネル用のみ)	C	D	E
2	36.83	28	23.03	19.08	12.08
3	41.91	33	28.11	24.16	17.16
4	46.99	38	33.19	29.24	22.24
6	41.91	33	28.11	24.16	17.16

◆6芯

芯数	寸法 (mm)				
	A(パネル用のみ)	B(パネル用のみ)	C	D	E
2	36.83	28	23.03	19.08	12.08
3	41.91	33	28.11	24.16	17.16
4	46.99	38	33.19	29.24	22.24
6	41.91	33	28.11	24.16	17.16

ご注意

・数量は20個/パックです。ご注意願います。

・コネクタは別売です。2313ページより別途ご購入ください。



1パック 20個入

型式	タイプ	芯数 (種別)	単価		重量 (g)
			1~5パック	6~10パック	
1-179552-2-20P	中継オス (ピン)	2(S)	¥820	¥779	4.1
1-179552-3-20P	中継オス (ピン)	3(S)	¥900	¥855	5.0
1-179552-4-20P	中継オス (ピン) ハウジング	4(S)	¥960	¥912	5.9
1-179554-3-20P	パネルオス (ピン) ハウジング	6(S)	¥1,580	¥1,501	7.0
1-179553-2-20P	パネルオス (ピン)	2	¥820	¥779	4.6
1-179553-3-20P	パネルオス (ピン)	3	¥900	¥855	5.5
1-179553-4-20P	パネルオス (ピン) ハウジング	4	¥960	¥912	6.4
1-179555-3-20P	パネルオス (ピン) ハウジング	6	¥1,580	¥1,501	8.0

Order
注文例
1-179552-2-20P