

3191コネクタ

オスコンタクト用ハウジング

日本モレックス(株)



RoHS

CSA UL 差し込み



在庫品

ココが
特長

UL, CSA取得! モレックス製3191コネクタ

- オス(ピン) コンタクトを挿入して使用するハウジングです。
- メスコンタクト用ハウジングとの結合に使用します。

基本仕様

最大定格電圧: AC/DC600V

最大定格電流: 12A

その他の仕様: [➡2352ページ](#)

- ・数量は50個/パックです。ご注意願います。
- ・コンタクトは別売となります。
- ・組み合せ相手については [➡2352ページ](#)

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~都度見積	

当日出荷は、17時までに都度お申しつけください。


角型コネクタ

丸型コネクタ

同軸コネクタ

ナイロン
コネクタ

外形図

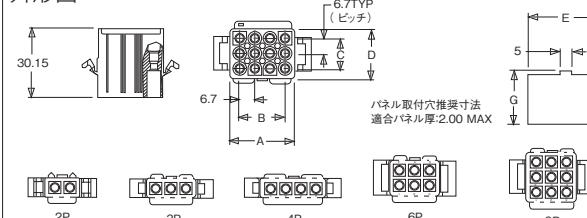

(単位:mm)

芯数	寸法(mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
2	14.85	6.7	—	8.15	20.3	8.7	10
3	21.55	13.4	—	8.15	25.9	8.7	10
4	28.2	20.1	—	8.15	32.2	8.7	10
6	21.55	13.4	6.7	15.4	26.6	15.7	17.3
9	21.55	13.4	13.4	22.1	26.6	22.4	23.9
12	28.25	20.1	13.4	22.1	33	22.4	23.9



型式	芯数	タイプ	単価	
			1~5/パック	6~10/パック
3191-02P-50PS	2		¥650	¥620
3191-03P-50PS	3		¥790	¥750
3191-04P-50PS	4	パネルマウント	¥990	¥950
3191-06P-50PS	6	(耳付き)	¥1,130	¥1,080
3191-09P-50PS	9		¥1,450	¥1,380
3191-12P-50PS	12		¥1,680	¥1,610

型式	芯数	タイプ	単価	
			1~5/パック	6~10/パック
3191-02P1-50PS	2		¥650	¥620
3191-03P1-50PS	3		¥790	¥750
3191-04P1-50PS	4	中継タイプ	¥990	¥950
3191-06P1-50PS	6	(耳無し)	¥1,130	¥1,080
3191-09P1-50PS	9		¥1,450	¥1,380
3191-12P1-50PS	12		¥1,680	¥1,610

1パック 50個入

Order
注文例

型式

3191-02P-50PS

メスコンタクト用ハウジング

日本モレックス(株)

RoHS



CSA UL 差し込み



在庫品

ココが
特長

UL, CSA取得! モレックス製3191コネクタ

- メス(プラグ) コンタクトを挿入して使用するハウジングです。
- オスコンタクト用ハウジングとの結合に使用します。

基本仕様

最大定格電圧: AC/DC600V

最大定格電流: 12A


その他の仕様: [➡2352ページ](#)

- ・数量は50個/パックです。ご注意願います。
- ・コンタクトは別売となります。
- ・組み合せ相手については [➡2352ページ](#)

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~都度見積	

当日出荷は、17時までに都度お申しつけください。

外形図

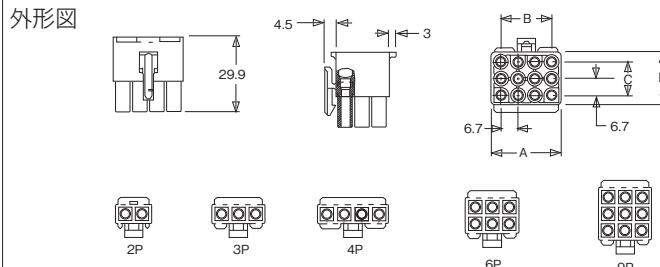

(単位:mm)

芯数	寸法(mm)			
	A	B	C	D
2	14.3	6.7	—	7.6
3	21	13.4	—	7.6
4	27.7	20.1	—	7.6
6	21	13.4	6.7	14.3
9	21	13.4	13.4	21
12	27.7	20.1	13.4	21



型式	芯数	単価	
		1~5/パック	6~10/パック
3191-02R1-50PS	2	¥650	¥620
3191-03R1-50PS	3	¥800	¥760
3191-04R1-50PS	4	¥1,070	¥1,020

型式	芯数	単価	
		1~5/パック	6~10/パック
3191-06R1-50PS	6	¥1,150	¥1,100
3191-09R1-50PS	9	¥1,540	¥1,470
3191-12R1-50PS	12	¥1,790	¥1,710

1パック 50個入

Order
注文例

型式

3191-02R1-50PS