

LANケーブル

CAT5E(UTP・単線・屋外用)

規格
拡大納期
短縮ミスマ
オリジナル

自由長

RoHS



※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

ココが
特長

外圧、耐水性に優れた屋外用ケーブルです。

- 全長が1mごとに指定できます。
- シース部にラミネートシースを施したので外圧に強く、耐久性に優れています。
- アースGND用の「ドレンワイヤ」がラップシースむき出し長と同じのため、作業性が優れています。
- 耐候性があり、紫外線を受けても影響がありません。

耐水

CAT5E

1000
BASE-T屋外
配線Delivery
納期

出荷日

1~10個	2日目
11個~	都度見積

非在庫品

Order
注文例

コネクタタイプ

全長(m)

シースむき出しの長さ


NWOUT-888SA

20

0.2

シリーズ名	全長(m)	シースむき出し長さ(m)	基本単価	ケーブル単価/m
NWOUT-888SA	15~100 1m毎に 指定可能	0.2~5 0.1m毎に 指定可能	¥1,570	¥210

外形図

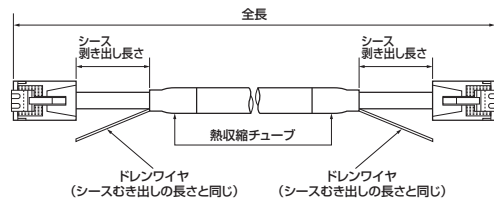


○ストレート結線

CN1	CN2
1	白/橙
2	2 橙
3	3 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	6 緑
7	7 白/茶
8	8 茶

公差

最長	最短
全長の110%	全長と同じ

構造図

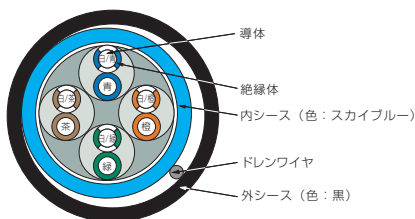

仕様

規格	IEEE802.3/u/ab(1000BASE-Tまで対応)	
カテゴリ	CAT5E	
コネクタ	RJ45	
ケーブル	導体	単線
	外径	8.5mm
	導体サイズ	0.5mm ²
	ケーブル型式	NWTKLAN5ELAP
	ドレンワイヤ	φ0.5スズメッキ軟銅線
シース材質	ラミネートシース	
最小曲げ半径	ケーブル直径×5倍	
使用温度範囲	-10~+60℃	
重量	700g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート	

※UTP(シールド無ケーブル)

敷設例

