

スリット無し

ナイロン製フレキシューブ コネクタ(ストレート・アングル・アングルフランジ付き)

ロアフレックス

IEC UL



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



ココが特長

RF用の各種コネクタです。

- ストレート、90°アングル、90°アングルフランジ付き接続タイプのプラスチック専用コネクタです。
- ネジ部分はCTG(PF)とドイツDIN規格のPGサイズを採用しています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。
- UL File No. E86359
- 防水IP67対応(ストレート・90°アングルのみ)
- 90°アングルトイプは、フランジ加工が施されているため、パネルなどへの確実な取付が可能です。


・三柱製作所製フレキとの接続は出来ません



RoHS

材質	ナイロン6 UL94V-0
使用温度範囲	-30℃~+100℃
適合規格	IEC204 CDIN ED60204
色	黒

外形図

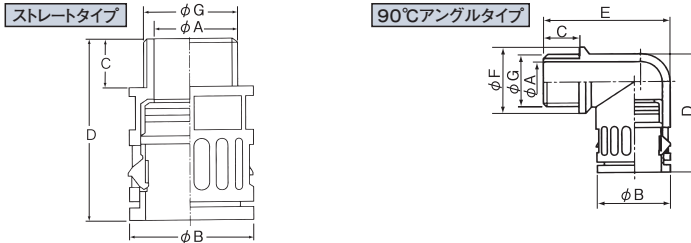

※RQG-P7のみプラスチックのロックナットを使用(材質:プラスチック) ▶3402ページを参照下さい。
 ※RQG、RQWIには、各ネジサイズに対応したロックナットが付属しています。ロックナットの使用は ▶3402ページ



型式	RQG21-PF22
----	------------

公差±0.2

型式	適合チューブ ▶3402	コネクタ シェル サイズ	ネジサイズ	最小 内径 φAmm	最大 外径 φBmm	ネジ 長さ Cmm	全長 Dmm	全長 Emm	六角 対辺 φFmm	フランジ 径 φGmm	重量 kg/100p.	ネジ 外径 φGmm	パネル 取付 穴径 φmm	単価		
														1~ 29個	30~ 39個	40~ 99個
RQG9-PF16	RF-9	—	CTG16	10	27	14	39	—	18	—	0.45	20.9	21	¥250	¥220	¥170
RQG11-PF16	RF-11	—	CTG16	12.5	27	14	41	—	21	—	0.6	20.9	21	¥260	¥230	¥180
RQG16-PF16	RF-16	—	CTG16	16	29.5	14	45.5	—	27	—	1	20.9	21	¥290	¥260	¥200
RQG21-PF22	RF-21	—	CTG22	20.5	37	14	48	—	34	—	1.4	26.4	27	¥410	¥370	¥290
RQG29-PF28	RF-29	—	CTG28	27.5	44	16	52	—	40	—	2.2	33.2	34	¥580	¥522	¥406
RQG36-PF36	RF-36	—	CTG36	35	52	18	57	—	49	—	3.1	41.9	42.5	¥1,100	¥990	¥770
RQG48-PF54	RF-48	—	CTG54	48.5	66	21	60.5	—	60	—	4.2	59.6	60	¥1,360	¥1,220	¥950
RQG-P7	RF-7	—	PG7	7	17	10	32.5	—	15.5	—	0.35	12.5	13	¥250	¥220	¥170
RQG-PG9	RF-9	—	PG9	10	20	10	35	—	18	—	0.45	15.2	15.5	¥230	¥207	¥161
RQG-PG11	RF-11	—	PG11	12.5	23	10	37	—	21	—	0.6	18.6	19	¥230	¥207	¥161
RQG-PG16	RF-16	—	PG16	17	29.5	12	43.5	—	27	—	1	22.5	23	¥290	¥260	¥200
RQG-PG21	RF-21	—	PG21	23.5	37	12	46	—	34	—	1.4	28.3	29	¥390	¥350	¥280
RQG-PG29	RF-29	—	PG29	30.5	44	12	48	—	40	—	2.2	37	37.5	¥540	¥486	¥378
RQG-PG36	RF-36	—	PG36	36.5	52	12	50.5	—	49	—	3.1	47	47.5	¥1,070	¥960	¥750
RQG-PG48	RF-48	—	PG48	48.5	64	15	54	—	60	—	4.2	59.3	60	¥1,330	¥1,200	¥930
RQW9-PF16	RF-9	—	CTG16	10	20	14	41	—	27	0.6	20.9	21	¥420	¥380	¥300	
RQW11-PF16	RF-11	—	CTG16	12.5	23	14	44	43	—	27	0.8	20.9	21	¥450	¥400	¥310
RQW16-PF16	RF-16	—	CTG16	16	29.5	14	51	51	—	27	1.6	20.9	21	¥460	¥410	¥320
RQW21-PF22	RF-21	—	CTG22	20.5	37	14	59	57	—	34	2.4	26.4	27	¥780	¥700	¥550
RQW29-PF28	RF-29	—	CTG28	27.5	44	16	70	67	—	43	3.6	33.2	34	¥1,140	¥1,030	¥800
RQW36-PF36	RF-36	—	CTG36	35	52	18	83	76	—	52	5.1	41.9	42.5	¥1,780	¥1,600	¥1,250
RQW48-PF54	RF-48	—	CTG54	48.5	64	21	97	90	—	66	6.7	59.6	60	¥2,130	¥1,910	¥1,490
RQW-PG9	RF-9	—	PG9	12.5	20	10	36	34	—	20	0.6	15.2	15.5	¥390	¥351	¥273
RQW-PG11	RF-11	—	PG11	15.5	23	10	42	37.5	—	23	0.8	18.6	19	¥420	¥380	¥300
RQW-PG16	RF-16	—	PG16	18	29.5	12	50	47	—	27	1.6	22.5	23	¥460	¥410	¥320
RQW-PG21	RF-21	—	PG21	24	37	12	57	55	—	34	2.4	28.3	29	¥780	¥700	¥550
RQW-PG29	RF-29	—	PG29	32	44	12	67.5	63	—	43	3.6	37	37.5	¥1,140	¥1,030	¥800
RQW-PG36	RF-36	—	PG36	36.5	52	12	83	70	—	52	5.1	47	47.5	¥1,700	¥1,530	¥1,190
RQW-PG48	RF-48	—	PG48	48.5	64	14	88	83	—	64	6.7	59.3	60	¥2,030	¥1,830	¥1,420

アングルトイプ フランジ付き	型式	適合 チューブ ▶3402	ネジ穴のピッチ		最大 外径 φEmm	フランジ長 B/Cmm	最小 内径 φAmm	全高 Fmm	取付 高さ Hmm	取付穴 φmm	重量 (g)	単価		
			Dmm	Gmm								1~ 9個	10~ 29個	30~ 99個
	RQW-F16	RF-16	36	—	29.5	46/32	18	54	52	5.4×2個	2.2	¥1,330	¥1,200	¥920
	RQW-F21	RF-21	52	—	37	63/46	24	67	61	6.6×2個	4	¥1,530	¥1,380	¥1,070
	RQW-F29	RF-29	54	36	44	67/55	32	77	68	6.6×4個	6	¥1,740	¥1,560	¥1,220