


# MV0316

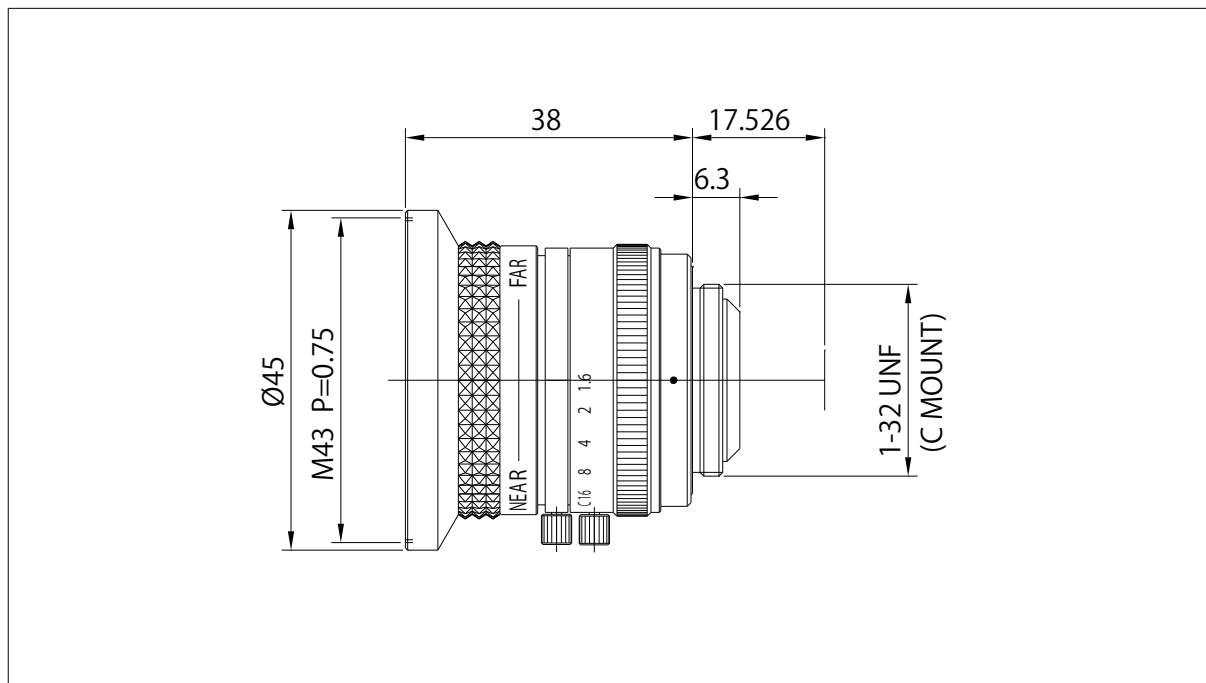

MODEL	MV0316	
適合CCD	1/2" 1/3"	
焦点距離	3.61mm	
F ナンバー	1:1.65	
画角 (V × H)	84.9° × 68.9°	
最至近撮影距離	0.1m (レンズ前玉より)	
バックフォーカス	11.45mm (in AIR)	
マウント	C Mount	
フィルターネジ径	M43mm P=0.75	
外形寸法および質量	$\varphi 45 \times 37.5$ mm 90.5 g	
周辺光量比 (絞り開放時)	1/3"	59%
	1/2"	39%
	2/3"	-
TV ディストーション	1/3"	4.99%
	1/2"	8.08%
	2/3"	-
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C	
調整機構	手動フォーカス・手動アイリス	