


FV3020

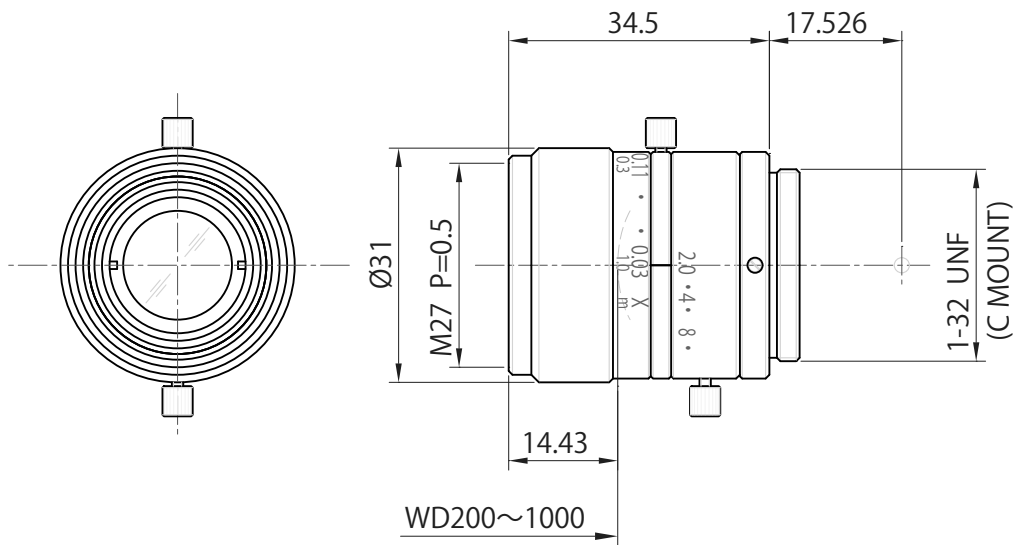

型名	FV3020			
用途	高解像CCTVレンズ			
焦点距離	29.998mm			
倍率	0.363×	0.129×	0.062×	
WD	* 100mm	250mm	500mm	
無限F値	2.0			
有限F値	2.85	2.36	2.22	
像側NA	0.175	0.212	0.225	
物体側NA	0.064	0.027	0.014	
撮影距離	200mm~1m			
像側分解能	6.4 μ	3.3 μ	6.4 μ	
物体側分解能	17.6 μ	25.6 μ	103 μ	
TV ディストーション	2/3"	-0.10%	+0.03%	+0.12%
	1/2"	-0.04%	+0.02%	+0.07%
	1/3"	-0.02%	+0.01%	+0.04%
視野	2/3"	18.2mm×24.2mm	51.2mm×68.2mm	106mm×142mm
	1/2"	13.2mm×17.6mm	37.2mm×49.6mm	77mm×103mm
	1/3"	9.9mm×13.2mm	27.9mm×37.2mm	58mm×77mm
質量	55g			
イメージサイズ	2/3" 1/2" 1/3"			
マウント	Cマウント			

※記載数値は設計値です。 *は接写リング使用時のWDです。