

精密樹脂プレート/樹脂ブロック


—上下面フライス/6面フライス—



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>



Type	M材質	色	使用雰囲気温度
BLA BLBA	ベークライト(紙系)	自然色 黒色	-50~100℃
PAA PABA	ポリアセタール (スタンダード)	白色 黒色	-45~ 95℃
MCA MCAW	MCナイロン (スタンダード)	青色 アイボリー	-40~120℃
PKA	PEEK(スタンダード)	灰褐色	-50~250℃

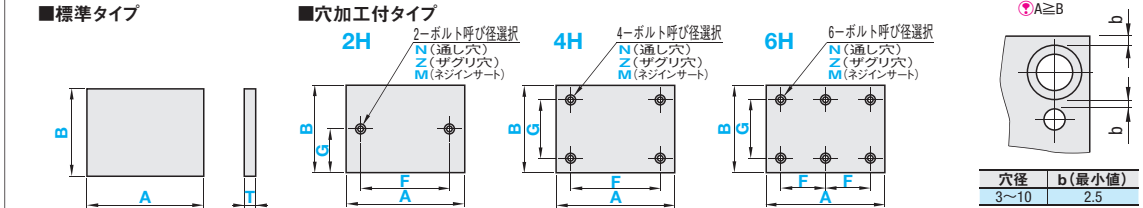

穴加工詳細		仕上がり	
N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	側面4面	上下面
規格詳細	規格詳細	加工方法	加工方法
ボルト呼び径	ボルト呼び径	仕上り記号	仕上り記号
d	d	丸のご切断	フライス
3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10	✓	✓
3.5 4.5 5.5 6.5 9 11	3.5 4.5 5.5 6.5 9 11	✓	✓
6.5 8 9.5 11 14	6 8 10 12 16 20	✓	✓
4 5 6 7 9		✓	✓

Type	①仕上がり方法	②板厚公差	指定1mm単位	選択
BLA BLBA	V	P	20~200	5・6・8・10・12・15・20
PAA PABA	W	N	20~200	5・6・8・10・12・15・20・25・30
MCA MCAW		M		5・7・10・12・15・20・25・30
PKA				5・8・10・16・20・25

Type	仕上がり方法	板厚公差	呼び	A	B	T	F	G	穴加工付ボルト呼び径選択
BLA BLBA	V	P	2H 4H 6H	20~200	20~200	5 6 7 8 10	9~191 (2H・4H)	5~195 (2H)	3 4 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10
PAA PABA	W	N				5 6 7 8 10	9~145 (6H)	9~191 (4H・6H)	表1より 選択
MCA MCAW		M				5 6 7 8 10			
PKA						5 6 7 8 10			

①穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。
 ②F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5、6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A-d(d1)/2-2.5が必要です。
 ③G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)
 ④MCAをご注文の場合で仕上げ方法W、板厚公差Mを選択する場合は型式はMCAWMの後ろに、(ドット)をつけてご注文ください。

Order 注文例

標準タイプ 型式 - A - B - T

BLAVN - 200 - 100 - 10

穴加工付・ネジインサート加工付タイプ

型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - L

MCAVP2H - 200 - 150 - 20 - F100 - G75 - N5

PAAWP4H - 100 - 50 - 5 - F50 - G25 - M4 - L4

Alteration 追加加工

型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC・CRA...etc.)

PABAVN4H - 200 - 190 - 10 - XC15 - YC35

BLAVM - 100 - 50 - 20 - CRA10 - CRC10

5 日発送

Delivery 出荷日 5 日発送

在庫 B 500円/1枚

送料 P90

☎同一サイズ3枚以上は一律1,350円

Alterations	コーナーのR加工	コーナーカット	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
	CRA, CRC, CRB, CRD	CCA, CCC, CCB, CCD	XC	YC
Code	CRA・CRB・CRC・CRD	CCA・CCB・CCC・CCD	XC	YC
Spec.	任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 (10≦A(B)-R(2R)) 5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例)AとCのコーナーをR10加工 CRA10-CRC10 標準タイプのみ適用可	任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 5mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5-CCD5 標準タイプのみ適用可	XC=指定0.5mm単位 (2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 (6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5	YC=指定0.5mm単位 d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5
¥/1Code	5≦R≦20 200/コーナー	25≦R≦50 300/コーナー	400	400

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~10	11~20	21~50
値引率	5%	10%	10%
出荷日	通常		

この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります(1円単位は切捨)。
 (例) 型式 - A - B - T (表中価格) × (素材係数) = 標準タイプ単価
 BLBWP - 100 - 100 - 5 のとき 1,430 × 1.2 = 1,716円 → 1,710円

標準タイプ単価

Type	T	A	¥基準単価
5	20~50	750	—
	51~100	1,140	1,430
	101~150	1,430	1,780
6	20~50	930	—
	51~100	1,320	1,610
	101~150	1,610	1,960
8	20~50	1,120	—
	51~100	1,510	1,800
	101~150	1,800	2,170
10	20~50	1,240	—
	51~100	1,630	1,910
	101~150	1,910	2,280
12	20~50	1,360	—
	51~100	1,750	2,030
	101~150	2,030	2,400
15	20~50	1,480	—
	51~100	1,870	2,160
	101~150	2,160	2,530
20	20~50	1,600	—
	51~100	1,990	2,290
	101~150	2,290	2,660
25	20~50	1,720	—
	51~100	2,110	2,420
	101~150	2,420	2,790
30	20~50	1,840	—
	51~100	2,230	2,550
	101~150	2,550	2,920

Type	T	A	¥基準単価
5	20~50	820	—
	51~100	1,200	1,520
	101~150	1,520	1,890
6	20~50	1,010	—
	51~100	1,390	1,770
	101~150	1,770	2,150
8	20~50	1,200	—
	51~100	1,580	1,960
	101~150	1,960	2,340
10	20~50	1,240	—
	51~100	1,620	1,940
	101~150	1,940	2,320
12	20~50	1,280	—
	51~100	1,660	2,040
	101~150	2,040	2,420
15	20~50	1,320	—
	51~100	1,700	2,080
	101~150	2,080	2,460
20	20~50	1,360	—
	51~100	1,740	2,120
	101~150	2,120	2,500
25	20~50	1,400	—
	51~100	1,780	2,160
	101~150	2,160	2,540
30	20~50	1,440	—
	51~100	1,820	2,200
	101~150	2,200	2,580

穴加工付	穴加工料
Type	¥穴加工料
2H	300
4H	600
6H	900

穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工料・ネジインサート加工料を加えた金額になります。
 (例) 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - L のとき (標準タイプ単価) + (穴加工料) = 穴加工タイプ単価
 PAAWP4H - 100 - 100 - 10 - F50 - G25 - M5 - L5 のとき 1,960(1,640×1.2) + 1,240 = 3,200円

樹脂ブロック

Type	M材質	グレード/色
PAAB	ポリアセタール	スタンダード/白色
MCAB	MCナイロン	スタンダード/青色
MCDB	MCナイロン	導電性R6(MC501 CDR6)/黒色

精度基準

PAAB ●A・B・Cの寸法公差
 MCAB A・B・C 30 50 100
 MCDB ±0.5 ±0.5 ±0.75

Order 注文例

標準タイプ 型式 - A - B - C - CC

PAAB50 - AC46 - BC40

3 日発送

Delivery 出荷日 3 日発送

在庫 B 500円/1枚

送料 P89

☎希望によりPM5-00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率	5%	10%	10%	18%
出荷日	通常			

Type	A(=B=C)	¥基準単価
PAAB	30	560
	50	2,100
	100	9,760
MCDB	30	950
	50	2,240

Alterations	A寸法変更	B寸法変更	C寸法変更
	AC	BC	CC
Code	AC	BC	CC
Spec.	A寸法をカットします。 AC=指定1mm単位 20≦AC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 20≦BC	C寸法をカットします。 CC=指定1mm単位 20≦CC
¥/1Code	500	500	500

46 透明樹脂