


■特長：アルミ合金を使用した軽量化XYZ軸クロスローラステージです。Z軸の必要ストロークとXY軸の厚みの組合せに応じてお選びください。

■組合せステージ

RoHS



XYZPG

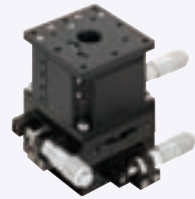

XYZLPG



XYZLSPG

■特長：クロスローラステージをベースとした回転・ゴニオを含めた組合せステージです。

■組合せステージ

RoHS



①XYRPG



③XYRSPG



②XYZLRPG



④XYZLRSPG

型式 Type	No.	構成ステージ		ステージ面 (mm)	外形寸法 (mm)			移動量 (mm)			耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価 1~4コ
		下段	上段		W	D	H	X	Y	Z			
XYZPG	40	XYPG40 (P.1699)	ZPG40 (P.1710)	40×40	85	78	174	±6.5	±6.5	±6.5	9.8	0.48	70,000
	60	XYPG60 (P.1699)	ZPG60 (P.1710)	60×60	99	92	179	±6.5	±6.5	±6.5	19.6	0.95	79,000
	80	XYPG80 (P.1699)	ZPG80 (P.1710)	80×80	150	135	236	±12.5	±12.5	±12.5	49.0	1.80	93,000
XYZLPG	40	XYPG40 (P.1699)	ZLPG40 (P.1714)	40×40	96	77	80	±6.5	±6.5	±3.0	9.8	0.48	80,100
	60	XYPG60 (P.1699)	ZLPG60 (P.1714)	60×60	115	92	95	±6.5	±6.5	±5.0	39.2	1.12	86,950
	80	XYPG80 (P.1699)	ZLPG80 (P.1714)	80×80	150	135	95	±12.5	±12.5	±5.0	29.4	2.00	98,750
XYZLSPG	40	XYSPG40 (P.1700)	ZLPG40 (P.1714)	40×40	100	81	62	±6.5	±6.5	±3.0	7.8	0.40	86,100
	60	XYSPG60 (P.1700)	ZLPG60 (P.1714)	60×60	119	97	77	±6.5	±6.5	±5.0	23.5	1.00	92,950
	80	XYSPG80 (P.1700)	ZLPG80 (P.1714)	80×80	151	102	77	±12.5	±12.5	±5.0	29.4	1.70	106,750



- ① 詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。
- ② 付属品のボルトのサイズは下段ステージのページでご確認ください。
- ③ ハンドルカバー-HDCVR13 (別売)：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。☑P.1683
- ④ 延長カバー-HDEXT13 (別売)：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。☑P.1683

カタログに掲載されているクロスローラ式ステージを組合せた商品です。

型式 Type	No.	構成ステージ			ステージ面 (mm)	外形寸法 (mm)			移動量 (mm)				耐荷重 (N)	自重 (kg)	¥基準単価 1~4コ
		下段	中段	上段		W	D	H	X	Y	Z	θ			
①XYRPG (XY軸回転)	38	XYPG40 (P.1699)	RPG38 (P.1727)	—	φ38	85	84	60	±6.5	±6.5	—	粗動360° 微動±5°	9.8	0.37	66,000
	60	XYPG60 (P.1699)	RPG60 (P.1727)	—	φ60	99	98	65	±6.5	±6.5	—	粗動360° 微動±5°	29.4	0.78	73,000
	85	XYPG80 (P.1699)	RPG80 (P.1727)	—	φ85	150	137	65	±12.5	±12.5	—	粗動360° 微動±5°	39.2	1.48	86,000
②XYZLRPG (XY軸+水平面Z軸+回転)	38	XYPG40 (P.1699)	ZLPG40 (P.1714)	RPG38 (P.1728)	φ38	96	84	100	±6.5	±6.5	±3.0	粗動360° 微動±5°	8.9	0.57	102,100
	60	XYPG60 (P.1699)	ZLPG60 (P.1714)	RPG60 (P.1728)	φ60	115	98	120	±6.5	±6.5	±5.0	粗動360° 微動±5°	29.4	1.40	111,950
	85	XYPG80 (P.1699)	ZLPG80 (P.1714)	RPG85 (P.1728)	φ85	150	137	120	±12.5	±12.5	±5.0	粗動360° 微動±5°	24.7	2.48	128,750
③XYRSPG (薄型XY軸回転)	38	XYSPG40 (P.1700)	RPG38 (P.1727)	—	φ38	99	84	42	±6.5	±6.5	—	粗動360° 微動±5°	8.9	0.29	72,000
	60	XYSPG60 (P.1700)	RPG60 (P.1727)	—	φ60	103	101	47	±6.5	±6.5	—	粗動360° 微動±5°	26.7	0.68	79,000
	85	XYSPG80 (P.1700)	RPG80 (P.1727)	—	φ85	151	132	47	±12.5	±12.5	—	粗動360° 微動±5°	34.5	1.18	94,000
④XYZLRSPG (薄型XY軸+水平面Z軸+回転)	38	XYSPG40 (P.1700)	ZLPG40 (P.1714)	RPG38 (P.1728)	φ38	100	84	82	±6.5	±6.5	±3.0	粗動360° 微動±5°	7.0	0.49	108,100
	60	XYSPG60 (P.1700)	ZLPG60 (P.1714)	RPG60 (P.1728)	φ60	119	101	102	±6.5	±6.5	±5.0	粗動360° 微動±5°	20.6	1.28	117,950
	85	XYSPG80 (P.1700)	ZLPG80 (P.1714)	RPG85 (P.1728)	φ85	151	132	102	±12.5	±12.5	±5.0	粗動360° 微動±5°	24.7	2.18	136,750

- ① 詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。
- ② 付属品のボルトのサイズは下段ステージのページでご確認ください。
- ③ ハンドルカバー-HDCVR13 (別売)：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。☑P.1683
- ④ 延長カバー-HDEXT13 (別売)：φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。☑P.1683

Order 注文例 **型式** XYZRPG38 **Delivery** 出荷日 **5** 日目発送 **ストーク B** 1,000円/1本 **※P.90**
 ◎同一サイズ3本以上は一律2,700円

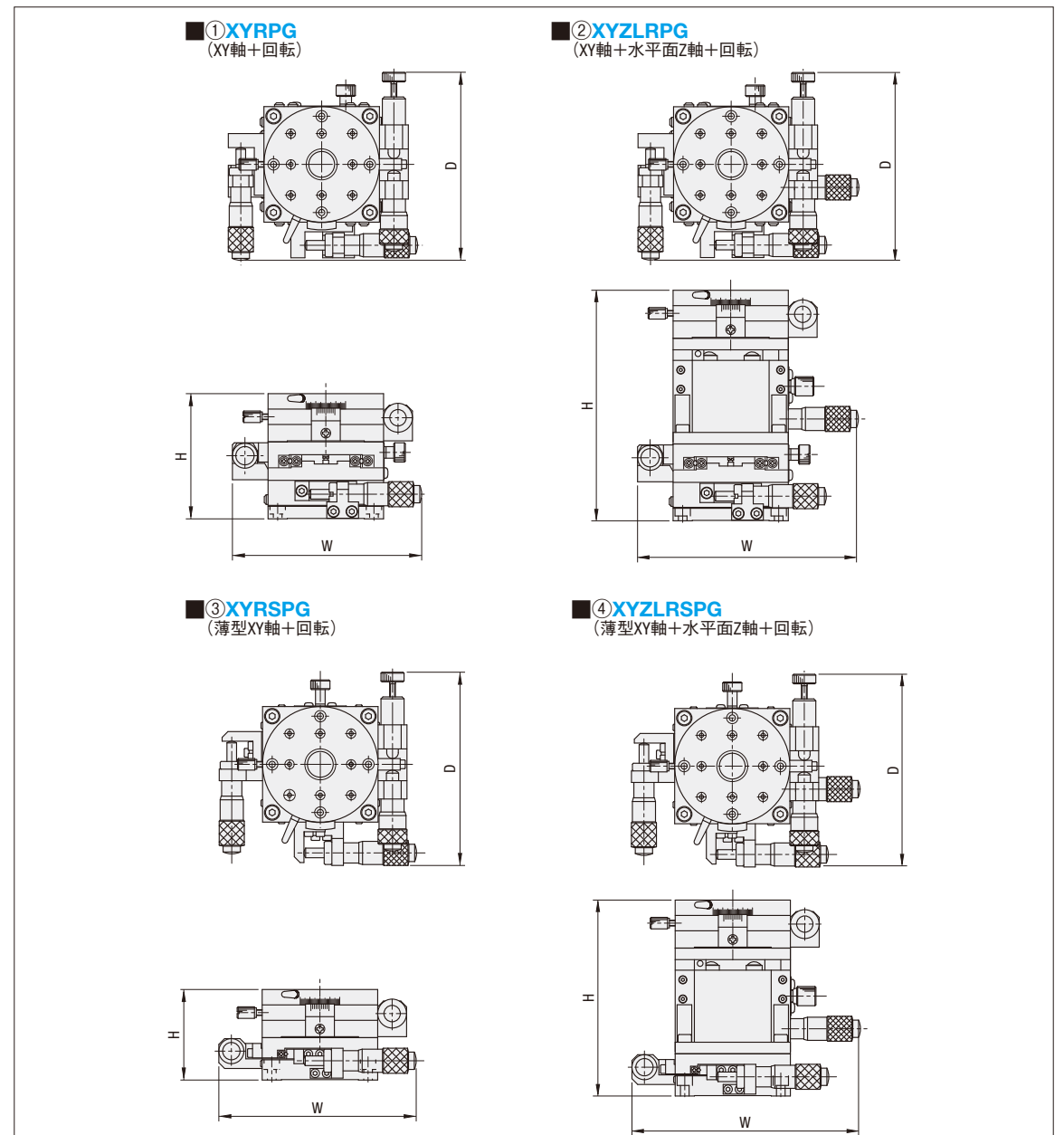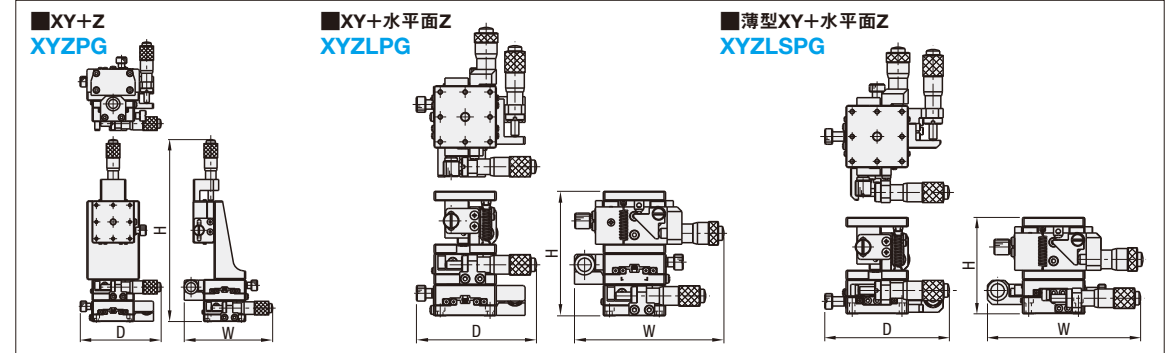

◎サイズにより形状が異なりますので詳細はCADデータでご確認ください。