

六角支柱

一片端おねじ片端めねじ/両端おねじ ねじ径長さ指定



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名: 32_Posts

■片端おねじ片端めねじ ■両端おねじ

片端おねじ片端めねじ 両端おねじ ねじ径長さ指定

RoHS

Type			M材質	S表面処理
片端おねじ片端めねじ	両端おねじ	両端おねじ ねじ径長さ指定		
NLSBH	NLSBL	NLSBP	SS400	四三酸化鉄皮膜
LSBH	LSBL	LSBP		
PLSBH	PLSBL	PLSBP		
SLSBH	SLSBL	SLSBP		
			SUS304	無電解ニッケルメッキ

●片端おねじ片端めねじ

●両端おねじ

●両端おねじ ねじ径長さ指定

●L寸公差

L 8~300	±0.2
L 300.5~600	±0.3
L 600.5~800	±0.4

◎材質SS400の商品には防錆油が付きまます。

型式 Type	指定0.5mm単位				M・N選択	(C)	A
	B	L	F	G			
	5	8~50	5~20	5~20	2 2.6	5.8	1.0
	6	15~50	5~30	5~30	3 4	6.9	1.5
	7	20~150	5~30	5~30	3 4	8.1	1.5
	8	20~250	8~40	8~40	4 5	9.2	1.6
	10	25~350	8~42	8~42	4 5 6	11.5	2.0
	12	25~400	10~55	10~55	5 6 8	13.9	2.5
	13	30~400	10~55	10~55	5 6 8	15.0	2.5
	14	35~500	12~60	12~60	6 8 10	16.2	3.0
	17	35~500	12~60	12~60	6 8 10	19.6	3.0
	19	45~500	15~75	15~75	8 10 12	21.9	3.5
	24	55~600	20~80	20~80	10 12 16	27.7	4.0
	27	65~700	25~90	25~90	12 16 20	31.2	5.0
	30	80~800	30~100	30~100	16 20 24	34.6	6.0
	32	80~800	30~100	30~100	16 20 24	36.9	6.0

◎片端おねじ片端めねじのみL≥N×3+2

Order 注文例

型式 - L - F - G - M - N

LSBH10 - 200 - F40 - M5 - N4

PLSBP10 - 200 - F40 - G35 - M5 - N4

SLSBP30 - 750 - F35 - G40 - M20 - N24

Delivery 出荷日

3 日発送

在庫A 800円/1本 P90

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

大口 出荷日 +5 日発送 数量 50~100

◎在庫対応不可


Alteration 追加加工

型式 - L - F - G - M - N - (FC)

LSBH10 - 200 - F40 - M5 - N4 - FC

SLSBP30 - 750 - F35 - G40 - M20 - N24 - FC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
逃げ加工	FC	A寸法を逃げ加工します。 指定方法 FC	200

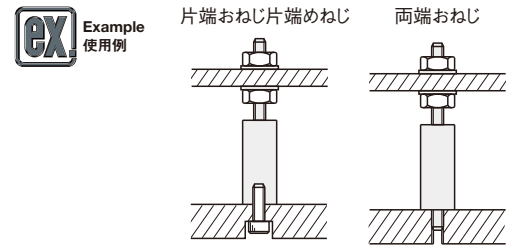

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100
値引率			5%	10%	18%
引出率					23%
出荷日	通常				

◎101以上は出荷日・価格共にお見積

片端おねじ片端めねじ

型式 Type	B	¥基準単価			
		最短L~200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
SS400 NLSBH	5	630	-	-	-
	6	630	-	-	-
	7	630	-	-	-
	8	670	780	-	-
	10	720	810	-	-
	12	760	850	-	-
	13	800	890	-	-
	14	830	990	1,160	-
	17	890	1,100	1,390	-
	19	1,000	1,230	1,530	-
	24	1,080	1,340	1,690	-
	27	1,130	1,550	2,090	2,650
30	1,270	1,880	2,410	3,080	
32	1,450	2,160	2,790	3,560	
SS400 LSBH	5	700	-	-	-
	6	740	-	-	-
	7	740	-	-	-
	8	800	930	-	-
	10	870	970	-	-
	12	910	1,010	-	-
	13	950	1,060	-	-
	14	990	1,180	1,380	-
	17	1,060	1,310	1,660	-
	19	1,200	1,470	1,840	-
	24	1,280	1,780	2,330	-
	27	1,350	2,120	2,860	3,560
30	1,520	2,490	3,350	4,210	
32	1,740	2,830	3,800	4,790	
SS400 PLSBH	5	820	-	-	-
	6	810	-	-	-
	7	810	-	-	-
	8	860	970	-	-
	10	920	1,030	-	-
	12	980	1,070	-	-
	13	1,010	1,130	-	-
	14	1,070	1,380	1,740	-
	17	1,130	1,670	2,220	-
	19	1,280	1,910	2,560	-
	24	1,620	2,420	3,300	-
	27	1,830	2,930	4,040	5,150
30	2,140	3,470	4,820	6,180	
32	2,440	3,980	5,480	7,000	
SUS304 SLSBH	5	950	-	-	-
	6	940	-	-	-
	7	940	-	-	-
	8	1,000	1,190	-	-
	10	1,070	1,320	-	-
	12	1,120	1,380	-	-
	13	1,180	1,460	-	-
	14	1,300	1,850	2,320	-
	17	1,460	2,250	3,080	-
	19	1,590	2,650	3,580	-
	24	2,230	3,560	5,130	-
	27	2,810	4,440	6,580	8,470
30	3,190	5,120	7,610	10,090	
32	3,570	5,730	8,470	11,350	

両端おねじ

型式 Type	B	¥基準単価			
		最短L~200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
SS400 NLSBL	5	740	-	-	-
	6	800	-	-	-
	7	800	-	-	-
	8	830	960	-	-
	10	890	1,000	-	-
	12	920	1,040	-	-
	13	970	1,080	-	-
	14	1,020	1,210	1,430	-
	17	1,080	1,350	1,710	-
	19	1,210	1,490	1,870	-
	24	1,310	1,620	2,040	-
	27	1,380	1,890	2,510	3,190
30	1,550	2,260	2,900	3,680	
32	1,770	2,610	3,340	4,240	
SS400 LSBL	5	890	-	-	-
	6	960	-	-	-
	7	960	-	-	-
	8	1,000	1,150	-	-
	10	1,060	1,210	-	-
	12	1,110	1,250	-	-
	13	1,160	1,300	-	-
	14	1,230	1,460	1,720	-
	17	1,310	1,630	2,070	-
	19	1,460	1,800	2,260	-
	24	1,580	2,140	2,780	-
	27	1,670	2,540	3,390	4,230
30	1,880	2,960	3,970	4,970	
32	2,130	3,390	4,510	5,650	
SS400 PLSBL	5	1,020	-	-	-
	6	1,010	-	-	-
	7	1,010	-	-	-
	8	1,060	1,190	-	-
	10	1,130	1,270	-	-
	12	1,170	1,320	-	-
	13	1,230	1,360	-	-
	14	1,300	1,660	2,020	-
	17	1,390	1,970	2,630	-
	19	1,540	2,240	2,980	-
	24	1,940	2,780	3,740	-
	27	2,140	3,360	4,590	5,820
30	2,490	3,960	5,450	6,940	
32	2,830	4,540	6,190	7,870	
SUS304 SLSBL	5	1,150	-	-	-
	6	1,140	-	-	-
	7	1,140	-	-	-
	8	1,210	1,400	-	-
	10	1,300	1,610	-	-
	12	1,370	1,680	-	-
	13	1,440	1,760	-	-
	14	1,590	2,220	2,780	-
	17	1,780	2,690	3,680	-
	19	2,010	3,140	4,250	-
	24	2,680	4,190	6,030	-
	27	3,340	5,200	7,740	9,950
30	3,800	5,990	8,900	11,760	
32	4,250	6,690	9,890	13,270	

両端おねじ ねじ径長さ指定

型式 Type	B	¥基準単価			
		最短L~200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
SS400 NLSBP	5	900	-	-	-
	6	900	-	-	-
	7	940	-	-	-
	8	940	1,080	-	-
	10	1,000	1,130	-	-
	12	1,040	1,170	-	-
	13	1,090	1,210	-	-
	14	1,150	1,360	1,610	-
	17	1,220	1,520	1,930	-
	19	1,360	1,680	2,100	-
	24	1,470	1,830	2,290	-
	27	1,550	2,120	2,810	3,590
30	1,660	2,530	3,240	4,100	
32	1,990	2,920	3,750	4,730	
SS400 LSBP	5	1,000	-	-	-
	6	990	-	-	-
	7	990	-	-	-
	8	1,040	1,190	-	-
	10	1,100	1,250	-	-
	12	1,150	1,290	-	-
	13	1,200	1,340	-	-
	14	1,270	1,500	1,780	-
	17	1,370	1,690	2,150	-
	19	1,520	1,860	2,350	-
	24	1,640	2,260	2,870	-
	27	1,740	2,620	3,480	4,230
30	1,940	3,050	4,080	5,200	
32	2,210	3,560	4,650	5,820	
SS400 PLSBP	5	1,150	-	-	-
	6	1,140	-	-	-
	7	1,140	-	-	-
	8	1,190	1,350	-	-
	10	1,270	1,430	-	-
	12	1,320	1,480	-	-
	13	1,380	1,540	-	-
	14	1,470	1,860	2,250	-
	17	1,560	2,190	2,920	-
	19	1,740	2,490	3,280	-
	24	2,150	3,060	4,070	-
	27	2,360	3,660	4,980	6,350
30	2,750	4,310	5,900	7,480	
32	3,120	4,940	6,730	8,590	
SUS304 SLSBP	5	1,190	-	-	-
	6	1,180	-	-	-
	7	1,180	-	-	-
	8	1,250	1,470	-	-
	10	1,340	1,740	-	-
	12	1,470	1,810	-	-
	13	1,610	1,880	-	-
	14	1,650	2,420	3,050	-
	17	1,850	2,840	4,010	-
	19	2,150	3,260	4,640	-
	24	2,830	4,380	6,550	-
	27	3,530	5,640	8,410	11,370
30	3,930	6,480	9,700	13,380	
32	4,400	7,250	10,760	15,080	

32 支柱
スタン
ダウン