

セットカラー - クランプレバー付スタンダード・クランプレバー付コンパクト - スリットタイプ/Dカットタイプ/側面取付穴タイプ

■特長：クランプレバーとのユニット化で締め付け工具が不要となり、段取り替えが素早く行えます。
レバーは標準とミニチュアからご選択いただけます。

●CADデータフォルダ名：03_Set_Collars

■スタンダード スリットタイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCKL SCCKM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	材質 表面処理	材質 表面処理
PSCKL PSCCKM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト 焼付塗装	SUM24L 黒クロメート
SSCKL SSCCKM	SUS304	-	SUS303

●クランプレバー詳細 P.2-1057
●ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

■スタンダード Dカットタイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCDKJL SCDKJM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	材質 表面処理	材質 表面処理
PSCDKJL PSCDKJM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト 焼付塗装	SUM24L 黒クロメート
SSCDKJL SSCDKJM	SUS304	-	SUS303

●クランプレバー詳細 P.2-1057
●ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

■スタンダード 側面取付穴タイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCJKJL SCJKJM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	材質 表面処理	材質 表面処理
PSCJKJL PSCJKJM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト 焼付塗装	SUM24L 黒クロメート
SSCJKJL SSCJKJM	SUS304	-	SUS303


●クランプレバー詳細 P.2-1057
●ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

D	B	D1	M	M1	d	P1	P2	(F)	(N)	Y1	Y2	R	W	X	Y	(Z)	使用レバー
6	12	18	5	M3	6.6	15	8	10	7	8	10	7	10	7	13~15	13~15	CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
8	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	10~13	10~13	CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
10	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	13~15	13~15	CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
12	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	13~15	13~15	CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
15	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	16~17	16~17	CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S)
16	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	15~16	15~16	CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S)
20	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	17~18	17~18	CLDM□6-25-M/B/S (CLMS□6-25-M/B/S)
25	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	22~24	22~24	CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S)
30	12	18	5	M4	6.6	20	10	12	8.5	10	11	8	11	8	26~28	26~28	CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S)

●シャフトを挿入しない状態での使用(空締め)は避けてください。変形し、使用ができなくなることがあります。
●SSCK□、SSCDK□、SSCJK□(ステンレス品)の使用レバーは()のタイプになります。
●D25・30のD1公差は±0.3になります。 ●D30のC(内外周面取り)は1.0になります。

型式	レバー色	標準クランプレバー付タイプ						ミニチュアクランプレバー付タイプ											
		スリット		Dカット		側面取付穴		スリット		Dカット		側面取付穴							
Type	D	SCKL	PSCKL	SSCKL	SSCDKL	SCJKL	PSCJKL	SSCCKL	SSCDCKL	SCCKM	PSCCKM	SSCKM	SSCDKM	SCCKM	PSCCKM	SSCKM	SSCDKM		
(スリット) (Dカット) (側面取付穴)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2,380	3,080	2,560	2,680	3,470	2,490	2,620	3,290	
標準レバー	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300	2,430	3,130	2,610	2,730	3,520	2,540	2,670	3,340	
	10	2,350	2,480	3,180	2,660	2,780	3,570	2,590	2,720	3,390	2,350	2,480	3,180	2,660	2,780	3,570	2,590	2,720	3,390
	12	2,450	2,600	3,330	2,720	2,890	3,720	2,660	2,830	3,560	2,450	2,600	3,330	2,720	2,890	3,720	2,660	2,830	3,560
	15	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720
	16	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720
ミニチュアレバー	20	3,020	3,250	3,800	3,800	3,490	4,160	3,210	3,430	4,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	3,310	3,780	4,420	4,250	4,330	5,150	3,500	3,850	4,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	3,770	4,310	4,980	4,770	4,990	5,940	3,910	4,330	5,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■コンパクト Dカットタイプ

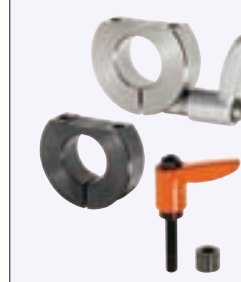

Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCDKJL SCDKJM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	材質 表面処理	材質 表面処理
PSCDKJL PSCDKJM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト 焼付塗装	SUM24L 黒クロメート
SSCDKJL SSCDKJM	SUS304	-	SUS303

●クランプレバー詳細 P.2-1057
●ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

■コンパクト 側面取付穴タイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCJKJL SCJKJM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	材質 表面処理	材質 表面処理
PSCJKJL PSCJKJM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト 焼付塗装	SUM24L 黒クロメート
SSCJKJL SSCJKJM	SUS304	-	SUS303

●クランプレバー詳細 P.2-1057
●ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

D	B	D1	M	M1	d	P1	P2	(F)	(N)	Y1	Y2	R	W	X	Y	(Z)	C	S
8	12	18	5	M4深さ6	5.5	18	10	0.5	12	7	10	5.5	1.5	9.5	5.5	11.5	-	5
10	12	18	5	M4深さ6	5.5	20	12	0.5	14	8.5	10	5.5	1.5	10.5	7.5	13	-	5
12	12	18	5	M4深さ6	5.5	20	12	0.5	14	8.5	10	5.5	1.5	10.5	7.5	13	-	5
15	12	18	5	M4深さ6	5.5	20	12	0.5	14	8.5	10	5.5	1.5	10.5	7.5	13	-	5
16	12	18	5	M4深さ6	5.5	20	12	0.5	14	8.5	10	5.5	1.5	10.5	7.5	13	-	5
20	12	18	5	M5深さ7.5	5.5	25	14	0.5	18	14	14	5.5	1.5	12.5	8.5	14.5	-	8
25	12	18	5	M5深さ7.5	5.5	29	21	0.5	22	16.5	16	5.5	1.5	15.5	11	17	-	8
30	12	18	5	M5深さ7.5	5.5	30	25	0.5	23	20	20	5.5	1.5	18	11	19	-	8

●シャフトを挿入しない状態での使用(空締め)は避けてください。変形し、使用ができなくなることがあります。
●SSCDK□、SSCCK□、SSCJK□(ステンレス品)の使用レバーは()のタイプになります。
●D25・30のD1公差は±0.3になります。 ●D30のC(内外周面取り)は1.0になります。

型式	D	レバー色	¥基準単価						使用レバー
			Dカットコンパクト			側面取付穴			
Type	D	選択	SCDKJL	PSCDKJL	SSCDKJL	SCJKJL	PSCJKJL	SSCJKJL	
(Dカット) (側面取付穴)	8	M (オレンジ)	3,130	3,280	4,220	3,050	3,200	4,010	CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
標準レバー	10	B (ブラック)	3,190	3,340	4,280	3,110	3,260	4,070	CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
	12	S (シルバーグレー)	3,260	3,470	4,460	3,190	3,400	4,270	CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
	15		3,600	3,820	4,660	3,520	3,740	4,460	CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
	16		3,600	3,820	4,660	3,520	3,740	4,460	CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
ミニチュアレバー	20		4,560	4,190	4,990	3,850	4,120	4,820	CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S
	25		5,100	5,200	6,180	4,200	4,620	5,380	CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S
	30		5,720	5,990	7,130	4,690	5,200	6,050	CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S

Order 注文例

型式 - レバー色
SKL12 - B
SCDKJM16 - M
SCDKM10 - S

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.89

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.89

数量	1~29	30~39	40~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	お見積り		

●上記以外

数量	1~29	30~39	40~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	お見積り		

EX Example 使用例

