


# ミニチュアリアガイド -ワイドレール-

-ノック穴付ロングブロック/軽予圧-





●特長：ミスマオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ

## ミスマオリジナル

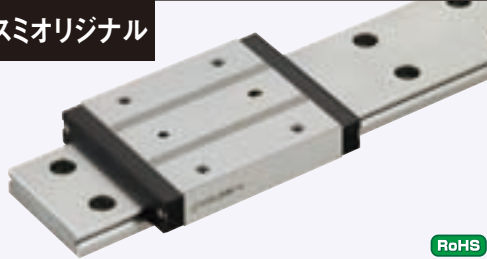

材質	Type	L寸法	ブロック数
標準 ステンレス鋼 (SUS440C相当材) 58HRC~	SSELBWN	定寸	1
	SSEL2BWN	指定	2
	SSELBWNL	指定	1
	SSEL2BWNL	指定	2
炭素鋼 (SCM等合金鋼) 58HRC~	SELBWN	定寸	1
	SEL2BWN	指定	2
	SELBWNL	指定	1
	SEL2BWNL	指定	2

耐熱温度：-20~80℃

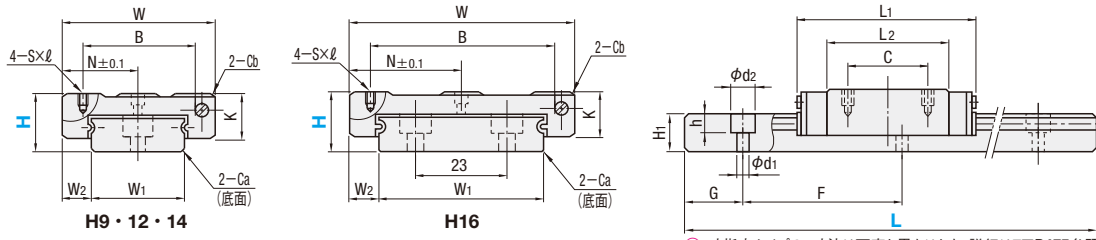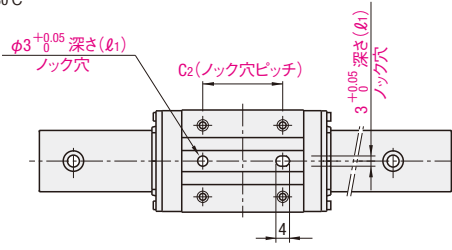

●L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細はP475参照。


- 使用上の注意
  - ①ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。ブロックの取り扱いにはP469を参照ください。
  - ②ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
  - ③基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
  - ④レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
  - ⑤走り平行度はレール固定後の値です。(レールねじ締結前の値ではありません。)
- その他
  - ・リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルチグリースPS2)封入済み。
  - ・寿命計算はP471参照
  - ・寿命計算ソフト([http://download.misumi.jp/mol/fa\\_soft.html](http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html))をご利用ください。

型式	Type	H	L	ブロック寸法				ノック穴寸法				ガイドレール寸法									
				W	L1	B	C	S×ℓ	L2	K	Cb	N	C2 (ℓ1)	W1	W2	H1	Ca	ザグリ穴 d1×d2×h	F	G	
ステンレス鋼 標準仕様 SSELBWN SSEL2BWN SSELBWNL SSEL2BWNL	炭素鋼 SELBWN SEL2BWN SELBWNL SEL2BWNL	9	80~290	25	43.5	19	19	M3×3	32.5	7	0.3	12.5	19	2.5	14	5.5	5.2	0.5	3.5×6×3.2	30	10
		12	80~290	30	51.6	23	24	M3×3	40.6	9	0.3	15	24	2.5	18	6	7.5	0.5	3.5×6×4.5	30	10
		14	110~470	40	61.6	28	28	M3×3.5	47.4	11	0.5	20	28	3.5	24	8	8	0.5	4.5×8×4.5	40	15
		16	110~670	60	74.9	45	35	M4×4.5	59.9	13	0.5	30	35	4	42	9	9.5	0.5	4.5×8×4.5	40	15


kgf=N×0.101972

H	基本定格荷重			静的許容モーメント			質量	
	C (動) kN	Co (静) kN	MA N・m	Mb N・m	Mc N・m	ブロック kg	ガイドレール kg/m	
9	1.7	4.0	12.1	12.1	28.8	0.035	0.50	
12	2.6	5.3	20.2	20.2	49.5	0.06	0.96	
14	3.9	8.5	38.6	38.6	104.6	0.12	1.40	
16	7.2	14.3	86.0	86.0	305.2	0.23	2.95	

### 予圧と精度基準

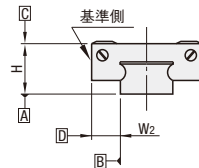

仕様	軽予圧 上級
ラジアルすきま	-3~0
高さHの寸法許容差	±20
高さHのペア相互差	15
幅W2の寸法許容差	±25
幅W2のペア相互差	20
A面に対するC面の走り平行度	P469
A面に対するD面の走り平行度	参照

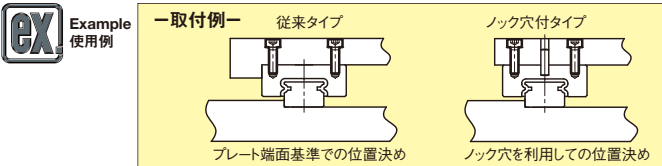

＝ミスマオリジナル規格をご選定のお客様へ＝  
 □枠部は、標準仕様(ステンレス材、軽予圧、上級タイプ)です。  
 選定の際はこちらの仕様からご検討ください。



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1~4	5~10	11~15	16以上
数量	標準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	+3日		

H	定寸 L	¥基準単価			
		ステンレス鋼		炭素鋼	
		SSELBWN	SSEL2BWN	SELBWN	SEL2BWN
9	80	7,770	—	6,810	—
	110	8,250	11,500	7,220	9,920
	140	8,690	11,940	7,580	10,290
	170	9,280	12,540	8,070	10,780
	200	10,420	13,680	9,020	11,730
	230	12,210	15,470	10,510	13,220
12	80	8,600	—	7,520	—
	110	9,250	13,180	8,050	11,310
	140	10,110	14,040	8,750	12,020
	170	10,940	14,870	9,460	12,730
	200	11,830	15,740	10,190	13,450
	230	12,880	16,790	11,070	14,330
14	80	9,130	—	7,950	—
	110	9,770	13,960	8,490	11,960
	140	10,690	14,870	9,240	12,730
	170	11,740	15,920	10,120	13,600
	200	12,600	16,780	10,830	14,320
	230	13,410	17,600	11,510	15,000
16	80	14,440	18,630	12,380	15,850
	110	15,690	19,890	13,410	16,890
	140	17,390	21,570	14,830	18,310
	170	18,740	22,920	15,970	19,440
	200	20,030	—	16,720	—
	230	21,460	26,230	17,990	20,870
16	260	22,260	27,030	18,550	21,510
	270	23,250	28,020	19,390	22,350
	310	24,060	28,830	20,070	23,040
	350	25,090	29,850	20,910	23,870
	390	25,940	30,710	21,630	24,590
	430	26,790	31,560	22,340	25,310
16	470	27,790	32,550	23,160	26,040
	510	28,780	33,550	23,990	26,770
	550	29,520	34,290	24,610	27,500
	590	30,210	35,030	25,230	28,230
16	630	30,910	35,770	25,850	28,960
	670	31,610	36,510	26,470	29,690

### ■L寸指定(1mm単位)タイプ

H	¥基準単価			
	ステンレス鋼		炭素鋼	
	SSELBWNL	SSEL2BWNL	SELBWNL	SEL2BWNL
9	1,100	1,100	1,000	1,000
12	1,300	1,300	1,100	1,100
14	1,500	1,500	1,200	1,200
16	1,700	1,700	1,300	1,300

●L寸指定(1mm単位)タイプの価格は、指定したL寸よりも長く、最も近い定寸タイプの基準単価に上記金額を加算してください。  
 (例) SELBWNL14-234のとき  
 SELBWNL14-270(定寸タイプ) 10,830+1,200=12,030円

●CADデータフォルダ名：08\_Linear\_Guides



Order 注文例

型式	数量	備考
SSELBWN12L	200	(Lタイプグリース入り)
SSELBWN12L	200	(Gタイプグリース入り)
SSELBWN12G	200	(Gタイプグリース入り)



Delivery 出荷日  
 ●定寸品  
 5 日目発送  
 ●L寸指定品  
 5 日目発送



Alteration 追加  
 大口 出荷日 +3 日目出荷 数量 5~15  
 ●ストーク対応なし



Alteration 追加  
 大口 出荷日 +3 日目出荷 数量 5~15  
 ●ストーク対応なし

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
タップ穴変更	MC	ガイドレール固定用ザグリ穴をタップ穴に変更	無料
端面レールカット	LLC	レールの端面を切断します。指定方法 LLC	500
刻印側を手前(基準面を裏)として切断します。	RLC	レールの端面を切断します。指定方法 LLC	500



### リニアガイド用オプション部品

位置保持用部品	ブロック・レール固定部品
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ストッパボルト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リニアガイド固定ユニット</li> <li>●リニアロック</li> <li>●リニアガイド押さえユニット</li> </ul>