

# テンション用軸

—押しタイプ・引きタイプ—



Type		D公差	材質	表面処理
押しタイプ	引きタイプ	h9	S45C	四三酸化鉄皮膜
SFMRPS	SFMRPL			無電解ニッケルメッキ
PSFMRPS	PSFMRPL			—
SSFMRPS	SSFMRPL			—

押しタイプ

引きタイプ

寸法	公差
3	±0.1
6	±0.2
30	±0.3
120	±0.5
400	±0.8

型式	Type	D h9	指定0.1mm単位			M (並目)	W	(Y) max.
			L	F	T			
押しタイプ SFMRPS PSFMRPS SSFMRPS (SSFMRPSはD6選択不可)	6	0 -0.030	20.0~286.0	7.0~15.0	3.0~8.0	2.6	4.5	300
	8	0 -0.036	20.0~384.0	8.0~20.0	4.0~10.0	4	6	400
	10		20.0~482.0	9.0~20.0	5.0~10.0	5	8	500
	12	0 -0.043	30.0~582.0					
	15		30.0~660.0	10.0~25.0	6.0~13.0	6	12	680
引きタイプ SFMRPL PSFMRPL SSFMRPL (SSFMRPLはD6選択不可)	20	0 -0.052	40.0~656.0	12.0~30.0	8.0~15.0	8	16	680
	25		50.0~656.0				20	680
	30		60.0~652.0	14.0~35.0	10.0~18.0	10	25	680
	35	0 -0.062	70.0~648.0	16.0~45.0	12.0~23.0	12	30	680

●L+2F≦(Y)

Order 注文例

押しタイプ SFMRPS20 - 250 - F30

引きタイプ SFMRPL12 - 300 - F15 - T7

Delivery 出荷日

3 日発送

在庫 A 800円/1本 P90

●同一サイズ3本以上は一律2,160円

大口 出荷日 +5 日出荷

数量 50~100

●在庫対応なし




数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101以上
値引率	—	5%	10%	20%	20%	出荷日・価格 共にお見積
出荷日	通常					

### ■押しタイプ

Type	¥SFMRPS							¥PSFMRPS							¥SSFMRPS									
	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0
6	920	970	1,010	1,050	1,270	—	—	970	1,010	1,080	1,120	1,340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	920	970	1,010	1,050	1,270	1,360	—	970	1,010	1,080	1,120	1,340	1,450	—	—	1,030	1,070	1,150	1,220	1,550	1,650	—	—	
10	920	970	1,010	1,050	1,270	1,360	1,530	970	1,010	1,080	1,120	1,340	1,450	1,570	—	1,030	1,070	1,150	1,220	1,580	1,650	1,770	—	
12	970	1,030	1,070	1,100	1,320	1,420	1,780	1,000	1,080	1,110	1,160	1,390	1,490	1,860	—	1,090	1,180	1,230	1,310	1,610	1,760	2,050	—	
15	1,000	1,060	1,120	1,140	1,370	1,480	1,860	2,070	1,040	1,120	1,140	1,200	1,490	1,620	2,040	2,390	1,220	1,320	1,340	1,420	1,780	1,920	2,260	2,690
20	1,110	1,250	1,260	1,340	1,630	1,750	2,140	2,440	1,190	1,350	1,390	1,480	1,780	1,950	2,360	3,540	1,300	1,480	1,500	1,600	2,070	2,560	3,540	4,490
25	1,200	1,440	1,550	1,640	1,900	2,180	2,730	3,340	1,340	1,700	1,810	1,950	2,630	3,310	4,650	5,870	1,440	1,740	1,850	1,990	2,710	3,380	4,850	6,100
30	—	1,500	1,630	1,730	2,090	2,340	3,020	3,820	—	1,760	1,910	2,330	3,150	4,000	5,730	7,430	—	1,850	2,040	2,420	3,350	4,220	6,140	8,000
35	—	1,940	2,100	2,250	2,810	3,110	4,150	5,250	—	2,290	2,470	3,100	4,280	5,580	8,150	10,510	—	2,580	2,820	3,310	4,610	5,940	8,680	11,050

### ■引きタイプ

Type	¥SFMRPL							¥PSFMRPL							¥SSFMRPL									
	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0
6	1,220	1,270	1,310	1,350	1,570	—	—	1,270	1,310	1,380	1,420	1,640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,220	1,270	1,310	1,350	1,570	1,660	—	1,270	1,310	1,380	1,420	1,640	1,750	—	—	1,330	1,370	1,450	1,520	1,850	1,950	—	—	
10	1,220	1,270	1,310	1,350	1,570	1,660	1,830	—	1,270	1,310	1,380	1,420	1,640	1,750	1,870	—	1,330	1,370	1,450	1,520	1,880	1,950	2,070	—
12	1,270	1,330	1,370	1,400	1,620	1,720	2,080	—	1,300	1,380	1,410	1,460	1,690	1,790	2,160	—	1,390	1,480	1,530	1,610	1,910	2,060	2,350	—
15	1,300	1,360	1,420	1,440	1,670	1,780	2,160	2,370	1,340	1,420	1,440	1,500	1,790	1,920	2,340	2,690	1,520	1,620	1,640	1,720	2,080	2,220	2,560	2,990
20	1,410	1,550	1,560	1,640	1,930	2,050	2,440	2,740	1,490	1,650	1,690	1,780	2,080	2,250	2,660	3,840	1,600	1,780	1,800	1,900	2,370	2,860	3,840	4,790
25	1,500	1,740	1,850	1,940	2,200	2,480	3,030	3,640	1,640	2,000	2,110	2,250	2,930	3,610	4,950	6,170	1,740	2,040	2,150	2,290	3,010	3,680	5,150	6,400
30	—	1,800	1,930	2,030	2,390	2,640	3,320	4,120	—	2,060	2,210	2,630	3,450	4,300	6,030	7,730	—	2,150	2,340	2,720	3,650	4,520	6,440	8,300
35	—	2,240	2,400	2,550	3,110	3,410	4,450	5,550	—	2,590	2,770	3,400	4,580	5,880	8,450	10,810	—	2,880	3,120	3,610	4,910	6,240	8,980	11,350

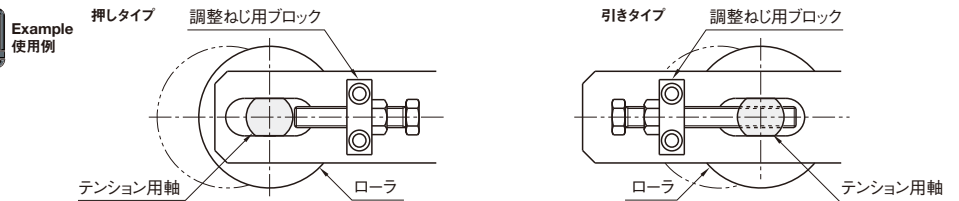

Alteration 追加加工

型式 — L — F — T — (FC・WFC・SC…etc.)

PSFMRPS15-280-F13 LKC

SSFMRPL25-350-F18-T8 LKC

Alterations	平面取り追加加工	スバナ溝追加加工	止め輪溝追加加工
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●平面取り1ヶ所: FC</li> <li>FCG</li> <li>●平面取り2ヶ所: WFC</li> <li>WFC J V W H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SC</li> <li>SC+2≦L</li> <li>SC=0またはSC≧1</li> <li>●両端加工部分と同一線上になりません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>止め輪溝を追加します。(適用止め輪付属)</li> <li>TA・TB=指定1mm単位</li> <li>指定方法 TA10-TB10</li> <li>●F(T)+4≦TA(TB)≦1/2</li> <li>●止め輪溝寸法は P710</li> </ul>
Code	FC・WFC	SC	TA・TB
Spec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>FC: 平面取り1ヶ所追加加工します。</li> <li>指定方法 FC10-G3</li> <li>WFC: 平面取り2ヶ所追加加工します。</li> <li>指定方法 WFC10-J3-W10-V3</li> <li>●FC・G・WFC・J・W・V = 指定1mm単位</li> <li>●G・J・V≦50</li> <li>●両端加工部分と同一線上になりません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スバナ溝を追加加工します。</li> <li>SC=指定1mm単位</li> <li>●SC+2≦L</li> <li>SC=0またはSC≧1</li> <li>●両端加工部分と同一線上になりません。</li> </ul>	
¥/1Code	FC:200 WFC:400	400	400