

テンション用軸

—押しタイプ・引きタイプ—



Type		D公差	材質	表面処理
押しタイプ	引きタイプ	h9	S45C	四三酸化鉄皮膜
SFMRPS	SFMRPL			無電解ニッケルメッキ
PSFMRPS	PSFMRPL			
SSFMRPS	SSFMRPL			

押しタイプ

引きタイプ

寸法	公差
3	±0.1
6	±0.2
30	±0.3
120	±0.5
400	±0.8

型式	指定0.1mm単位				M (並目)	W	(Y) max.	
	Type	D h9	L	F				T
押しタイプ SFMRPS PSFMRPS SSFMRPS (SSFMRPSはD6選択不可)	6	0 -0.030	20.0~286.0	7.0~15.0	3.0~8.0	2.6	4.5	300
	8	0 -0.036	20.0~384.0	8.0~20.0	4.0~10.0	4	6	400
	10		20.0~482.0	9.0~20.0	5.0~10.0	5	8	500
	12	0 -0.043	30.0~582.0					
	15		30.0~660.0	10.0~25.0	6.0~13.0	6	12	680
引きタイプ SFMRPL PSFMRPL SSFMRPL (SSFMRPLはD6選択不可)	20	0 -0.052	40.0~656.0	12.0~30.0	8.0~15.0	8	16	680
	25		50.0~656.0					
	30		60.0~652.0	14.0~35.0	10.0~18.0	10	25	680
	35	0 -0.062	70.0~648.0	16.0~45.0	12.0~23.0	12	30	680

●L+2F≤(Y)

Order 注文例

押しタイプ SFMRPS20 - 250 - F30

引きタイプ SFMRPL12 - 300 - F15 - T7

Delivery 出荷日 3 日発送

在庫 A 800円/1本 P90

●同一サイズ3本以上は一律2,160円

大口 出荷日 +5 日出荷 数量 50~100

●ストック対応なし




数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101以上
値引率	—	5%	10%	20%	20%	出荷日・価格 共にお見積
出荷日	通常					

■押しタイプ

Type	¥SFMRPS							¥PSFMRPS							¥SSFMRPS											
	D	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	
6	920	970	1,010	1,050	1,270	—	—	—	970	1,010	1,080	1,120	1,340	—	—	—	—	—	1,030	1,070	1,150	1,220	1,550	1,650	—	—
8	920	970	1,010	1,050	1,270	1,360	—	—	970	1,010	1,080	1,120	1,340	1,450	—	—	—	1,030	1,070	1,150	1,220	1,580	1,650	1,770	—	
10	920	970	1,010	1,050	1,270	1,360	1,530	—	970	1,010	1,080	1,120	1,340	1,450	1,570	—	—	1,030	1,070	1,150	1,220	1,580	1,650	1,770	—	
12	970	1,030	1,070	1,100	1,320	1,420	1,780	—	1,000	1,080	1,110	1,160	1,390	1,490	1,860	—	—	1,090	1,180	1,230	1,310	1,610	1,760	2,050	—	
15	1,000	1,060	1,120	1,140	1,370	1,480	1,860	2,070	1,040	1,120	1,140	1,200	1,490	1,620	2,040	2,390	—	1,220	1,320	1,340	1,420	1,780	1,920	2,260	2,690	
20	1,110	1,250	1,260	1,340	1,630	1,750	2,140	2,440	1,190	1,350	1,390	1,480	1,780	1,950	2,360	3,540	—	1,300	1,480	1,500	1,600	2,070	2,560	3,540	4,490	
25	1,200	1,440	1,550	1,640	1,900	2,180	2,730	3,340	1,340	1,700	1,810	1,950	2,630	3,310	4,650	5,870	—	1,440	1,740	1,850	1,990	2,710	3,380	4,850	6,100	
30	—	1,500	1,630	1,730	2,090	2,340	3,020	3,820	—	1,760	1,910	2,330	3,150	4,000	5,730	7,430	—	1,850	2,040	2,420	3,350	4,220	6,140	8,000		
35	—	1,940	2,100	2,250	2,810	3,110	4,150	5,250	—	2,290	2,470	3,100	4,280	5,580	8,150	10,510	—	2,580	2,820	3,310	4,610	5,940	8,680	11,050		

■引きタイプ

Type	¥SFMRPL							¥PSFMRPL							¥SSFMRPL										
	D	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0	最短L ~50.0	L50.1 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~300.0	L300.1 ~400.0	L400.1 ~600.0	L600.1 ~660.0
6	1,220	1,270	1,310	1,350	1,570	—	—	—	1,270	1,310	1,380	1,420	1,640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1,220	1,270	1,310	1,350	1,570	1,660	—	—	1,270	1,310	1,380	1,420	1,640	1,750	—	—	—	1,330	1,370	1,450	1,520	1,850	1,950	—	—
10	1,220	1,270	1,310	1,350	1,570	1,660	1,830	—	1,270	1,310	1,380	1,420	1,640	1,750	1,870	—	—	1,330	1,370	1,450	1,520	1,880	1,950	2,070	—
12	1,270	1,330	1,370	1,400	1,620	1,720	2,080	—	1,300	1,380	1,410	1,460	1,690	1,790	2,160	—	—	1,390	1,480	1,530	1,610	1,910	2,060	2,350	—
15	1,300	1,360	1,420	1,440	1,670	1,780	2,160	2,370	1,340	1,420	1,440	1,500	1,790	1,920	2,340	2,690	—	1,420	1,620	1,640	1,720	2,080	2,220	2,560	2,990
20	1,410	1,550	1,560	1,640	1,930	2,050	2,440	2,740	1,490	1,650	1,690	1,780	2,080	2,250	2,660	3,840	—	1,600	1,780	1,800	1,900	2,370	2,860	3,840	4,790
25	1,500	1,740	1,850	1,940	2,200	2,480	3,030	3,640	1,640	2,000	2,110	2,250	2,930	3,610	4,950	6,170	—	1,740	2,040	2,150	2,290	3,010	3,680	5,150	6,400
30	—	1,800	1,930	2,030	2,390	2,640	3,320	4,120	—	2,060	2,210	2,630	3,450	4,300	6,030	7,730	—	2,150	2,340	2,720	3,650	4,520	6,440	8,300	
35	—	2,240	2,400	2,550	3,110	3,410	4,450	5,550	—	2,590	2,770	3,400	4,580	5,880	8,450	10,810	—	2,880	3,120	3,610	4,910	6,240	8,980	11,350	

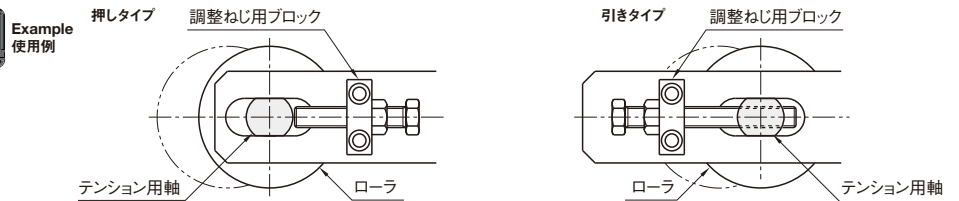

Alteration 追加加工

型式 — L — F — T — (FC・WFC・SC…etc.)

PSFMRPS15 - 280 - F13 LKC

SSFMRPL25 - 350 - F18 - T8 LKC

Alterations	平面取り追加加工	スバナ溝追加加工	止め輪溝追加加工
	<ul style="list-style-type: none"> ●平面取り1ヶ所: FC ●平面取り2ヶ所: WFC 	<ul style="list-style-type: none"> ●スバナ溝: SC 	<ul style="list-style-type: none"> ●止め輪溝: TA, TB
Code	FC・WFC	SC	TA・TB
Spec.	FC: 平面取り1ヶ所追加加工します。 指定方法 FC10-G3 WFC: 平面取り2ヶ所追加加工します。 指定方法 WFC10-J3-W10-V3 ●FC・G・WFC・J・W・V = 指定1mm単位 ●G・J・V≤50 ●両端加工部分と同一線上になりません。	スバナ溝を追加加工します。 SC=指定1mm単位 ●SC+L2≤L SC=0またはSC≥1 ●両端加工部分と同一線上になりません。 D W L2 D W L2 6 5 20 17 10 8 7 8 25 22 10 10 8 30 27 15 12 10 35 30 15 15 13 10 2	止め輪溝を追加加工します。 (適用止め輪付属) TA・TB=指定1mm単位 指定方法 TA10-TB10 ●F(T)+4≤TA(TB)≤L2 ●止め輪溝寸法は P710
¥/1Code	FC:200 WFC:400	400	400

12
回
転
軸