

# ローラ

-ベアリング付タイプ-(L=15~100)

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>  
CADデータフォルダ名: 16\_Rollers



Order 注文例	型式	-	L
	RORB30	-	30
	ROFRSS40	-	38



- RORS・ROCRS・ウレタンL寸選択タイプ
- 3 日目発送
- RORB・RORM・RORA・ROCRB・ROCRM・ROCRS・ROCRM・ROCRS  
耐熱ウレタン・ウレタンL寸指定タイプ
- 5 日目発送 ストック B 500円/1本
- シリコンゴム・RORNS・RORNA・RORKS・RORKA・RORUP
- 5 日目発送



■ 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	価格			
	1~9	10~14	15~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%

②表示数量超えはお見積り

### ■L寸選択タイプ

D	L	¥基準単価																
		ストレー				ウレタン				シリコン								
		芯材のみ				ウレタン				RORSS		RORSA		RORJS		RORJA		RORWS
		RORB	RORM	RORS	RORA	RORKS	RORKA	RORUS	RORUZ	RORUA	RORUP	RORGS	RORGA	RORSS	RORSA	RORJS	RORJA	RORWS
20	15~25	1,460	1,540	1,690	1,540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30~50	1,520	1,830	2,030	1,850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	60~100	2,000	2,220	2,830	2,600	4,340	4,030	3,940	4,380	3,660	4,870	4,340	4,020	—	—	—	—	—
25	20~25	1,700	2,080	2,390	2,080	3,940	3,660	3,580	3,980	3,320	3,680	3,940	3,650	4,990	4,840	5,990	5,810	5,990
	30~50	2,000	2,220	2,830	2,600	4,340	4,030	3,940	4,380	3,660	4,870	4,340	4,020	—	—	—	—	—
	60~100	2,010	2,160	2,440	2,140	4,000	3,710	3,630	4,130	3,370	3,460	3,980	3,710	4,740	4,600	5,690	5,520	5,690
30	30~50	2,140	2,520	2,980	2,540	4,500	4,090	4,090	4,590	3,710	3,900	4,490	4,080	5,210	5,040	6,250	6,050	6,250
	60~100	2,520	2,830	3,610	3,170	4,950	4,500	4,500	5,050	4,090	5,590	4,940	4,490	—	—	—	—	—
	25	2,060	2,270	2,800	2,320	4,430	3,880	3,930	4,530	3,520	4,120	4,320	3,880	5,250	5,090	6,300	6,110	6,300
35 35A	30~50	2,210	2,640	3,340	2,720	4,840	4,260	4,400	5,000	3,870	4,490	4,840	4,250	5,770	5,590	6,920	6,710	6,920
	60~100	2,540	2,830	3,990	3,330	5,330	4,690	4,840	5,500	4,260	6,480	5,330	4,680	—	—	—	—	—
	25	2,140	2,400	3,190	2,550	4,700	4,100	4,270	5,170	3,720	4,200	4,690	4,090	5,390	5,230	6,470	6,280	6,470
40 40A	30~50	2,290	2,770	3,750	2,950	5,230	4,480	4,750	5,650	4,070	4,710	5,230	4,470	5,950	5,770	7,140	6,920	7,140
	60~100	2,590	2,970	4,390	3,410	5,760	4,930	5,230	6,220	4,480	6,550	5,760	4,920	—	—	—	—	—
	25	2,450	2,710	3,500	3,020	4,990	4,540	4,530	5,530	4,120	4,420	4,990	4,530	5,730	5,560	6,880	6,670	6,880
50 50A	30~50	2,540	3,020	4,520	3,440	5,960	4,930	5,410	6,410	4,480	5,150	5,950	4,920	6,320	6,130	7,580	7,360	7,580
	60~100	3,010	3,490	5,270	3,920	6,650	5,380	6,040	7,040	4,890	6,770	6,650	5,380	7,410	7,180	8,890	8,620	8,890

D	L	¥基準単価														
		ストレー				ウレタン				シリコン						
		耐熱ウレタン		NBR		芯材のみ				ウレタン		シリコン				
		RORTS	RORTA	RORNS	RORNA	ROCRB	ROCRM	ROCRS	ROCRS	ROCRUS	ROCRUA	ROCRGA	ROCRGS	ROCRHS	ROCRSS	
20	15~25	—	—	—	—	1,670	1,760	2,030	1,830	—	—	—	—	—	—	—
	30~50	—	—	—	—	1,900	2,210	2,550	2,310	—	—	—	—	—	—	
25	20~25	5,280	4,990	2,910	2,720	1,850	1,980	2,340	2,050	3,730	3,470	3,820	4,100	4,870		
	30~50	5,420	5,590	3,370	2,990	2,080	2,460	2,930	2,570	4,260	3,930	4,330	4,680	5,350		
	60~100	6,100	5,490	3,270	3,030	2,230	2,390	2,840	2,500	4,180	3,870	4,260	4,590	5,090		
30	30~50	6,810	6,090	3,680	3,340	2,520	2,900	3,630	3,110	4,890	4,420	4,860	5,370	5,580		
	60~100	6,480	5,690	3,540	3,170	2,290	2,490	3,170	2,720	4,470	4,070	4,470	4,920	5,630		
	25	7,180	6,290	3,960	3,480	2,580	3,020	3,910	3,260	5,140	4,550	5,010	5,650	6,170		
35 35A	30~50	6,980	5,390	3,840	3,350	2,380	2,640	3,560	2,880	4,820	4,210	4,640	5,310	5,770		
	60~100	7,890	6,780	4,280	3,660	2,670	3,160	4,300	3,470	5,490	4,740	5,220	6,040	6,360		
	25	7,580	6,890	4,080	3,710	2,730	2,990	4,090	3,350	5,300	4,640	5,100	5,830	6,130		
40 40A	30~50	8,680	7,490	4,870	4,030	2,970	3,460	5,150	3,990	6,260	5,210	5,730	6,890	6,750		
	60~100	10,170	8,180	5,440	4,400	3,450	3,930	5,960	4,450	6,980	5,630	6,190	7,690	7,900		

### ■L寸指定タイプ

D	L	¥基準単価				
		ウレタン		シリコン		耐熱ウレタン
		ROFRUS	ROFRUA	ROFRGA	ROFRHA	ROFRSS
25	21~25	3,900	3,680	3,990	5,270	6,060
	26~49	4,270	3,990	4,340	5,750	6,200
30	21~25	4,320	4,050	4,400	5,490	6,920
	26~49	4,800	4,410	4,790	5,980	7,670
35	26~49	5,130	4,570	4,970	6,570	8,060
40	26~49	5,500	4,780	5,210	6,760	8,800
50	26~50	6,190	5,220	5,680	7,150	9,640
50A	51~99	6,860	5,650	6,160	8,300	11,210



Alteration 追加	型式	-	L	-	(UDC・SB)
	RORNS40	-	50	-	SB


Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
制電性ウレタンに変更 (ウレタン色: グレー)	UDC	ウレタン ショアA90を制電性ウレタンに変更します。 指定方法UDC 体積固有抵抗率 2.1×10 <sup>9</sup> Ω・cm 表面抵抗率 4.0×10 <sup>9</sup> Ω (温度30℃/湿度60%)	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ベアリング材質変更	SB	ベアリングをステンレスに変更します。 指定方法SB ⊗RORUZは適用不可	D20・25 400 D30 500 D35 600 D40 900 D50 1,000

Type		クラウン	材質	S表面処理 (ライニング)	ベアリング	硬度
ストレー	L寸指定	L寸指定	芯材			
RORB	—	ROCRB	S45C	四三酸化鉄皮膜	—	—
RORM	—	ROCRM	SUS304	無電解ニッケルメッキ	—	—
RORS	—	ROCRS	—	—	—	—
RORA	—	ROCRS	A5052	白アルマイト	—	—
RORKS	—	—	SUS304	—	—	—
RORKA	—	—	A5052	—	—	—
RORUS	ROFRUS	ROCRUS	SUS304	ウレタン (自然色)	—	—
RORUKA	—	—	A5052	—	—	—
RORUS	—	—	SUS304	—	—	—
RORUA	ROFRUA	ROCRUA	A5052	—	—	—
RORUP	—	—	MCナイロン	—	—	—
RORGS	—	—	SUS304	—	—	—
RORGA	ROFRGA	ROCRGA	A5052	—	—	—
RORHS	—	—	SUS304	—	—	—
RORHA	ROFRHA	—	A5052	—	—	—
RORSS	ROFRSS	ROCRSS	SUS304	シリコンゴム (ライトグレー)	—	—
RORSA	—	—	A5052	—	—	—
RORJS	—	—	SUS304	—	—	—
RORJA	—	—	A5052	—	—	—
RORWS	—	—	SUS304	シリコンゴム (白)	—	—
RORWS	ROFRWS	—	SUS304	耐熱ウレタン (赤褐色)	—	—
RORTA	—	—	A5052	使用温度: ~110℃	—	—
RORNS	—	—	SUS304	—	—	—
RORNA	—	—	A5052	NBR (黒)	—	—

① 芯材外周にウレタン・シリコンゴム・NBRを焼付しています。

$$6.3 / (\frac{2.5}{\sqrt{3}} / \frac{1.5}{\sqrt{3}})$$

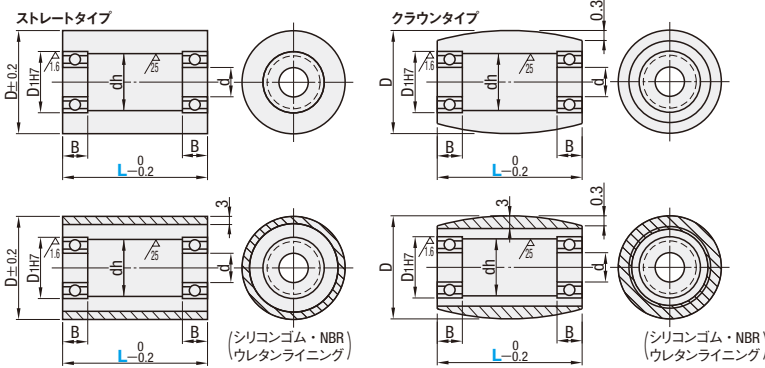

ベアリングの詳細寸法は、P.877・879をご覧ください。

### ■L寸選択タイプ

型式		No.	D	L 選択	d	D1(H7)	dh	B	使用ベアリング
Type	クラウン								
ストレー	シリコンゴム	(20)	20	15 20 25 30 40 50	6	15	10	5	696ZZ×2
芯材のみ	芯材のみ	25	25	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	6	15	10	5	696ZZ×2
RORB	ROCRB	30	30	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	8	19	15	6	698ZZ×2
RORM	ROCRM	35A	35	25 30 40 50	8	22	15	7	608ZZ×2
RORS	ROCRS	35	35	25 30 40 50 60 70 80 90 100	10	22	18	6	6900ZZ×2
RORA	ROCRS	40A	40	25 30 40 50	10	26	18	8	6000ZZ×2
ウレタン	ウレタン	40	40	25 30 40 50 60 70 80 90 100	12	28	24	8	6001ZZ×2
RORKS	ROCRUS	50A	50	25 30 40 50	12	32	24	10	6201ZZ×2
RORKA	ROCRUA	50	50	25 30 40 50 60 70 80 90 100	15	32	28	9	6002ZZ×2
RORUP	ROCRGA								
RORUS	ROCRGS								
RORUA	ROCRHS								
RORGS	ROCRSS								
RORGA									
RORHS									
RORHA									

① D20は芯材タイプ (RORB・RORM・RORS・RORA・ROCRB・ROCRM・ROCRS・ROCRS) のみ適用。

② RORUPはNo.35A、40A、50Aはありませぬ。

### ■L寸指定タイプ (ストレーのみ)