

# 真空配管用継手

—ゲージポート/変換継手—

◎ CADデータフォルダ名: 53\_Sanitary\_Vacuum\_Tanks

■ゲージポート  
—単品/溶接済み—

FRGP FRNGP

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

■ゲージポート付ニップル

FRNWGP

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

■オネジアダプタ

FRNFA

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

■メネジアダプタ

FRNFM

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

■ホースアダプタ

FRNHA

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

■ダクトアダプタ

FRNWH

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

Order 注文例

型式 FRNGP25-18  
FRNFM25

呼び 38

Delivery 出荷日

●FRGP・FRNFA  
3 日発送

●上記以外  
5 日発送

ゲージポート単品

型式	接続径	A	B	¥基準単価
FRGP	15	16	25	7,000
	18	19	28	7,500

◎表示数量超えはお見積り

溶接済み

型式	No.	フランジ	ゲージポート	¥基準単価	
FRNGP	25-15	40	26.2	15 16 25	12,000
				18 19 28	75
	40-15	55	41.2	15 16 25	13,000
				18 19 28	57
	40-18	55	41.2	15 16 25	15,000
				18 19 28	57

◎表示数量超えはお見積り

型式	No.	A	B	接続径	C	D	L1	L2	¥基準単価
FRNWGP	25-15	40	26.2	15	16	25	97.2	83.6	18,000
				18	19	28	102.6	21,000	
	40-15	55	41.2	15	16	25	135.2	102.6	21,000
				18	19	28	135.2	21,500	

◎表示数量超えはお見積り

ゲージポート仕様

No.	名称	材質
①	接アット	SUS304
②	カバー	SUS304
③	Oリング	NBR
④	スリーブ	SUS304
-	フランジ	SUS304
-	ニップル部	SUS304

型式	No.	呼び	R (PT)	A	B	C	L	¥基準単価
FRNFA	16	1	1/8	30	10.5	7.1	50	1~9コ
								3,400
	25	2	1/4	40	13.8	9.4	50	3,400
								3,400
	40	3	3/8	55	17.3	12.7	50	3,400
								3,650
	40	2	1/4	55	13.8	9.4	50	3,650
								3,730
	40	4	1/2	55	21.7	16.1	50	3,730
								3,750
	40	6	3/4	55	27.2	21.4	50	3,750

◎表示数量超えはお見積り

型式	No.	呼び	Rc (PT)	A	B	L	H	D	¥基準単価
FRNFM	16	2	1/4	30	17.2	26	17	13	1~9コ
									4,700
	25	2	1/4	40	26.2	27	17	13	4,900
									4,960
	40	3	3/8	55	41.2	27	17	13	5,550
									5,600
	40	2	1/4	55	41.2	27	17	13	5,550
									5,600
40	3	3/8	55	41.2	28	21	16	5,600	
								5,950	
40	4	1/2	55	41.2	34	26	20	5,950	

◎表示数量超えはお見積り

型式	No.	適応ホース内径	A	B	C	L	¥基準単価
FRNHA	16	19	30	17.2	19	60	9,500
		22	40	26.2	24	80	10,500
		38	55	41.2	38	80	19,500

◎表示数量超えはお見積り

型式	No.	適応ダクト呼び径	A	B	¥基準単価
FRNWH	16	38	30	17.2	6,000
		38	40	26.2	6,500

◎表示数量超えはお見積り

■特長：真空ポンプの排気口につけ、ダクトホース類を接続することで大気中に排気することをなくします。クリーンルーム等に最適です。

■適用ダクトホース

商品名	Type	呼び	ページ
軽量タイプ	HOSSE□	38	P.1236
伸縮タイプ	HOSSD□		P.1236
耐摩耗静電防止タイプ	HOSH□		P.1236
非塩ビタイプ	HOSCD□		P.1237
非塩ビタイプ	HOSCE□		P.1237
アルミタイプ	HOAD		P.1238

# 真空配管用継手

—NWフランジ×くい込み継手/NW×SUS管—

◎ CADデータフォルダ名: 53\_Sanitary\_Vacuum\_Tanks

■NWフランジ×くい込み継手

FRSKU

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

Order 注文例

型式 FRSKU25 - 6

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.89

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

(適用管の仕様)

- 管の種類：ステンレス鋼鋼管
  - JIS G3459 配管用ステンレス鋼鋼管に規定する SUS304TP、SUS316TPに準ずるステンレス鋼鋼管
- 外径公差 ±0.05mm
- 管の表面硬度 HV190以下 (HRB90以下)
- パイプの表面状態 肌あれ、キズなどの有害な欠陥が無きこと

■NWフランジ×SUS管  
—ノズル片側タイプ—

FRNWB

最高使用温度200℃ 材質 SUS304

■NWフランジ×SUS管  
—ノズル両側タイプ—

FRNWDB


最高使用温度200℃ 材質 SUS304

Order 注文例

型式 FRNWB25 - 9.53  
FRNWB40 - 8 - 100  
FRNWDB16 - 8 - 50 - 50

Delivery 出荷日

5 日発送

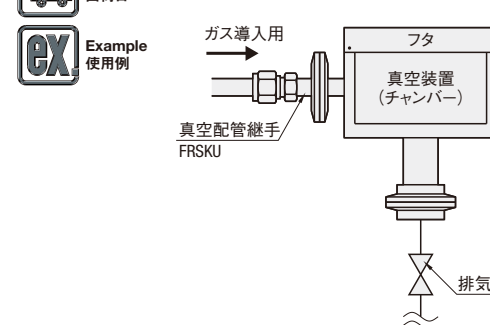

型式	適用チューブ外径 D1	A	B	C	D	L	対辺		¥基準単価	
FRSKU	16	4	30	17.2	6	4	43.8	本体h	ナットH	1~4コ
								14	14	7,000
	25	6.35	40	26.2	8	6	43.9	14	14	7,500
								14	14	7,500
	40	6.35	55	41.2	9.53	6.35	48.9	14	14	8,500
								14	14	8,500
40	8	55	41.2	10	8	49.8	14	15.87	7,500	
							14	15.87	7,500	

◎表示数量超えはお見積り

■継手部の特長・構造

継手部は、継手本体・フロントフェルール・バックフェルール・ナットから構成されています。

構成部品図

適用パイプ

型式	No.	SUS管外径 D 選択			L	A	B	¥基準単価			
FRNWB (L寸固定)	16	6	6.35	8	9.53	75	30~100	30	17.2	6,450	7,000
FRNWB (L寸指定)	25	6	6.35	8	9.53	75	30~100	40	26.2	6,700	7,500
FRNWB (L寸指定)	40	6	6.35	8	9.53	75	30~100	55	41.2	6,900	8,000

型式	No.	SUS管外径 D 選択			固定タイプ		指定タイプ		A	B	¥基準単価		
FRNWDB (L寸固定)	16	6	6.35	8	9.53	75	75	30~100	30~100	30	17.2	6,950	7,500
FRNWDB (L寸指定)	25	6	6.35	8	9.53	75	75	30~100	30~100	40	26.2	7,200	8,000
FRNWDB (L寸指定)	40	6	6.35	8	9.53	75	75	30~100	30~100	55	41.2	7,400	8,500


◎溶接により若干のひずみが生じる場合があります。

■ステンレス管

JIS G 3459

◎表面ショットプラスト仕上げ

D	パイプ片側肉厚
6	1
6.35 (1/4インチ)	1
8	1
9.53 (3/8インチ)	1
10	1

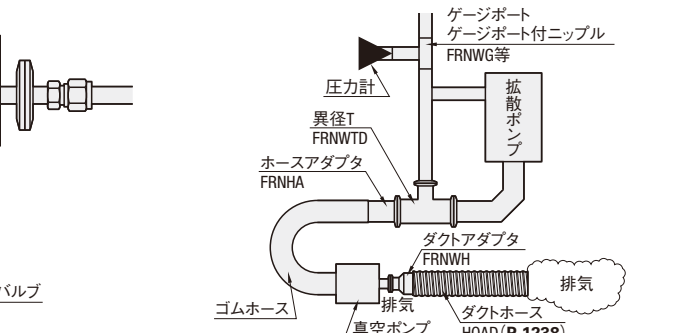

53 サニタリー管  
真空配管部品・タンク