

TRANSPARENT RESIN PIPES RESIN PIPES
透明樹脂パイプ/樹脂パイプ
 ポリカーボネート・アクリル/ポリアセタール・MCナイロン




■耐衝撃に強いポリカーボネートと透明性に優れたアクリルパイプです。
 ■様々な工業用途で使用するポリアセタールとMCナイロンのパイプです。

◎CADデータフォルダ名: 37_Rods

■透明樹脂パイプ
 -ポリカーボネート・アクリル-

型式	材質	グレード	色
PIJC	ポリカーボネート	スタンダード	透明
PIJA	アクリル		

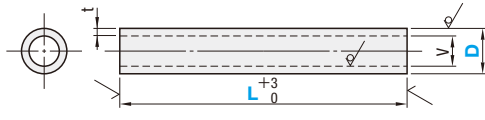

◎ポリカーボネートは、t基準の公差です。
 アクリルは、V基準の公差です。


◎材質特性P895参照

型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	t	t 公差	V	¥基準単価					
							L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
PIJC (ポリカーボネート)	13	±0.2	50~1000	2.0	±0.2	9	660	910	1,410	2,160	2,580	3,000
	18						830	1,160	1,750	2,750	3,330	3,830
	22						910	1,330	1,910	3,000	3,580	4,160
	26	1,000					1,500	2,160	3,330	4,000	4,660	
	32	1,160					1,750	2,500	3,910	4,750	5,500	
	34	1,250					1,910	2,750	4,250	5,160	6,000	
	38	±0.3		3.0	±0.3	32	1,580	2,330	3,410	5,330	6,410	7,500
	42						1,750	2,580	3,830	6,000	7,250	8,500
	48						2,160	3,250	4,750	7,410	9,000	10,500
	60	±0.4		4.0	±0.4	52	2,500	3,710	5,500	8,570	10,350	12,140
	76						3,350	5,000	7,420	11,570	14,000	16,420
	89						4,070	6,070	9,070	14,000	17,140	20,000

型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	t	V	V 公差	¥基準単価					
							L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
PIJA (アクリル)	15	±0.3	50~1000	3	±0.8	9	500	750	1,250	1,580	2,160	2,500
	20						560	830	1,410	1,830	2,410	2,830
	25						700	1,050	1,750	2,250	3,000	3,500
	30						750	1,100	1,830	2,330	3,160	3,660
	35						860	1,300	2,160	2,830	3,750	4,330
	40						1,000	1,500	2,500	3,250	3,610	4,000
	50	±0.5		4.0	±1.0	40	1,450	2,180	3,640	4,710	6,280	6,800
	55						1,710	2,570	4,280	5,570	6,930	8,000
	60						1,820	2,740	4,570	5,920	7,330	8,530
	70						2,140	3,210	5,350	6,460	8,530	10,000
	80						2,450	3,680	6,140	7,400	9,860	11,460
	90						2,850	4,280	6,660	8,660	11,330	13,330
100	±1.0	5.0	90	3,140	4,710	7,330	9,460	12,530	14,660			

■樹脂パイプ
 -内外径未仕上タイプ-

型式	材質	グレード	色
FPIJJ	ポリアセタール	スタンダード	白
FPIJM	MCナイロン	スタンダード	青

 

◎内外径は素材のままです。内外径仕上品はP306をご覧ください。
 ◎材質特性P899参照

型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	V	V 公差	¥基準単価				
						L100~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
FPIJJ (ポリアセタール・スタンダード)	30	+2.0	100~1000	20	0	1,290	1,890	2,970	3,600	4,140
	40					2,160	3,240	4,770	6,300	7,200
	50	3,240				4,860	7,200	9,360	10,800	
	60	4,590				6,930	10,530	13,500	15,300	
	70	+3.0		50	6,480	9,720	14,760	18,900	21,600	
	80				8,640	12,960	19,440	25,200	28,800	
	90	+4.0		60	10,800	16,200	23,400	31,680	36,000	
	100				13,500	20,340	30,600	39,600	45,000	

Order 注文例
 型式 - D - L
 FPIJC22 - 200
 FPIJA20 - 100
 FPIJJ - D50 - L550

型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	V	V 公差	¥基準単価	
						L100~200	L201~350
FPIJM (MCナイロン・スタンダード)	30	+3.0	100~350	15	-1.0	1,620	2,700
	40					2,370	3,960
	50					2,910	4,860
	60	+5.0				4,210	7,020
	70					4,750	7,920
	80	+0.1				5,070	8,460
	90					5,400	9,000
100	5,830	9,720					

Delivery 出荷日
 1 日発送 ストック T 600円/1本 P90

◎1日出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
 大口 出荷日 +2 日日出荷 数量 21~100
 ◎ストック対応なし


Price 価格
 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89
 数量 1~10 11~15 16~20 21~100
 値引率 基準単価 5% 10% 15%
 出荷日 通常 +2日
 ◎表示数量超過はお見積り

RESIN PIPES
樹脂パイプ
 -内外径仕上タイプ-




◎CADデータフォルダ名: 37_Rods

■内外径を仕上げたエンブラ13種類をラインナップいたしました。小径からお選びいただけます。

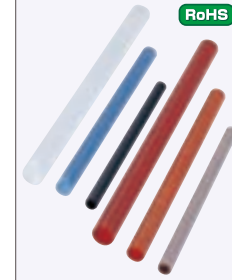

Type	材質	グレード	色
PIJJ	ポリアセタール	スタンダード	白
PIJK		スタンダード	黒
PIJM	MCナイロン	スタンダード	青
PIJW		スタンダード	アイボリー
PIJG		導電性CDR2	黒
PIJT		導電性CDR6	黒
PIJB	ペークライト	紙系	茶
PIJN		布系	うす茶
PIJF	ふっ素樹脂	スタンダード	白
PIJH		スタンダード	灰
PIJS	PEEK	スタンダード	茶
PIJX	ABS	スタンダード	ベージュ
PIJU	超分子量ポリエチレン	スタンダード	乳白色

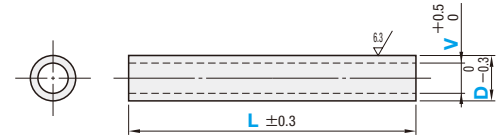

◎PIJ (PPS) は、光や熱 (直射日光・蛍光灯・水銀灯・高温雰囲気) に長時間さらされると、表面に酸化膜が生成され、茶色く変色することがありますが、機械的特性・物性の変化はほとんど発生しません。
 ◎材質特性P899-900参照

型式 Type	D	V 選択					L 指定1mm単位		
		5	6	8	10	12			
PIJJ PIJK PIJM PIJW PIJG PIJT PIJB PIJN PIJF PIJH	5	3					20~100		
	6	3	4				20~120		
	8	3	4	5	6		20~150		
	10	3	4	5	6		20~150		
	12			5	6	8			
	13			5	6	8			
	14			5	6	8	10		
	15			5	6	8	10		
	16			5	6	8	10		
	20					8	10	12	15
	25						15	16	20
	30						16	20	25

型式 - V - L
 PIJJ15 - 8 - 150
 3 日発送 ストック A 300円/1本 P90 大口 出荷日 +5 日日出荷 数量 101~200
 ◎同一サイズ3本以上は一律810円 ◎ストック対応なし

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89
 数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~200
 値引率 基準単価 5% 10% 18% 20%
 出荷日 通常 +5日
 ◎表示数量超過はお見積り

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	101~120	121~150	151~200
PIJJ PIJK	5	310	-	-	-
	6	310	-	-	-
	8	310	580	-	-
	10	330	640	870	-
	12	330	640	980	-
	13	330	640	1,040	1,300
	14	590	840	1,090	1,440
	15	590	840	1,160	1,510
	16	590	840	1,290	1,630
	20	670	1,160	1,750	2,190
	25	710	1,260	2,120	2,560
	30	790	1,550	2,540	2,970

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	101~120	121~150	151~200
PIJB	5	310	-	-	-
	6	310	-	-	-
	8	310	640	-	-
	10	330	690	960	-
	12	330	690	1,040	-
	13	330	690	1,130	1,390
	14	590	1,060	1,220	1,480
	15	590	1,060	1,350	1,700
	16	590	1,060	1,420	1,770
	20	660	1,160	2,010	2,450
	25	700	1,350	2,540	2,970
	30	830	1,840	3,270	3,710

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	101~120	121~150	151~200
PIJS	5	1,100	-	-	-
	6	1,350	-	-	-
	8	1,600	2,050	-	-
	10	2,190	2,920	3,620	-
	12	3,050	4,350	5,390	-
	13	4,030	4,920	7,070	8,530
	14	4,370	5,190	7,500	8,830
	15	4,620	5,530	7,750	9,190
	16	4,940	5,800	8,030	9,480
	20	6,510	7,940	10,910	13,070
	25	10,140	12,350	15,300	19,460
	30	15,890	19,190	22,370	28,920

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	101~120	121~150	151~200
PIJM PIJW	5	340	-	-	-
	6	340	-	-	-
	8	340	740	-	-
	10	370	840	1,400	-
	12	370	840	1,580	-
	13	370	840	1,940	2,210
	14	690	1,260	2,210	2,560
	15	690	1,260	2,350	2,700
	16	690	1,260	2,960	3,310
	20	750	1,350	3,640	4,080
	25	810	1,740	4,450	4,880
	30	1,020	2,710	5,840	6,280

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	101~120	121~150	151~200
PIJN	5	480	-	-	-
	6	480	-	-	-
	8	480	840	-	-
	10	520	940	1,200	-
	12	520	940	1,460	-
	13	520	940	1,660	1,930
	14	840	1,300	1,940	2,310
	15	840	1,300	2,090	2,440
	16	840	1,300	2,120	2,470
	20	900	1,740	3,270	3,710
	25	960	2,030	4,210	4,650
	30	1,170	2,810	5,330	5,770

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	101~120	121~150	151~200
PIJX	5	440	-	-	-
	6	440	-	-	-
	8	440	830	-	-
	10	480	920	1,250	-
	12	620	1,050	1,410	-
	13	750	1,140	1,5	