

CHLOROPRENE RUBBER-NON-STAINING CHLOROPRENE RUBBER SHEETS クロロプレン・非汚染性クロロプレンゴムシート



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>


クロロプレンゴムは、機械的強度が高く、耐アルカリ性能に優れた素材です。接触による汚染を極力抑えた非汚染性タイプもご用意しました。
 ゴムパッキング加工品はP435参照、ゴムブロックはP402参照




A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
RBCM	RBCMA	RBCMF	RBCMFA	クロロプレンゴム (CR)	ショアA65	黒
RBOM	RBOMA	RBOMF	RBOMFA	非汚染性クロロプレンゴム (CR)	ショアA60	グレー
RBCW	RBCWA	RBCWF	RBCWFA	クロロプレンゴム (CR)	ショアA60	白

シールの厚さは0.14~0.2mmです。
 接着力データはP418 (ADTR) 参照


■ 正方形タイプ

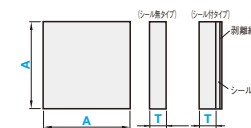

■ 帯状タイプ

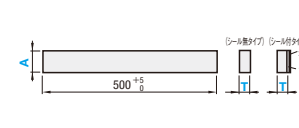

■ A・B寸指定-標準タイプ

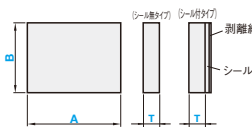


■ 精度基準

T公差	公差	A・B公差	公差
0.5	±0.2	200以下	±0.5
1~3	±0.3	201~300	±1.0
5	±0.4	301~500	±1.5
10	±0.6		
15~30	+2.0 -0.5		

■ 穴加工詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
dt	6.5	9.5	11	14	17.5	
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

■ A・B寸指定-穴加工付タイプ

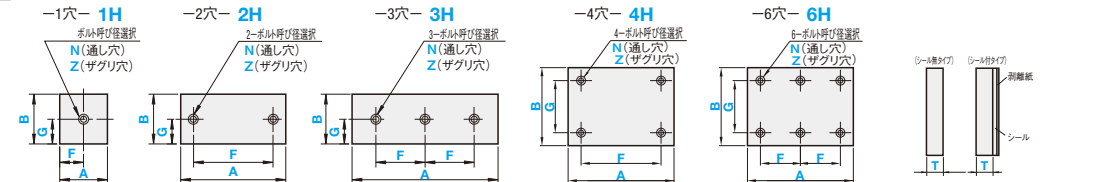

シール付タイプT5以上は自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。
 A・B寸公差が変更になりました。上記精度基準をご確認ください。

■ 正方形タイプ

型式	A	選択
シール無	1	300
シール付	2	500
	3	
	5	
RBCM	RBCMA	
RBOM	RBOMA	
RBCW	RBCWA	
	10	
	15	
	20	
	30	

■ 帯状タイプ

型式	A	選択
シール無	1	3
シール付	2	5
	3	10
	5	20
	10	30
	15	40
	20	50
	30	80

■ A・B寸指定-標準タイプ

型式	T	指定1mm単位
シール無	1	10~500
シール付	2	10~500
	3	
	5	
	10	
	15	
	20	
	30	

RBCW・RBCWAはT寸15が選べません。

L寸は500mmになります。

A≥B≥T
 RBCWF・RBCWFAはT寸15が選べません。

■ A・B寸指定-穴加工付タイプ

型式	呼び	T	指定1mm単位 (A≥B≥T)		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
			A	B	F	G	N (通し穴)	Z (ザグリ穴)
シール無	1H	1	25~500	25~500	9~491 (1H・2H・4Hタイプ)	5~495 (1H・2H・3Hタイプ)	3	4
シール付	2H	2						
	3H	3						
	5	5						
	10	10						
	15	15						
	20	20			9~245 (3H・6Hタイプ)	9~491 (4H・6Hタイプ)	6	8
	30	30					8	10

F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d (dt)/2+2.5≤F≤A-d (dt)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d (dt)+5≤F≤A-d (dt)-5、3H・6Hタイプ選択の場合：d (dt)+5≤F≤A/2-d (dt)/2-2.5が必要で、

G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d (dt)/2+2.5≤G≤B-d (dt)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d (dt)+5≤G≤B-d (dt)-5が必要で、(dは通し穴、dtはザグリ穴選択のとき)



■ 正方形タイプ・帯状タイプ

型式	A
RBCM5	100
RBOM10	500

■ A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式	A	B	F	G	ボルト呼び径
RBCM10	110	65			
RBCM4H20	200	150	F140	G100	Z5



3 日発送 ストックA 300円/1本 P90
 同一サイズ3本以上は一律810円



数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
 数量 1~9 10~14 15~19 20~50
 値引率 標準単価 5% 10% 20%
 表示数量を超えてお見積り

この製品の単価は、表中に表示されている標準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
 (例) 型式 - A - B のとき (標準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
 RBCMFA10 - 500 - 400 のとき 4,820 × 1.3 = 6,266 → 単価6,260円

■ 正方形タイプ

型式	Type	¥標準単価	
		T	A
シール無 RBCM (x1.0) RBCW (x1.7)	1	460	950
	2	630	1,430
	3	780	1,860
	5	1,130	2,830
	10	2,100	5,500
シール付 RBCMFA (x1.3) RBCWFA (x1.9)	15	3,070	8,170
	20	4,040	10,850
	30	5,990	16,180
シール無 RBOM (x1.0)	1	1,440	3,690
	2	1,720	4,450
	3	2,180	5,710
	5	2,980	7,930
	10	4,550	12,260
シール付 RBOMFA (x1.1)	15	9,040	-
	20	11,680	-
	30	16,670	-

■ 帯状タイプ

型式	Type	¥標準単価									
		T	3	5	10	20	30	40	50	80	100
シール無 RBCM (x1.0) RBCW (x1.2)	1	170	170	180	180	200	220	230	250	290	320
	2	170	180	190	220	250	270	290	370	420	
	3	180	180	200	240	270	300	330	440	500	
	5	180	200	230	280	340	390	450	620	730	
	10	200	230	280	390	510	620	730	1,070	1,290	
シール無 RBOM (x1.0)	1	190	200	230	300	360	430	500	690	820	
	2	190	210	240	320	410	490	570	800	960	
	3	200	220	270	370	480	580	680	990	1,200	
	5	220	230	310	450	600	740	880	1,320	1,610	
	10	270	310	390	610	850	1,060	1,290	1,960	2,410	

RBCW・RBCWAはT寸15が選べません。

■ A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式	Type	T	¥標準単価					
			A	B				
シール無 RBCMFA (x1.0) RBCWFA (x1.6)	1	10~100	10~100	200	-	-	-	-
			101~200	240	310	-	-	-
			201~300	270	380	520	-	-
			301~400	310	450	630	760	-
			401~500	340	500	730	890	1,010
	2	10~100	10~100	220	-	-	-	-
			101~200	280	390	-	-	-
			201~300	340	490	710	-	-
			301~400	390	600	870	1,040	-
			401~500	450	710	980	1,240	1,490
	3	10~100	10~100	240	-	-	-	-
			101~200	320	470	-	-	-
			201~300	400	610	880	-	-
			301~400	470	750	1,040	1,310	-
			401~500	550	890	1,250	1,590	1,940
5	10~100	10~100	290	-	-	-	-	
		101~200	420	660	-	-	-	
		201~300	550	890	1,250	-	-	
		301~400	680	1,080	1,590	2,050	-	
		401~500	810	1,310	1,940	2,510	3,090	
10	10~100	10~100	420	-	-	-	-	
		101~200	660	1,080	-	-	-	
		201~300	890	1,540	2,290	-	-	
		301~400	1,080	2,000	2,970	3,900	-	
		401~500	1,310	2,450	3,660	4,820	6,170	
15	10~100	10~100	530	-	-	-	-	
		101~200	890	1,540	-	-	-	
		201~300	1,170	2,170	3,230	-	-	
		301~400	1,500	2,840	4,230	5,750	-	
		401~500	1,830	3,510	5,230	7,140	8,860	
20	10~100	10~100	660	-	-	-	-	
		101~200	1,080	2,000	-	-	-	
		201~300	1,500	2,840	4,370	-	-	
		301~400	1,940	3,730	5,750	7,600	-	
		401~500	2,390	4,780	7,140	9,440	11,750	
30	10~100	10~100	890	-	-	-	-	
		101~200	1,540	2,920	-	-	-	
		201~300	2,170	4,180	6,450	-	-	
		301~400	2,840	5,510	8,520	11,290	-	
		401~500	3,510	7,090	10,600	14,050	17,510	


RBCWF・RBCWFAはT寸15が選べません。

白ゴムの黄変について
 黒ゴムと比較して経年による黄変が目立ってしまう点をご了承の上ご利用ください。

(例) 型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径 のとき
 RBCMFA4H10 - 200 - 180 - F160 - G140 - Z3

■ 穴加工料金

穴加工料	ボルト呼び径	標準タイプ	穴加工	穴加工タイプ
Type	N (通し穴) Z (ザグリ穴)	単価	料金	単価
1H	100 150	1,080	+	500 = 1,580円
2H	200 250			
3H	300 350			
4H	400 500			
6H	600 750			

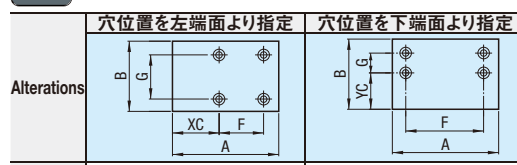

Code	XC	YC
Spec.	XC=指定1mm単位 5≤XC≤486 (非汚染性クロロプレンゴムのT15以上は286まで) ①(2H・4Hタイプ) d (dt)/2+2.5≤XC≤A-F-d (dt)/2-2.5 ②(3H・6Hタイプ) d (dt)/2+2.5≤XC≤A-2F-d (dt)/2-2.5	YC=指定1mm単位 5≤YC≤486 (非汚染性クロロプレンゴムのT15以上は286まで) ①d (dt)/2+2.5≤YC≤B-G-d (dt)/2-2.5
¥/1Code	400	400

39 ウレタン・ゴム
 スポンジ・フェルト