

ETHYLENE RUBBER SHEETS / BUTYL RUBBER SHEETS / AMBER COLOR RUBBER SHEETS エチレンゴムシート/ブチルゴムシート/飴ゴムシート



エチレンゴムは、耐候性に大変優れ、耐アルカリ、ケトン、オゾン性にも優れた素材です。
ブチルゴムは耐候性に優れ、耐薬品性、耐ガス透過性にも優れた素材です。耐油性、耐炎性は劣ります。
飴ゴムは機械的強度・耐摩耗性に優れ、弾力性があり伸びが良くワーク形状になじみやすい素材です。気密性が求められる場所での敷板としてお使い頂けます。

RoHS


A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
RBPM	RBPMFA	RBPMF	RBPMFA	エチレンゴム (EPDM)	ショアA65	黒
RBEW	RBEWFA	RBEWF	RBEWFA			白
RBRM	RBRMA	RBRMF	RBRMFA	ブチルゴム (IR)	ショアA65	黒
RBWM	RBWMA	RBWMF	RBWMFA			白
AMSE	AMSEA	AMSET	AMSETA	飴ゴム	ショアA45	アメ色

精度基準		A・B公差	
T公差	公差	A・B	公差
T	公差	200以下	±0.5
0.5	±0.2	201~300	±1.0
1~3	±0.3	301~500	±1.5
5	±0.4		
10	±0.6		
15~30	-0.5~+2.0		




シールの厚さは0.14~0.2mmです。
接着力データはP418(ADTR)参照

■正方形タイプ

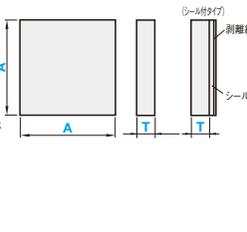


■帯状タイプ

 


穴加工詳細		ボルト呼び径					
		3	4	5	6	8	10
d		3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1		6.5	8	9.5	11	14	17.5
h		3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

■A・B寸指定-標準タイプ

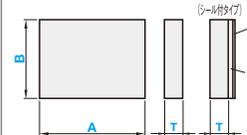

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

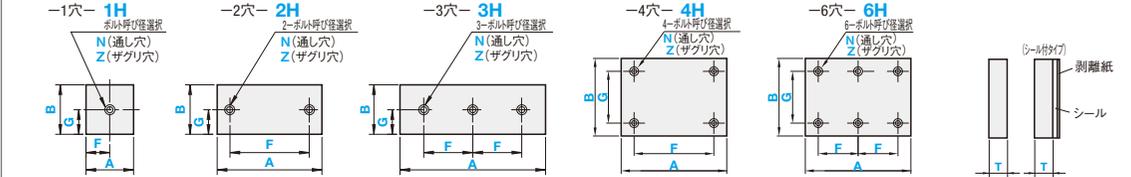

シール付タイプT5以上は自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。
A・B寸公差が変更になりました。上記精度基準をご確認ください。

■正方形タイプ

型式	T	A 選択
シール無	*1	3
シール付	*2	5
RBPM	*3	10
*RBEW	5	20
RBRM	10	30
RBWM	15	40
AMSE	20	50
	30	80
		100

■帯状タイプ

型式	T	A 選択
シール無	*1	3
シール付	*2	5
RBPM	*3	10
*RBEW	5	20
RBRM	10	30
RBWM	15	40
AMSE	20	50
	30	80
		100

■A・B寸指定-標準タイプ

型式	T	指定1mm単位
シール無	*1	10~500
シール付	*2	10~500
RBPMF	*3	
*RBEWF	5	
RBRMF	10	
RBWMF	15	
AMSET	20	
	30	

RBEW・RBEWAのT寸は*のみです。
ブチルゴム白はT15、飴ゴムはT30が選べません。

T寸は500mmになります。(白ゴムは300mm)
RBEW・RBEWAのT寸は*のみです。

A≥B≥T
RBEWF・RBEWFAのT寸は*のみです。
ブチルゴム白はT15、飴ゴムはT30が選べません。

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

型式	呼び	T	指定1mm単位 (A≥B≥T)		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択			
			A	B	F	G	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)		
シール無	1H	1	25~500	25~500			3	—		
シール付	2H	2						9~491 (1H・2H・4Hタイプ)	5~495 (1H・2H・3Hタイプ)	—
RBPMF	3H	3								—
*RBEWF	4H	4								—
RBRMF	5	5								—
RBWMF	6H	6								3 4
AMSET	15	15	4 5 6 8							
	20	20	4 5 6 8							
	30	30	4 5 6 8 10							

F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、3H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

RBEWF・RBEWFAはT≤3です。ブチルゴム白はT15、飴ゴムはT30が選べません。

Order 注文例
■正方形タイプ
■帯状タイプ
■A・B寸指定-標準タイプ
■穴加工付タイプ

型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径
RBPM5 - 300
RBPMF10 - 110 - 65
RBPMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストーク A 300円/1本 P90

☑同一サイズ3本以上は一律810円



Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
数量 1~9 10~14 15~19 20~50
値引率 標準単価 5% 10% 20%

この製品の単価は、表中に表示されている標準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
表示数量超過は (例) 型式 - A - B のとき (標準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
RBPMFA10 - 500 - 400 のとき 4,820 × 1.3 = 6,266 → 単価6,260円

■正方形タイプ

型式	Type	T	¥標準単価	
			A	500
シール無	*1	460	950	
RBPM (×1.0)	*2	630	1,430	
*RBEW (×1.9)	*3	780	1,860	
RBRM (×1.3)	5	1,130	2,830	
RBWM (×1.4)	10	2,100	5,500	
AMSE (×1.5)	15	3,070	8,170	
シール付	20	4,040	10,850	
RBPMFA (×1.3)	30	5,990	16,180	
*RBEWFA (×2.0)				
RBRMFA (×1.6)				
RBWMFA (×1.5)				
AMSEFA (×1.6)				

RBEW・RBEWAのT寸は*のみです。
ブチルゴム白はT15、飴ゴムはT30が選べません。

■A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式	Type	T	¥標準単価					
			A	10~100	101~200	201~300	301~400	401~500
シール無	*1	10~100	200	—	—	—	—	
		101~200	240	310	—	—	—	
		201~300	270	380	520	—	—	
		301~400	310	450	630	760	—	
		401~500	340	500	730	890	1,010	
シール付	*2	10~100	220	—	—	—	—	
		101~200	280	390	—	—	—	
		201~300	340	490	710	—	—	
		301~400	390	600	870	1,040	—	
		401~500	450	710	980	1,240	1,490	
シール無	*3	10~100	240	—	—	—	—	
		101~200	320	470	—	—	—	
		201~300	400	610	880	—	—	
		301~400	470	750	1,040	1,310	—	
		401~500	550	890	1,250	1,590	1,940	
シール付	*3	10~100	290	—	—	—	—	
		101~200	420	660	—	—	—	
		201~300	550	890	1,250	—	—	
		301~400	680	1,080	1,590	2,050	—	
		401~500	810	1,310	1,940	2,510	3,090	

ブチルゴム白はT15、飴ゴムはT30が選べません。

型式	Type	T	¥標準単価					
			A	10~100	101~200	201~300	301~400	401~500
シール無	10	10~100	420	—	—	—	—	
		101~200	660	1,080	—	—	—	
		201~300	890	1,540	2,290	—	—	
		301~400	1,080	2,000	2,970	3,900	—	
		401~500	1,310	2,450	3,660	4,820	6,170	
シール付	15	15~100	530	—	—	—	—	
		101~200	890	1,540	—	—	—	
		201~300	1,170	2,170	3,230	—	—	
		301~400	1,500	2,840	4,230	5,750	—	
		401~500	1,830	3,510	5,230	7,140	8,860	
シール無	20	20~100	660	—	—	—	—	
		101~200	1,080	2,000	—	—	—	
		201~300	1,500	2,840	4,370	—	—	
		301~400	1,940	3,730	5,750	7,600	—	
		401~500	2,390	4,780	7,140	9,440	11,750	
シール付	30	30~100	890	—	—	—	—	
		101~200	1,540	2,920	—	—	—	
		201~300	2,170	4,180	6,450	—	—	
		301~400	2,840	5,510	8,520	11,290	—	
		401~500	3,510	7,090	10,600	14,050	17,510	

RBEWF・RBEWFAのT寸は*のみです。
白ゴムシートの黄変について
黒ゴムと比較して経年による黄変が目立ってしまう点をご了承の上ご利用ください。

■穴加工料金

穴加工付	ボルト呼び	
	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
1H	100	150
2H	200	250
3H	300	350
4H	400	500
6H	600	750

(例) 型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径 のとき
RBPMF4H10 - 200 - 180 - F180 - G140 - Z3
(標準タイプ) + (穴加工料金) = (穴加工タイプ) 単価
1,080 + 500 = 1,580円



Alteration 追加加工
型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC)
RBPMF4H5 - 100 - 80 - F65 - G40 - N4 - YC30

Alterations	穴位置を左端面より指定		穴位置を下端面より指定	
	XC	YC	XC	YC
Code	XC	YC	XC	YC
Spec.	XC=指定1mm単位 5≤XC≤486 (非汚染性クロロプレンゴムのT15以上は266まで) (2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 (3H・6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5	YC=指定1mm単位 5≤YC≤486 (非汚染性クロロプレンゴムのT15以上は266まで) (2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5	XC	YC
¥/1Code	400	400		

39 スポンジ・フェルト