

シリコンゴムシート/高強度シリコンゴムシート



シリコンゴムは耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、食品衛生法厚生省05号にも適合している素材です。高強度シリコンゴムとは機械的強度に劣るシリコンゴムの3~5倍の引裂強さをもつシリコンです。


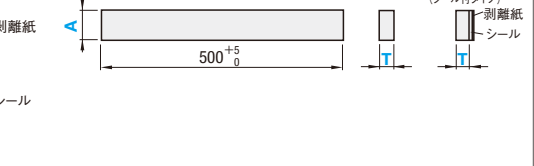


Table with columns: A・B寸指定タイプ, 材質, 硬度, 色, 精度基準. Includes sub-tables for A・B寸公差 and A・B公差.

■ 正方形タイプ

■ 帯状タイプ

高強度シリコンゴムの特長
通常のシリコンゴムよりも引裂強さが大変優れています。
引裂強さ比較 (N/mm)

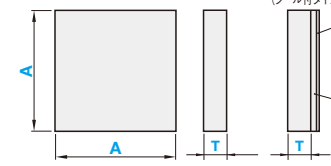


■ A・B寸指定-標準タイプ



Table: 穴加工詳細. Columns: ボルト呼び径, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Rows: d, d1, h.

■ A・B寸指定-穴加工付タイプ

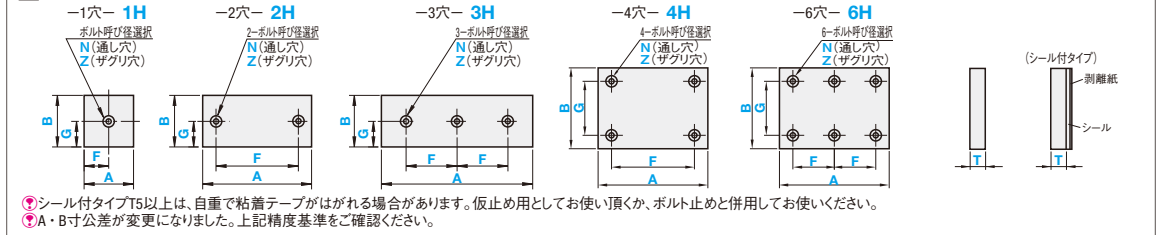

■ 正方形タイプ

Table: 正方形タイプ. Columns: 型式, Type, T, A. Rows: シール無, シール付. Values: 0.5, *1, *2, *3, *5, *10, 15, 20, 30.

■ 帯状タイプ

Table: 帯状タイプ. Columns: 型式, Type, T, A. Rows: シール無, シール付. Values: 0.5, *1, *2, *3, *5, *10.

■ A・B寸指定-標準タイプ

Table: A・B寸指定-標準タイプ. Columns: 型式, Type, T, 指定1mm単位 A, B. Rows: シール無, シール付. Values: 0.5, *1, *2, *3, *5, *10.

■ A・B寸指定-穴加工付タイプ

Table: A・B寸指定-穴加工付タイプ. Columns: 型式, Type, 呼び, T, 指定1mm単位 (A≥B≥T), 指定0.5mm単位 F, G, ボルト呼び径選択 N, Z. Rows: シール無, シール付. Values: 1H, 2H, 3H, *1, *2, *3, *5, *10, 15, 20, 30.

*RBHSMF・RBHSMFAのT寸は*のみ
F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、3H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要。
G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要。
(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

Order 注文例
型式 - A
RBMSMA15 - 300

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストーク A 300円/1本
R90

■ A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ
型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径
RBMSMF10 - 110 - 65
RBHSMFA4H5 - 200 - 150 - F140 - G100 - N5



Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
数量 1 2~9 10~19 20~49
値引率 標準単価 5% 10% 18%

CADデータフォルダ名: 39_Urethanes
この製品の単価は、表中に表示されている標準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
(例) 型式 - A - B のとき (標準単価) × (素材係数) = 標準単価単価
RBMSMFA10 - 100 - 100 のとき 1,500 × 1.3 = 1,950円

■ 正方形タイプ

Table: 正方形タイプ. Columns: 型式, Type, T, ¥標準単価 A. Rows: シール無 RBSM, RBAM, シール付 RBMSMA, RBAMA, シール無 RBHSM, RBHSMF, シール付 RBHSMFA, RBHSMFA.

■ 帯状タイプ

Table: 帯状タイプ. Columns: 型式, Type, T, ¥標準単価 A. Rows: シール無 RBSM, RBAM, シール付 RBMSMA, RBAMA, シール無 RBHSM, RBHSMF, シール付 RBHSMFA, RBHSMFA.

■ A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

Table: A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ. Columns: 型式, Type, T, ¥標準単価 B. Rows: シール無 RBMSMF, RBAMBF, シール付 RBMSMFA, RBAMFA.

■ 穴加工料金

Table: 穴加工料金. Columns: 穴加工付, ボルト呼び径, ¥標準単価. Rows: 1H, 2H, 3H, 4H, 6H.

Alteration 追加加工
型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC)
RBAMF4H5 - 100 - 80 - F65 - G40 - N4 - YC30

 


Table: Alterations. Columns: Code, Spec, ¥/1Code. Rows: XC, YC.

39 ウレタン・ゴム
スポンジ・フェルト