


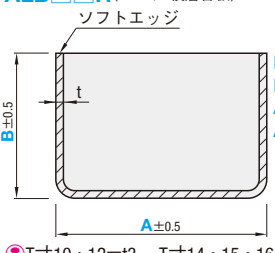
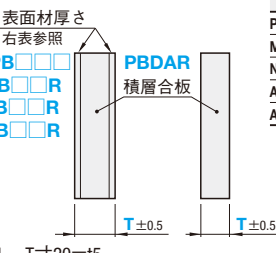
エッジ付合板

—ソフトエッジタイプ・テープタイプ—



<ソフトエッジ付合板>
PBDAR (積層合板)
MPBDAR (メラミン樹脂+積層合板)
NTBDAR (ゴム+積層合板)
ATBDAR (帯電防止ゴム+積層合板)
ALBDAR (アルミ+積層合板)

<端面テープ貼付合板>
MPB□□□T (メラミン樹脂+積層合板)





Type	貼付	表面材厚さ(mm)	材質
PBDAR	無	—	積層合板(ポプラ)
MPBDAR	両面	0.5	メラミン樹脂貼付合板
NTBDAR	片面	2	ゴム貼付合板
ATBDAR	片面	2	帯電防止ゴム貼付合板
ALBDAR	両面	0.8	アルミ貼付合板


ソフトエッジ
 材質 ポリプロピレン+エラストマ
 耐熱温度 ~80°C
 色 グレー
 テープ
 材質 アクリル含浸紙(厚さ0.45mm)
 色 ベージュ

◎T寸10・12=t3 T寸14・15・16=t4 T寸20=t5


◎切り欠きの角の形状は次のようになります。

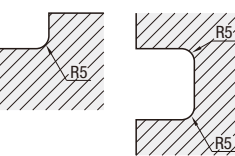


PBDAR
MPBDAR
MPBDAT
NTBDAR
ATBDAR
ALBDAR

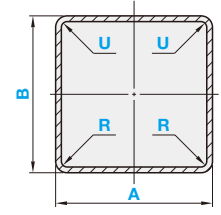

MPBDBR
MPBDBT
NTBDBR
ATBDBR

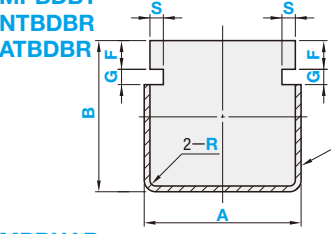

MPBHBR
MPBHBT
NTBHBR
ATBHBR
ALBHBR

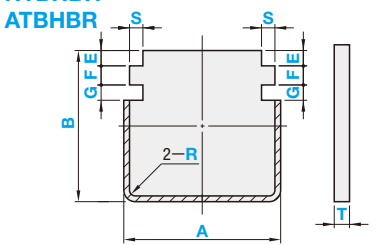


型式 Type	T 選択	A		色	R	U	E	G	S	X	Y	F
		指定1mm単位	指定1mm単位									
PBDAR	12 16 20	200~1200	200~1000	—	10	—	—	—	—	—	—	—
MPBDAR	10 15 20			S(グレー)								
MPBDAT	10 15 20			—								
NTBDAR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBDAR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
ALBDAR	10 15 20			—								
MPBDBR	10 15 20			S(グレー)								
MPBDBT	10 15 20			—								
NTBDBR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBDBR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
MPBHR	10 15 20			S(グレー)								
MPBHBT	10 15 20			—								
NTBHBR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBHBR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
ALBHR	10 15 20			—								
MPBHAR	10 15 20			S(グレー)								
MPBHAT	10 15 20			—								
NTBHAR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBHAR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
ALBHAR	10 15 20			—								
MPBHBR	10 15 20	S(グレー)										
MPBHBT	10 15 20	—										
NTBHBR	10 14 20	G(ライトグレー)										
ATBHBR	10 14 20	L(ライトグリーン)										

◎Tの寸法

呼び寸法	10	15	20
アルミ貼付合板	9.6	13.6	19.6

Example 使用例

ソフトエッジの取付く所はこぼりしています。

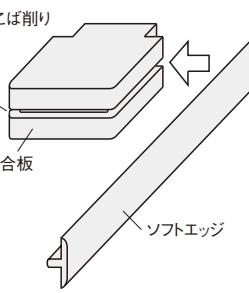

Order 注文例

型式 — A — B — 色 — R — U — E・G・S・X・Y・F

MPBHR20 — 800 — 600 — S — E30 — S30 — X30 — Y30

MPBDAT10 — 320 — 250 — S — R10 — U10

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~29	◎表示数量超えはお見積り
値引率	—	5%	—

Delivery 出荷日

5 日発送

加工工付タイプは、板本体価格に切り欠き加工料金を加えた金額になります。

■板本体価格

型式 Type	T	A 選択	¥基準単価			
			B			
			200~400	401~600	601~800	801~1000
積層合板	12	200~400	4,480	4,910	5,130	5,710
		401~600	4,910	5,200	5,710	6,220
		601~800	5,130	5,710	6,690	6,980
		801~1000	5,710	6,220	6,980	7,950
		1001~1200	5,820	6,980	7,090	8,230
		1201~1400	6,100	7,090	7,370	8,400
	16	200~400	4,610	5,100	5,360	6,070
		401~600	5,100	5,460	6,070	6,750
		601~800	5,360	6,070	7,370	7,650
		801~1000	6,070	6,750	7,650	8,950
		1001~1200	6,180	7,650	7,760	9,230
		1201~1400	6,480	7,760	8,110	8,400
メラミン樹脂合板	10	200~400	4,780	5,330	5,660	6,480
		401~600	5,330	5,790	6,480	7,320
		601~800	5,660	6,480	8,110	8,400
		801~1000	6,480	7,320	8,400	10,030
		1001~1200	6,610	8,400	8,530	10,330
		1201~1400	6,830	8,530	8,830	9,910
	15	200~400	4,860	5,480	5,860	6,830
		401~600	5,480	6,040	6,830	7,910
		601~800	5,860	6,830	8,930	9,210
		801~1000	6,830	7,910	9,210	11,310
		1001~1200	7,010	9,210	9,390	11,630
		1201~1400	7,580	9,390	10,410	12,900
帯電防止ゴム貼付合板	10	200~400	5,120	5,860	6,380	7,580
		401~600	5,860	6,610	7,580	9,020
		601~800	6,380	7,580	10,410	10,690
		801~1000	7,580	9,020	10,690	13,500
		1001~1200	7,700	10,690	10,860	13,830
		1201~1400	8,190	11,430	11,620	14,880
	15	200~400	5,280	6,080	6,660	7,990
		401~600	6,080	6,920	7,990	9,600
		601~800	6,660	7,990	11,140	11,430
		801~1000	7,990	9,600	11,430	14,570
		1001~1200	8,190	11,430	11,620	14,880
		1201~1400	8,530	12,350	12,500	16,220
アルミ貼付合板	10	200~400	6,210	7,850	9,230	12,180
		401~600	7,850	9,890	12,180	16,220
		601~800	9,230	12,180	20,190	20,510
		801~1000	12,180	16,220	20,510	28,510
		1001~1200	12,360	16,530	20,690	28,960
		1201~1400	12,500	16,660	21,100	29,360
	15	200~400	6,320	8,010	9,440	12,500
		401~600	8,010	10,130	12,500	16,660
		601~800	9,440	12,500	20,770	21,100
		801~1000	12,500	16,660	21,100	29,360
		1001~1200	12,680	16,990	21,280	29,820
		1201~1400	13,090	17,510	22,200	30,970

■切り欠き加工料金


対象となる記号	¥基準単価/左右2カ所
(切り欠き) E G Y	650
(コーナー) U R	—

◎左右対称でカットするため、対象となる記号の数の左右2カ所分の費用となります。

(例) 型式 — A — B — 色 — R — U — E・S
 MPBHAR10 — 800 — 600 — S — R20 — E30 — S30

板本体 6,830円 Eの数 1×650=650円 Rの数 1×650=650円 合計 8,130円

■端面テープ貼付合板について

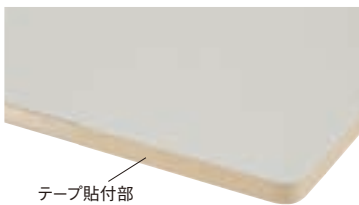

端面からの木片飛散防止のために、簡易的にテープを貼った商品です。

◎端面テープ貼付合板の単価は、表中に記載されている価格に素材係数0.9を掛けた金額になります。

(例) 型式 — A — B — 色 — R — U — のとき
 MPBDAT10 — 320 — 250 — S — R10 — U10
 (表中価格) × (素材係数) + (切り欠き加工料金) = 端面テープ貼付合板単価
 4,860円 × 0.9 + 1,300円 = 5,670円 (1円単位は切り捨て)

45 カバーパネル