



RESIN COVER PLATES 樹脂カバープレート -L型タイプ-

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>




RoHS


型式	材質	グレード	色	全光透過率	使用雰囲気温度
ACAL	アクリル	スタンダード	透明	93%	-30~80°C
ACBL			ブラウンスモーク	25%	
ACTAL		制電グレード	透明	79%	
ACBTAL			ブラウンスモーク	32%	
PYAL	PET	スタンダード	透明	87%	-15~55°C
PYBL			ブラウンスモーク	28%	
PYATL		制電グレード	透明	77%	
PYBTAL			ブラウンスモーク	30%	

特性 P.895

標準タイプ(穴なし)

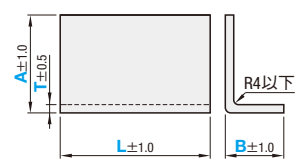

穴加工付タイプ

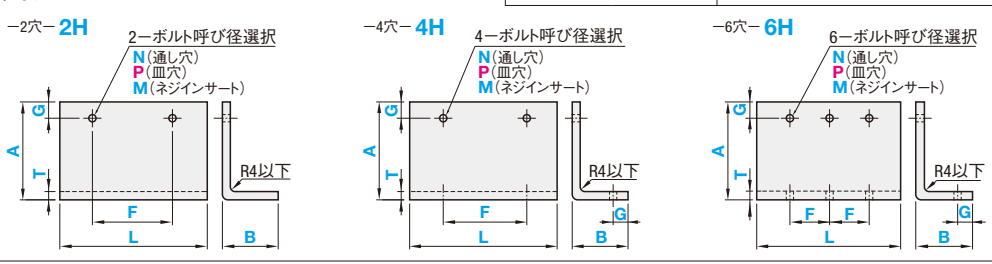

穴加工詳細		ネジインサート加工詳細		
N (通し穴)	P (皿穴)	M (ネジインサート)		
指定方法 (例) M4-L6 ① L≦T ② ネジインサートHLTSの詳細はP.255参照 ③ L+5<Tの場合は止まり穴になります。				
■表1 ボルト呼び径				
d	3.5	4.5	5.5	6.5
di	7.5	9.5	11.5	13.5
h	2	2.5	3	3.5

標準タイプ

型式	指定1mm単位			T選択		
	B	A	L	ACAL ACBL	PYAL PYBL	ACTAL ACBTAL PYATL PYBTAL
ACAL (アクリル・スタンダード・透明)	30	30	30~500	3	3	3
ACBL (アクリル・スタンダード・ブラウンスモーク)	200	200		4	4	
ACTAL (アクリル・制電・透明)				5	5	
ACBTAL (アクリル・制電・ブラウンスモーク)	6	6				
PYAL (PET・スタンダード・透明)	100	201	L≦A×3 L≦B×3	6	5	5
PYBL (PET・スタンダード・ブラウンスモーク)	200	360		8	5	
PYATL (PET・制電・透明)						
PYBTAL (PET・制電・ブラウンスモーク)						

制電グレードは、曲げ部の制電コーティングが剥離する事があります。

穴加工付タイプ

型式	穴数	指定1mm単位			T選択			指定1mm単位				ボルト呼び径選択			
		B	A	L	ACAL ACBL	PYAL PYBL	ACTAL ACBTAL PYATL PYBTAL	F	G	通し穴 N	皿穴 P	ネジインサート M L			
ACAL (アクリル・スタンダード・透明)	2H	30	30	30~500	3	3	3	6~491 (2H・4Hタイプ)	5 355	3	3	-	-	-	
ACBL (アクリル・スタンダード・ブラウンスモーク)					4	4	-				3 4 5	3			
ACTAL (アクリル・制電・透明)					5	5	5				3 4 5 6	3 4			
ACBTAL (アクリル・制電・ブラウンスモーク)					6	-	-				3 4 5 6 8	3 4 5 6			
PYAL (PET・スタンダード・透明)		100	201		L≦A×3 L≦B×3	3	3				3	3	-	-	
PYBL (PET・スタンダード・ブラウンスモーク)						4	4				-	3 4 5	3 4		
PYATL (PET・制電・透明)						5	5				5	3 4 5 6	3 4 5		
PYBTAL (PET・制電・ブラウンスモーク)						6	-				-	4 5 6 8	3 4 5 6		

制電グレードは、曲げ部の制電コーティングが剥離する事があります。
F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプの場合：d+2.5≦F≦L-d-5、6Hタイプの場合：d+2.5≦F≦L/2-d/2-2.5が必要です。
G寸の指定範囲は、d/2+2.5≦G≦A(B)-T-d/2-2.5が必要です(4・6HタイプはA、Bのうち小さい方の方を適用)。

標準タイプ



穴加工付タイプ



標準タイプ 3 日目発送

在庫A 800円/1枚 P.90

同一サイズ3枚以上は一律2,160円

穴加工付タイプ 5 日目発送

在庫B 500円/1枚 P.90

同一サイズ3枚以上は一律1,350円



Price 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~10	11~20	21~50	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	出荷日・価格 共に見積
出荷日	通常			

表示数量を超えはお見積り



標準タイプ単価

B	L	¥基準単価									
		ACAL・ACBL			ACTAL・ACBTAL			PYAL・PYBL			PYATL・PYBTAL
		T3・T4	T5・T6	T8	T3	T5	T3	T4	T5	T3	T5
30~39	30~60	680	820	950	1,080	1,310	550	600	680	2,750	3,400
	61~90	1,370	1,660	1,920	2,190	2,650	1,110	1,210	1,370	5,550	6,850
	91~117	2,040	2,460	2,850	3,260	3,930	1,650	1,800	2,040	8,250	10,200
40~49	30~60	710	840	980	1,130	1,340	570	630	710	2,850	3,550
	61~90	1,430	1,710	1,980	2,280	2,730	1,160	1,270	1,430	5,800	7,150
	91~120	2,130	2,550	2,960	3,400	4,080	1,720	1,900	2,130	8,600	10,650
50~59	30~60	740	870	1,000	1,180	1,390	600	650	740	3,000	3,700
	61~90	1,490	1,760	2,040	2,380	2,810	1,210	1,330	1,490	6,050	7,450
	91~120	2,220	2,630	3,040	3,550	4,200	1,810	1,970	2,220	9,050	11,100
60~79	30~60	760	900	1,030	1,210	1,440	630	680	760	3,150	3,800
	61~90	1,540	1,820	2,090	2,460	2,910	1,270	1,370	1,540	6,350	7,700
	91~120	2,290	2,710	3,120	3,660	4,330	1,900	2,060	2,290	9,500	11,450
80~99	30~60	790	930	1,060	1,260	1,480	650	710	790	3,250	3,950
	61~90	1,590	1,880	2,140	2,540	3,000	1,330	1,430	1,590	6,650	7,950
	91~120	2,380	2,800	3,200	3,800	4,480	1,970	2,130	2,380	9,850	11,900
100~119	30~60	840	980	1,120	1,340	1,560	710	760	840	3,550	4,200
	61~90	1,710	1,980	2,270	2,730	3,160	1,430	1,540	1,710	7,150	8,550
	91~120	2,550	2,960	3,370	4,080	4,730	2,130	2,290	2,550	10,650	12,750
120~149	30~60	870	1,000	1,140	1,390	1,600	740	790	870	3,700	4,350
	61~90	1,760	2,040	2,310	2,810	3,260	1,490	1,590	1,760	7,450	8,800
	91~120	2,630	3,040	3,450	4,200	4,860	2,220	2,380	2,630	11,100	13,150
150~200	30~60	930	1,060	1,190	1,480	1,690	790	840	930	3,950	4,650
	61~90	1,880	2,140	2,430	3,000	3,420	1,590	1,710	1,880	7,950	9,400
	91~120	2,800	3,200	3,610	4,480	5,120	2,380	2,550	2,800	11,900	14,000

穴加工費

穴加工付タイプ	¥穴加工費		
	N (通し穴)	P (皿穴)	M (ネジインサート)
2H	300	400	620
4H	600	800	1,240
6H	900	1,200	1,540

  穴加工付タイプは、標準タイプ単価に穴加工費を加えた金額になります。



Alteration	
Code	XC
Spec.	XC=指定1mm単位 ① 5≦XC≦486 ② (2H・4Hタイプ) d/2+2.5≦XC≦L-F-d/2-2.5 ③ (6Hタイプ) d/2+2.5≦XC≦L-2F-d/2-2.5
¥/1Code	400

46 透明樹脂