


## ネジ変換継手

-L寸固定タイプ・L寸指定タイプ-

◎ CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves



Type		L寸固定		L寸指定		M材質	S表面処理	最高使用圧力
オス・メスタイプ	オス・オスタイプ	メス・メスタイプ	オス・メスタイプ	オス・オスタイプ	メス・メスタイプ	SS400	無電解ニッケルめっき	ねじ部 JIS B 0203 R (PT) JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 互換性有 ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)
APMFT	APMMF	APMFF	APMTL	APMMFL	APMFL	SUS303	—	20.6MPa
APMTS	APMMS	APMFS	APMTSL	APMMSL	APMFSL	黄銅	—	

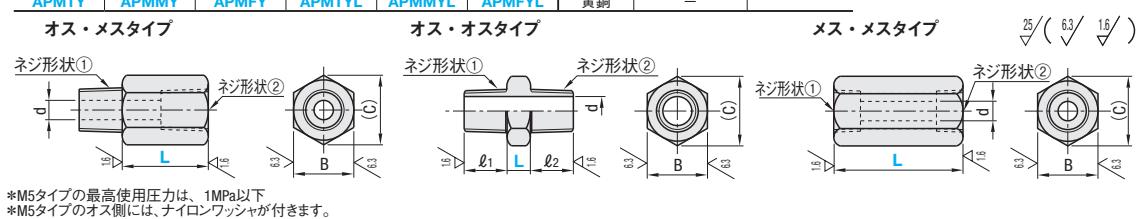

\*M5タイプの最高使用圧力は、1MPa以下

\*M5タイプのオス側には、ナイロンワッシャが付きます。

## オス・メスタイプ

型式	ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	B	(C)	d	¥基準単価						
											L寸固定タイプ		L寸指定タイプ				
L寸固定タイプ	APMFT	1	1/8	—	—	—	15	16~30	13	14.4	4.2	850	960	700	1,020	1,150	840
APMTS	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	1	1/8	15	16~30	13	14.4	4.5	850	960	700	1,020	1,150	840
APMTY	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	2	1/4	20	21~35	17	19.6	4.5	1,000	1,100	850	1,200	1,320	1,020
L寸指定タイプ	APMTFL	1	1/8	—	—	—	15	16~30	17	19.6	4.2	930	1,100	880	1,120	1,320	1,060
APMTSL	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	1	1/8	20	21~35	17	19.6	4.5	930	1,100	880	1,120	1,320	1,060
APMTYL	3	3/8	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	2	1/4	20	21~35	19	21.9	6.5	1,140	1,400	1,100	1,370	1,680	1,320
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	3	3/8	20	21~35	19	21.9	6.5	1,140	1,400	1,100	1,370	1,680	1,320
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	1/2	25	26~40	24	27.7	9	1,490	1,990	1,480	1,790	2,390	1,780
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	3/8	20	21~35	24	27.7	10	1,290	1,650	1,240	1,550	1,980	1,490
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	3/8	26	26~40	24	27.7	10	1,400	1,830	1,390	1,680	2,200	1,670

## オス・オスタイプ

型式	ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	B	(C)	l1	l2	d	¥基準単価				
													L寸固定タイプ		L寸指定タイプ		
L寸固定タイプ	APMMF	1	1/8	—	—	—	13	14.4	10	7.5	3	950	1,000	890	1,140	1,200	1,070
APMMS	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	1	1/8	13	14.4	10	10	4.5	950	1,000	890	1,140	1,200	1,070
APMMY	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	2	1/4	17	19.6	10	12	4.5	1,070	1,180	1,020	1,280	1,420	1,220
L寸指定タイプ	APMMFL	1	1/8	—	—	—	17	19.6	12	7.5	3	1,040	1,190	980	1,250	1,430	1,180
APMMSL	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	1	1/8	17	19.6	12	10	4.5	1,040	1,190	980	1,250	1,430	1,180
APMMYL	3	3/8	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	2	1/4	17	19.6	12	12	6.5	1,100	1,250	1,030	1,320	1,500	1,240
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	3	3/8	19	21.9	13	13	9	1,180	1,380	1,130	1,420	1,660	1,360
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	1/2	19	21.9	13	13	9	1,340	1,540	1,260	1,610	1,850	1,510
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	3/8	24	27.7	13	9	1,550	1,910	1,500	1,860	2,290	1,800	
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	3/8	24	27.7	17	13	9	1,440	1,770	1,340	1,730	2,120	1,610
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	1/2	24	27.7	17	17	10	1,510	1,870	1,400	1,810	2,240	1,680

## メス・メスタイプ

型式	ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	B	(C)	d	¥基準単価						
											L寸固定タイプ		L寸指定タイプ				
L寸固定タイプ	APMFT	1	1/8	—	—	—	20	21~35	13	14.4	4.2	860	920	860	1,030	1,100	1,030
APMFS	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	1	1/8	20	21~35	13	14.4	8.2	860	920	860	1,030	1,100	1,030
APMFL	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	2	1/4	20	21~35	17	19.6	8.2	950	1,060	970	1,140	1,270	1,160
L寸指定タイプ	APMFTL	1	1/8	—	—	—	25	26~40	17	19.6	4.2	940	1,050	930	1,130	1,260	1,120
APMFSL	2	1/4	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	1	1/8	25	26~40	17	19.6	8.2	940	1,050	930	1,130	1,260	1,120
APMFL	3	3/8	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	2	1/4	25	26~40	19	21.9	10.9	1,100	1,220	1,090	1,320	1,460	1,310
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	3	3/8	25	26~40	19	21.9	14.2	1,200	1,350	1,190	1,440	1,620	1,430
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	1/2	30	31~45	19	21.9	14.2	1,200	1,350	1,190	1,440	1,620	1,430
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	1/2	35	36~50	24	27.7	14.2	1,270	1,540	1,160	1,520	1,850	1,390
	4	1/2	—	T(PTネジ) G(PFネジ) N(NPTネジ)	4	1/2	35	36~50	24	27.7	17.8	1,290	1,560	1,330	1,550	1,870	1,600

Order  
注文例

APMFT — T2 — G3 — M5 — L20

Price  
価格