 


ハイス鋼  
SKH51  
ツバ厚4mm

Z GROOVE EJECTOR PINS

# Z溝加工付エジェクタピン

—全長指定タイプ—




追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS



先端形状

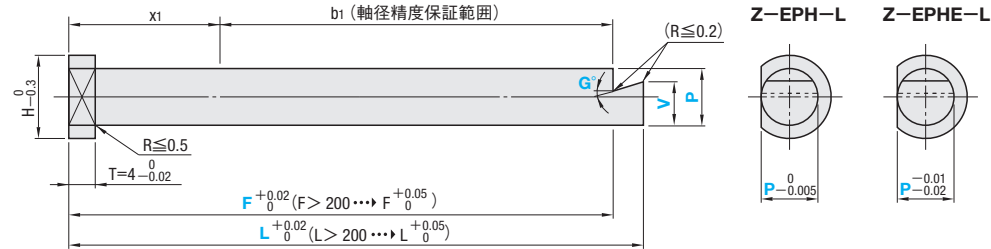

形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

$V - (L - F) \tan G \geq 1$

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)  
T4 ... x1 max.30

材質 SKH51  
硬度 58~60HRC  
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

型式	ツバ厚	T P公差	T G公差	T V公差
Z-EPH-L	4mm (T4)	0 -0.005	±30'	±0.05
Z-EPHE-L		-0.01 -0.02		

H	T	型式 Type	指定0.01mm単位 L	指定0.5mm単位 V	指定1°単位 G°	指定0.01mm単位 F	
4	4	Z-EPH-L	2	1.5 ≤ V < P	0 ~ 45	L - F ≤ 10	
5			2.5				
6			3				
7			4				
8			5				
9			6				
10			7				
11			8				
			Z-EPHE-L				

$V - (L - F) \tan G \geq 1$

Order 注文例

型式: Z-EPH-L 5 - 150.00 - V2.0 - G5 - F145.00

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックA 500円/1本

追加加工 P.48

同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	標準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

型式 Type	P	¥ 基準単価 1~4本		
		L50.00~150.00	L150.01~250.00	L250.01~350.00
Z-EPH-L Z-EPHE-L	2	1,250	1,270	1,630
	2.5	1,250	1,270	1,640
	3	1,040	1,050	1,420
	4	1,070	1,100	1,570
	5	1,140	1,160	1,660
	6	1,190	1,230	1,740
	7	1,300	1,340	1,920
	8	1,430	1,480	2,070

Alterations 追加加工

型式: Z-EPH-L5 - 150.00 - V2.0 - G5 - F145.00 - TC2

3 日目発送

ストックA 500円/1本

追加加工 P.48

NHC・NHNはストック不可


同一サイズ3本以上は一律1,350円

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC = 指定1°単位 0 < AKC < 360 AKC0は指定不要	200		KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2 他ツバカット加工との併用不可	300
	AWC	AWC = 指定1°単位 0 ≤ AWC < 360	300		HC	HC = 指定0.1mm単位 P + 1 ≤ HC < H	200
	ARC	ARC = 指定1°単位 0 ≤ ARC < 360	300		HCC	HCC = 指定0.1mm単位 P + 1 ≤ HCC < H - 0.3	400
	ADC	ADC = 指定1°単位 0 ≤ ADC < 360	400		TC	TC = 指定0.1mm単位 2 ≤ TC < 4 (L, F寸法は指定寸法通り) 4 - TC ≤ Lmax. - L	200
	KGA	KGA = 指定1°単位 0 < KGA < 360	300		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	KGB	KGB = 指定1°単位 0 < KGB < 360	300		NHN	ツバ裏部ナンバリング (自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100

Example 使用例

特長  
先端の溝をアンダーカットにすることにより、スブルーロックの効果があります。

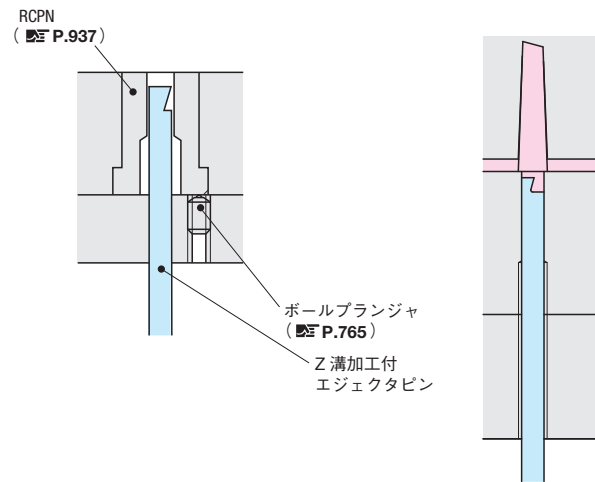

## ■先端加工付エジェクタピン

5A (Z溝加工)

$V - (L - F) \tan G \geq 1$   
 $1.5 \leq V < P$   
 $L - F \leq 10$   
 $0^\circ \leq G \leq 45^\circ$   
 $R$ の指定は不可

SKH51 全長指定タイプ P.101

SKH51 軸径・全長指定タイプ P.103

ストレート  
エジェクタピン  
ハイス鋼  
SKH51