


ハイス鋼
SKH51

P・W_{-0.01}
全長指定

RECTANGULAR EJECTOR PINS
角エジェクタピン
—全長指定タイプ—




追加加工価格も数量スライド適用 ㊦ P.49

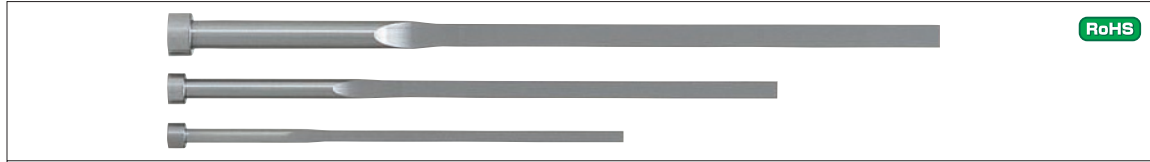

RoHS

型式	ツバ厚	P・W公差
ERL	4mm (T4)	0
ERJL	6・8mm (JIS)	-0.01

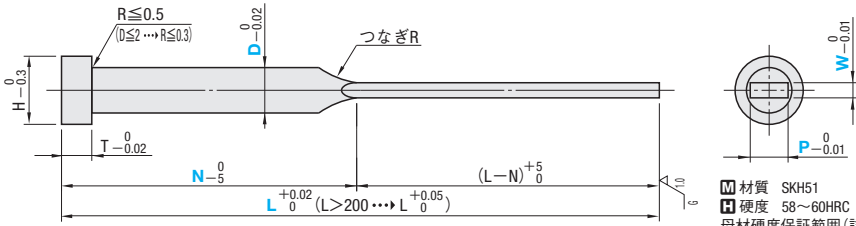

① 保持径(D)精度保証範囲(詳細 ㊦ P.1507)
② つなぎR(詳細 ㊦ P.1508)

③ 材質 SKH51
④ 硬度 58~60HRC
⑤ 母材硬度保証範囲(詳細 ㊦ P.1509)

Order 注文例
型式 - L - P - W - N
ERJL8 - 185.05 - P6.0 - W1.0 - N80

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストックA 500円/本 ㊦ P.48
① 同一サイズ3本以上は一律1,350円

早割25%の価格は25%OFF(1円未満切り捨て)
・ERL(ツバ厚JISは対象外)
10 日目発送
早割 25% off/1本
① ご注文の際には、「ストックZ」とご指定ください。
② 追加加工・NCW・MCは「早割25%」をご利用できません。

Alterations 追加加工
型式 - L - P - W - N - (AKC・AWC...etc.)
ERJL8 - 185.05 - P6.0 - W1.0 - N80 - AKC0

3 日目発送 ストックA ㊦ KSA・WSA・NHC・NHN・TMC・MCはストック不可 追加加工詳細 ㊦ P.199

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VAK (精密)	VAK=指定45°単位 AKC=指定1°単位 ① 0≦VAK or AKC<360 ② (VAK) KSA, WSA併用不可 ③ (AKC) KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	(VAK) 300 (AKC) 200
	VAW	VAW=指定45°単位 ① 0≦VAW<360 ② KSA, WSA併用不可	400
	AWC	AWC=指定1°単位 ① 0≦AWC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 ① 0≦ARC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 ① 0≦ADC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 ① 0<KGD<360	300
	HC (精密) HCC	HC, HCC=指定0.1mm単位 ① (HC) D+1≦HC<H ② (HCC) D+1≦HCC<H-0.3	(HC) 200 (HCC) 400
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≦KSA≦D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≦WSA≦D/2-0.1	1,200

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 ① T/2≦TC<T ② N寸法は(T-TC)分短くなります。 (L寸法は指定寸法通り) ③ T-TC≦Lmax-L	200
	NC	ノック穴加工 NC=指定90°単位 ① H≧4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は ㊦ P.199	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 ① H≧4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は ㊦ P.199	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は ㊦ P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は ㊦ P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	TMC	先端面 LAP 仕上 ① L-N≦31は適用不可	1,000
	MC	抜きタップ加工 D8・8.5...M4 D10・10.5...M5 D12...M6 ① CSW・CSF・TMCのみ併用可 ② ERLは適用不可 ③ D≧8に適用	300
	CSW	(上面2カ所C面逃がし) 2-CSW R ① 上面2カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSW1-E25 ⑤ 日目発送 ⑥ ストック不可	CSW, CSFの選択範囲 W CSW, CSF 1≦W<1.5 0.3 0.5 W≧1.5 1 1.5
	CSF	(4カ所C面逃がし) 4-CSF R ① 4カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSF0.5-E30 ⑤ 日目発送 ⑥ ストック不可	① P≧1.5 ② CSW, CSF<W/2 E=指定1mm単位 CSF0.5-E30 ③ 5≦E≦(L-N)-20

ツバ厚4mm	ツバ厚JIS	型式	L	P	W	N				
H	T	H	T	ツバ厚4mm	ツバ厚JIS	D	指定0.01mm単位			
3				1.5		1.5	50.00~100.00 100.01~150.00	0.3	0.4 0.5 0.6	40 50 60 50 60 70 80
4				2		2	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00	1.0 1.2 1.5	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0	30 40 50 60 40 50 60 70 80 60 70 80
5				2.5		2.5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00	1.5 (2.0)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5)	30 40 50 60 40 50 60 70 80 60 70 80 90 100
6				3		3	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00	2.0 (2.5)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5) (2.0)	40 50 60 40 50 60 70 80 90 60 70 80 100 120
7				3.5		3.5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00	2.5 (3.0)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 (2.0)	40 50 60 40 50 60 70 80 60 70 80 100 80 100
8				4		4	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00	3.0 (3.5)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 (2.0)	40 50 60 40 50 60 70 80 90 60 70 80 100 120 80 100
8				4.5		4.5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00	3.5 (4.0)	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 (2.0) (2.5)	40 50 60 70 60 70 80 90 100 90 100 120
9				5		5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00	4.0	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5	40 50 60 70 40 50 60 70 80 90 60 70 80 100 100 120
9				5.5		5.5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00	4.5 (5.0)	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 (2.5)	40 50 60 70 60 70 80 100 100 120
10				6		6	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00	5.0	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0	40 50 60 70 40 50 60 70 80 60 70 80 90 100 90 100 120
10				6.5		6.5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00	6.0	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	40 50 60 70 80 100
11				7		7	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00 (250.01~300.00)	6.0	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5	40 50 60 60 70 80 100 100 120 160 150 180
11				8		8	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00 (250.01~300.00)	7.0 7.5	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5	40 50 60 60 70 80 100 100 120 130 160 150 180
14				8.5		8.5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00 (250.01~300.00)	7.0 8.0	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5	40 50 80 100 100 150 180
15				10		10	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00 (250.01~300.00)	8.0	0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5	40 50 60 40 50 60 80 60 70 80 100 100 120 130 160 100 120 150 180
17				10.5		10.5	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00 (250.01~300.00)	10.0	1.2 1.5 2.0	40 50 80 100 100 150 200
				12		12	100.00~150.00 150.01~200.00 200.01~250.00 250.01~300.00	10.0	1.2 1.5 1.8 2.0	40 60 80 100 100 100 150

① L(250.01~300.00)はERJLのみの規格となります。② P・W寸法の()付同士の選択はできません。③ L-N≧10

型式	Type	D	¥基準単価 1~4本
ERL	1.5	1.5	880
	2	2	850
	2.5	2.5	850
	3	3	920
	3.5	3.5	1,440
	4	4	890
	4.5	4.5	1,290
	5	5	1,410
	5.5	5.5	1,410
	6	6	1,530
	6.5	6.5	1,650
	7	7	1,750
8	8	1,920	
8.5	8.5	1,920	
10	10	2,150	
10.5	10.5	2,150	

型式	Type	D	¥基準単価 1~4本
ERJL	4	4	1,070
	4.5	4.5	1,290
	5	5	1,410
	5.5	5.5	1,410
	6	6	1,530
	6.5	6.5	1,650
	7	7	1,750
	8	8	1,920
	8.5	8.5	1,920
	10	10	2,150
	10.5	10.5	2,150
	12	12	3,070

Price 価格
■数量スライド価格
① 1円未満切り捨て ㊦ P.47
数量 値引率
1~4 基準単価
5~12 5%
13~49 10%
50~100 15%
表示数量超は価格・出荷日見振り