
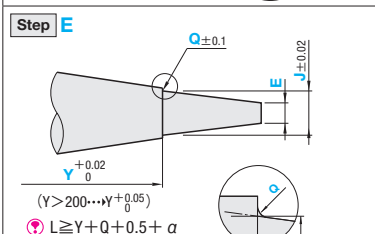
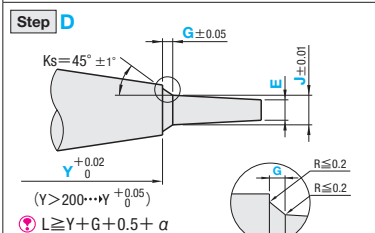
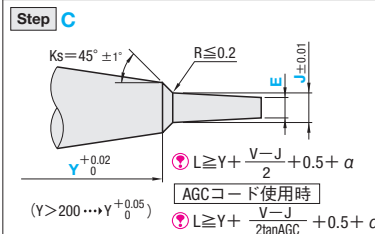
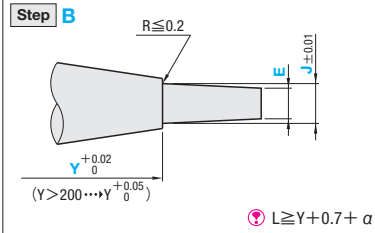
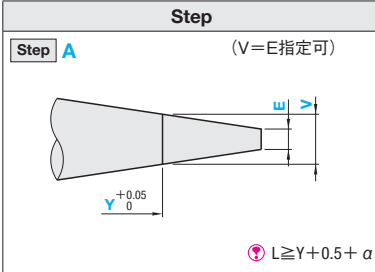
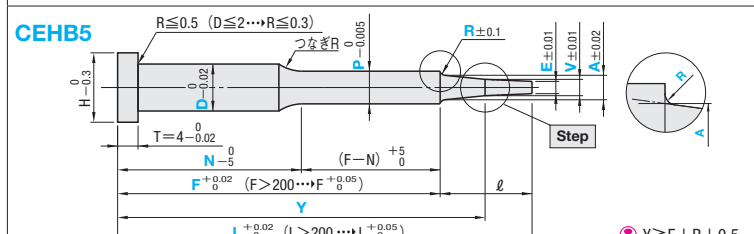
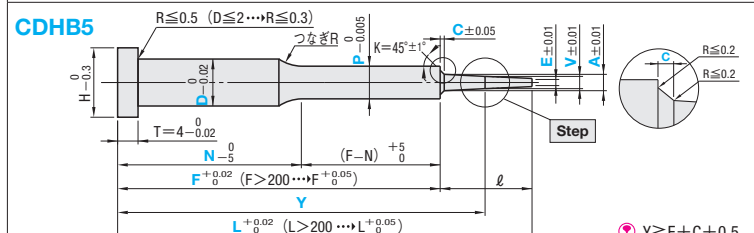
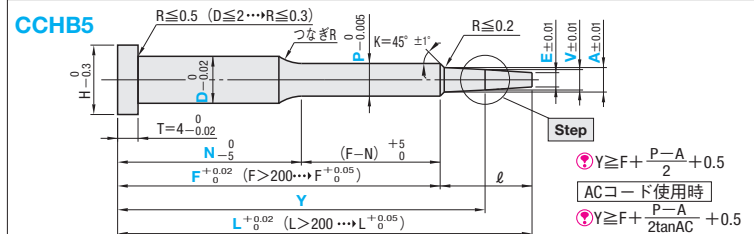
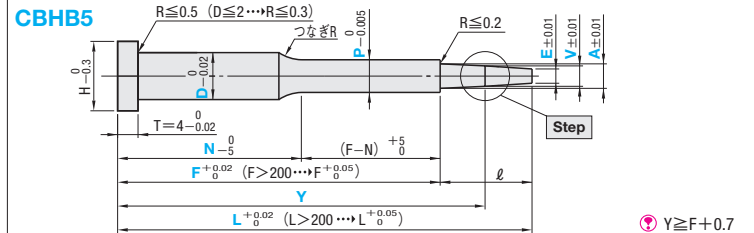


追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

材質 SKH51 保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1511)
硬度 58~60HRC 母材硬度保証範囲(詳細 P.1513)

Type	公差 P	ツバ厚 (T)	対応エジェクタスリーブの穴径公差
C□HB5	0 -0.005	4mm (T4)	+0.005 0 詳細 P.1515

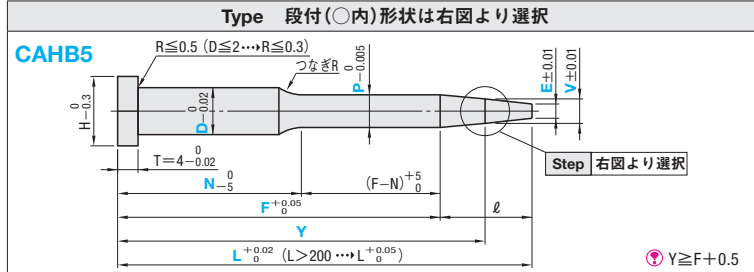

H	型式		指定0.01mm単位								指定0.1mm単位			ℓ max.	
	Type	Step	D	L	P	F	Y	A	V	J	Emin.	C・R	G・Q		N
3			1.5	70.00~200.00	1.00~1.49						0.50				20
4			2	70.00	1.50~1.99						0.70				25
5			2.5	250.00	1.50~2.49										30
6			3		2.00~2.99										35
7	CAHB5	A	3.5	100.00	3.00~3.49						1.00	0.1<C<=1.5 and C < P-A/2	0.1<G<=0.5 and G < V-J/2	N ≥ 25.0 and (F-N) ≥ 30	40
8	CBHB5	B	4	300.00	3.50~3.99										45
9	CCHB5	C	4.5		4.00~4.99						1.50				
10	CDHB5	D	5		5.00~5.49										
11	CEHB5	E	6		5.50~5.99										
12			6.5	100.00	6.00~6.49						2.00	R ≥ 0.3 and R ≤ P-A/2	Q ≥ 0.3 and Q ≤ V-J/2	(F-N) ≥ 200	50
14			7		6.50~6.99										
15			8	350.00	7.00~7.99										
16			9		8.00~8.99										
17			10		9.00~9.99										
17			12		10.00~11.99						2.50				

型式 - L - P - F - Y - A - V - J - E - C・G・R・Q - N - (KC・WKC...etc.)
CCHB5B 5 - 150.00 - P4.80 - F100.00 - Y120.00 - A4.50 - V4.20 - J3.80 - E2.80 - N30.0 - WKC2.5

Alterations 追加加工

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2 ≤ VKC < H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット D/2 ≤ VWC < H/2	200
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2	180
	KBC	KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット D/2 ≤ DKC < H/2	180
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2 ≤ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120° 振分け D/2 ≤ KTC < H/2	240
	HC	HC=指定0.1mm単位 D ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3	400

追加加工詳細 P.359

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 2.0 ≤ TC < 4 4-TC ≤ Lmax-L (L,Y,F,N寸法は指定寸法通り)	200
	NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 CX・RX・SR・AC・AGC・NHC・NHN・RR以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴加工+スプリングピン打込 H ≥ 4に適用 CX・RX・SR・AC・AGC・NHC・NHN・RR以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.360 H ≥ 2に適用 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.360 H ≥ 2に適用 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	CX	CX=指定0.1mm単位 0.3 ≤ CX ≤ 0.5, CX < E/2 E寸法はCX加工前の寸法となります。 ※ a=CX	400
	RX	RX=指定0.1mm単位 P ≤ 4.5, 0.3 ≤ RX ≤ 0.5, RX < E/2 P > 4.5, 0.3 ≤ RX ≤ 1.0 E寸法はRX加工前の寸法となります。 ※ a=RX	500
	SR	先端を球面(SR)に仕上げます。 P ≥ 2に適用 L < 8.05に適用 E寸法はSR加工前の寸法となります。	500
	AC	標準K=45°を角度指定可 AC=指定1°単位 30 ≤ AC ≤ 60 Type CCHB5・CDHB5に適用 CDHB5の場合、C ≤ 1.0, A+2(C×tanAC) < P	400
	AGC	標準Ks=45°を角度指定可 AGC=指定1°単位 30 ≤ AGC ≤ 60 RRとの併用不可 Step C・Dに適用 Step Dの場合、J+2(G×tanAGC) < V	400
	RR	通常R0.2以下をR0.3~0.5に変更 (強度が向上) 指定方法 RR Step B・C・Dに適用 P-A ≥ 1.0 Step Dの場合 C ≥ 0.5	300

Price 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量 1~4 5~12 13~19 20~50 表示数量を超は
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日見限り

D	¥基準単価 1~4本														
	L70.00~200.00			L200.01~300.00			L300.01~350.00			L350.01~400.00					
	CAHB5	CBHB5	CCHB5	CDHB5	CEHB5	CAHB5	CBHB5	CCHB5	CDHB5	CEHB5	CAHB5	CBHB5	CCHB5	CDHB5	CEHB5
1.5	3,400	3,530	3,850	4,040	4,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,480	3,610	3,930	4,120	4,720	3,690	4,010	4,220	6,490	-	-	-	-	-	-
2.5	3,570	3,970	4,280	4,480	5,070	3,630	4,010	4,350	4,540	5,110	-	-	-	-	-
3	3,730	3,970	4,450	4,480	5,070	4,020	4,280	4,700	4,870	5,490	-	-	-	-	-
3.5	3,860	4,060	4,500	4,580	5,140	4,160	4,380	4,730	4,950	5,550	-	-	-	-	-
4	4,050	4,440	5,010	4,640	5,360	4,340	4,740	5,250	5,000	5,680	-	-	-	-	-
4.5	4,260	4,830	5,550	4,720	5,580	4,500	5,080	5,790	5,080	5,800	-	-	-	-	-
5	4,280	4,870	5,580	4,860	5,600	4,700	5,260	5,960	5,250	5,980	4,820	5,370	6,080	5,630	6,080
5.5	4,360	4,940	5,650	4,990	5,720	4,820	5,370	6,070	5,360	6,080	4,930	5,490	6,190	5,720	6,200
6	4,420	5,000	5,720	5,120	5,730	4,830	5,410	6,100	5,470	6,100	4,960	5,540	6,210	5,800	6,200
6.5	5,020	5,600	6,280	5,590	6,280	5,500	6,070	6,750	6,040	6,730	5,630	6,200	6,880	6,190	6,850
7	5,020	5,600	6,280	5,590	6,280	5,500	6,070	6,750	6,040	6,730	5,630	6,200	6,880	6,190	6,850
8	5,170	5,720	6,410	5,720	6,410	5,810	6,160	6,820	6,120	6,810	5,950	6,280	6,950	6,260	6,930
9	5,780	6,330	7,000	6,280	6,980	6,340	6,980	7,530	6,820	7,500	6,460	7,490	7,660	6,970	7,620
10	5,860	6,410	7,070	6,360	7,060	6,440	7,040	7,640	6,920	7,600	6,630	8,240	7,820	7,070	7,780
12	6,910	7,430	8,080	7,610	8,140	7,820	8,310	8,960	8,010	8,870	8,010	8,490	9,140	8,230	9,080

Order 注文例 型式 - L - P - F - Y - A - V - J - E - C・G・R・Q - N
CCHB5B 5 - 150.00 - P4.80 - F100.00 - Y120.00 - A4.50 - V4.20 - J3.80 - E2.80 - N30.0

Delivery 出荷日 3 日目発送 ストックA 500円/1本 P.48
同一サイズ3本以上は一律1,350円