 


S50C
6F6G
6面サーフェイス

GROUND PLATES


研磨プレート

- 標準タイプ・フリーサイズタイプ -



■精度基準

- 基準面直角度 100mmに対し0.008以下
- 板厚平行度 100mmに対し0.008以下
- 平面度 (板厚T) T3.00~10.00 T10.01~20.00 T20.01~40.00 T40.01~50.00
100mmに対し 0.02 0.015 0.01 0.008

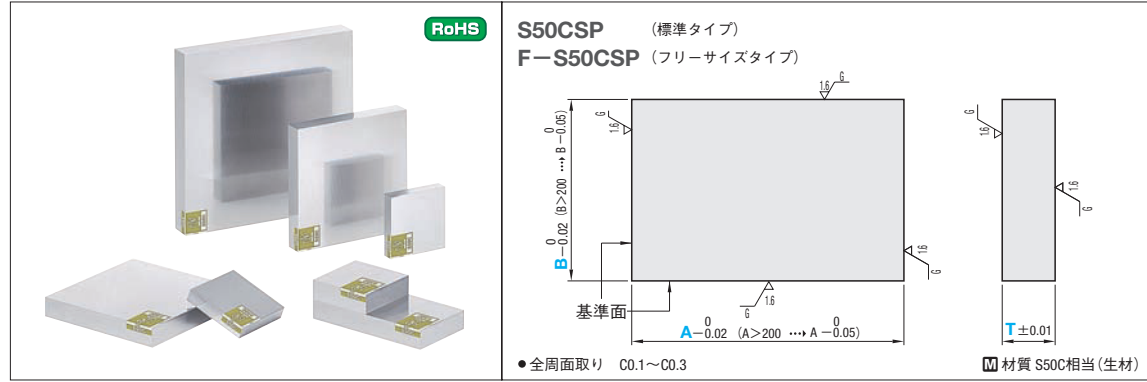

S50CSP (標準タイプ)
F-S50CSP (フリーサイズタイプ)

●全周面取り C0.1~C0.3

☑材質 S50C相当(生材)

■S50CSP 標準タイプ ¥基準単価

型式	A	B	T	3	5	6	8	10	13	15	20	25	30	35	40	50
				10	3.100	3.010	2.890	2.790	2.720	2.390	2.400	2.420	2.450	2.470	2.490	2.510

Order 注文例
型式 - A - B - T
S50CSP - 100 - 100 - 25
F-S50CSP - 250.02 - 249.98 - 20.01

Delivery 出荷日
3 日目発送

Price 価格
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量 1~4 5~9 10~19 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 価格・出荷日お見積り

Alterations 追加工
型式 - A - B - T - (CC・AB・TK)
F-S50CSP - 250.02 - 249.98 - 20.01 - CC0

Alterations	標準・フリーサイズに適用		
	C寸法変更	A・B寸法公差変更	T寸法公差変更
Code	CC	AB	TK
Spec.	全周の面取り寸法を変更します。 CC0 (面取りなし) CC0.5 (C0.5) CC1 (C1)	A・B寸法の公差を変更します。 Code A・B公差 AB1 ±0.03 (±0.06) AB2 ±0.02 (±0.05) AB3 ±0.01 (±0.025) AB4 ±0.02 (規格公差) AB5 ±0.03 (±0.04)	T寸法の公差を変更します。 Code T公差 TK1 ±0.18 TK2 ±0.04 TK3 ±0.02 TK4 ±0.01 (規格公差) TK5 ±0.02

¥1Code
0 0 0

■F-S50CSP フリーサイズタイプ A・B・T寸指定0.01mm ¥基準単価

型式	A	B	T	3.00~5.00	5.01~8.00	8.01~9.99	10.00~20.00	20.01~30.00	30.01~40.00	40.01~50.00				
				10.00~ 29.99	3.480	3.240	3.120	2.650	2.650	2.660	2.670	3.510	3.280	3.160