


RoHS

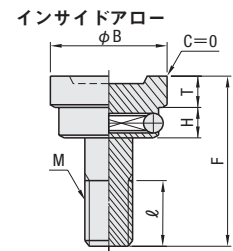


■インサイドアロー(単品は P.683)

No.	F	T	H	B	ℓ	M×P
4				2.4	2.7	M1.6×0.20
5	7.7	1.5	3.0	2.9		
6				3.7		
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7		4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35
12	13.7	2.5		7.5	4.2	M3.0×0.35
16				11.0	4.8	
20	15.7	3.5	5.0	13.2	5.3	M4.0×0.35

No.	矢印マーク形状深さ (mm)
4	0.22
5	0.25
6	0.40
8	0.40
10	0.50
12	0.50
16	0.50
20	0.50

標準タイプに比べインサイドアローが通しづらいので、ドライバーの刃先で矢印部を削らないようにご注意ください。削られてしまうと、インサイドアローを取り外せなくなる可能性があります。

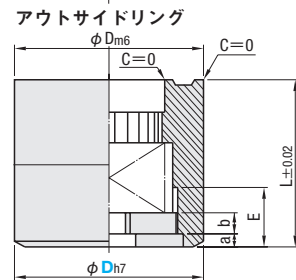

■アウトサイドリング(単品は P.684)

D	Dm6	Dh7	L	E	a	b
4	4	± 0.012 $+0.004$	4	2.8		
5	5	± 0.012 $+0.004$	5	2.85	1.0	1.2
6	6	± 0.012 $+0.004$	6	2.9		
8	8	± 0.015 $+0.006$	8	3.4	1.5	
10	10	± 0.018 $+0.007$	10	4.2		
12	12	± 0.018 $+0.007$	12	4.4	1.2	
16	16	± 0.021 $+0.008$	16	5.0	1.4	1.8
20	20	± 0.021 $+0.008$	20	5.3	1.5	2.0

※D4・D5はボール2コ+溝6本を採用しています。

材質 SUS420
硬度 50~53HRC

概要は P.679をご覧ください。

●インサイドアローの交換及び月表示の変更が、金型内側(PL面)から行えます。

■年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年	¥基準単価 1~9本		
		Type	D		DTBX	DTBXU	
年・月 	12等分	DTBX DTBXU (矢印浅め)	4	12	2012年用	11,170	11,560
			5	12	※2012年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	10,660	11,030
			6	13	2013年用(2012年9月から指定可)	9,540	9,990
			8	13	※2013年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	9,720	10,140
			10	14	2014年用(2013年9月から指定可)	9,990	10,440
			12	14	※2014年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	10,350	10,860
			16			11,790	12,360
			20			13,300	13,750

■年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年	¥基準単価 1~9本		
		Type	D		DTX	DTXU	
4年度タイプ 	12等分	DTX DTXU (矢印浅め)	4	12	2012~2015年用	10,050	10,400
			5	12	※2012年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	9,600	9,900
			6	13	2013~2016年用(2012年9月から指定可)	8,910	9,360
			8	13	※2013年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	9,090	9,510
			10	14	2014~2017年用(2013年9月から指定可)	9,270	9,720
			12	14	※2014年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	9,810	10,270
			16			11,160	11,670
			20			12,050	12,400
6年度タイプ 	12等分	DTXS DTXSU (矢印浅め)	4	12	2012~2017年用	9,880	10,180
			5	12	※2012年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	9,140	9,590
			6	13	2013~2016年用(2012年9月から指定可)	9,070	9,490
			8	13	※2013年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	9,400	9,850
			10	14	2014~2019年用(2013年9月から指定可)	9,940	10,400
			12	14	※2014年11月以降は生産調整の為5日目発送となります。	11,540	12,050
			16			12,750	13,100
			20			12,750	13,100

Order 注文例
型式 - 年
(年・月) DTBX16 - 12
(年) DTX 6 - 12
(月) DTDX 4
(無印) DTNX 8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

■インサイドアロー文字指定タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		刻印文字(2文字指定・表示マークの青文字部)		¥基準単価 1~9本	
		Type	D	刻印文字	呼称		
2文字・月 	12等分	DTMBX	4	4	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	スラッシュ / ¥	12,490
			5	5	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	ダイナリ > > ショナリ < < プラス + + マイナス - # スペース □ %	11,920
			6	6			10,710
			8	8			10,890
			10	10			11,160
			12	12			11,610
			16	16			12,960

①/(スラッシュ)は¥で、-(マイナス)は#で、□(スペース)は%でご指定ください。

Order 注文例
型式 - 刻印文字
DTMBX8 - AB

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日
5 日目発送

■アウトサイドリング文字指定タイプ

表示マーク		刻印位置						
1M (1ヶ所)	2M (2ヶ所)	3M (3ヶ所)	4M (4ヶ所)	5M (5ヶ所)	6M (6ヶ所)	10M (10ヶ所)	12M (12ヶ所)	
各刻印位置に1~3文字まで指定可			各刻印位置に1~2文字まで指定可			各刻印位置に1文字のみ指定可		

型式	表示マーク	D	刻印文字(1~3文字指定・表示マークの青文字部)												¥基準単価 1~9本							
			刻印位置①~⑫												1M	2M	3M	4M	5M	6M	10M	12M
DTX	1M 2M 3M 4M 5M※ 6M※ 10M※ 12M	4 5 6 8 10 12 16 20	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z												11,100	12,180	13,270	15,050	-	-	-	16,390
			呼称 刻印文字 注文記号 スラッシュ / ¥ ダイナリ > > ショナリ < < プラス + + マイナス - # スペース □ %												10,590	11,630	12,670	14,370	-	-	-	15,650
			※5M・6M・10MのD4・D5は適用不可です。												10,350	11,250	12,420	13,290	14,240	14,470	14,240	14,470
			●アウトサイドリングの割り出しは10等分です。												10,480	11,490	12,700	13,420	14,460	14,680	14,460	14,680
			●アウトサイドリングの割り出しは10等分です。												10,840	11,760	12,980	13,700	14,730	14,960	14,730	14,960
			※5M・6M・10MのD4・D5は適用不可です。												11,390	12,300	13,530	14,230	15,260	15,500	15,260	15,500
			●アウトサイドリングの割り出しは10等分です。												12,630	13,530	14,770	15,450	16,480	16,740	16,480	16,740

※5M・6M・10MのD4・D5は適用不可です。
①/(スラッシュ)は¥
-(マイナス)は#
□(スペース)は%でご指定ください。

●アウトサイドリングの割り出し

1M・2M・3M 4M・6M・12M		5M・10M	
12等分		10等分	

① D4・D5の割り出しは、12等分に設定するため、位置をずらしたボール2コ+6本溝を採用しています。P.680

Order 注文例
型式 - ①刻印文字 - ②刻印文字 - ③刻印文字 - ④刻印文字 - ⑤刻印文字 - ⑥刻印文字 ... - ⑫刻印文字
DTX 3M 6 - POM - PS - SAN
DTX 5M 10 - PA - % - # + - 0% - ¥% (文字無しは□スペースで対応可能です。)
DTX 6M 16 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60
DTX12M 16 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ... - F

Delivery 出荷日
5 日目発送

Price 価格
■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り