


金型デートマークセット概要

-ダブルリングタイプ-

■金型デートマークセットの特長

- デートマークセットダブルリングタイプは、「インサイドアローと二重のリング構造」で構成されています。年・月切替タイプは「6年間の年表示と月表示」がセットになりました。日付切替タイプは「十の位と一の位」が一つで表示できます。
- 年・月切替タイプは6年間使用できますので、従来のインサイドアロー交換の手間が省け、コスト削減に繋がります。
- 位置決め(矢印位置)は、銅球によるストップ機構を採用していますので、0リングに比べて位置精度が向上し、加工時に発生するガスや高温に対する耐久性が優れています。

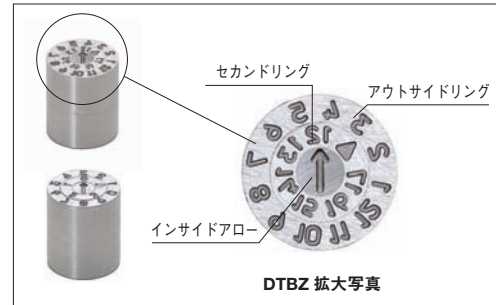


■構造及び取扱い方法

●表示切替方法

年表示を変更する場合	月表示を変更する場合
右に回転	左に回転
<ul style="list-style-type: none"> • 右に廻すと、インサイドアロー(矢印部分)のみが回転し、年度の切替が行えます。 • 日付切替タイプの場合、右に廻すと十の位の切替が行えます。 	<ul style="list-style-type: none"> • 左に廻すと、インサイドアロー(矢印部分)とセカンドリングが同時に回転し、月の切替が行えます。 • 日付切替タイプの場合、左に廻すと一の位の切替が行えます。

■金型デートマークセットの取付け及び取外し方法

型板にリーマ穴(H7公差)をあけ、木ハンマまたはウレタンハンマ等で軽く叩き込んでください。金型デートマークセットを取り出す時の為にあらかじめ型の裏側から*a寸法の穴をあけておき、右図の様に丸棒等を使用し、裏から叩き出すようにします。

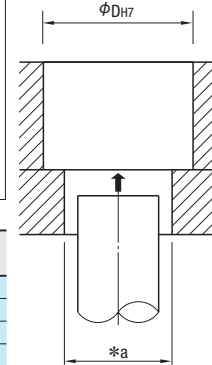

D	*a
6	4.0~5.0
8	6.0~7.0
10	6.0~8.5
16	11.0~14.0

■注意事項

- ① 成形される文字は凸状の正文字となります。(浮出し文字)
- ② 型温 150℃以下でご使用ください。
- ③ インサイドアローの交換はできませんのでご注意ください。
- ④ ダイカスト型には使用できません。ダイカスト型には、ダイカスト用デートマーク(☒ P.1449)をご使用ください。

■マーク形状および文字フォント

●マーク形状

D	マーク深さ(mm)		D	抜き勾配(角度・片側)	
	文字	矢印		文字	矢印
6	0.15	0.3	6	25°	13°
8	0.18	0.3	8		
10	0.22	0.4	10		
16	0.22	0.4	16		

デートマークセット	成形品
逆文字(凹文字)	正文字(凸文字 浮き出し文字)

●文字フォント

年・月切替タイプ	アウトサイドリング	年・月切替タイプ	セカンドリング
日付切替タイプ		日付切替タイプ	

●フォントの幅・高さ

表示マーク	D	セカンドリング		アウトサイドリング	
		Q	W	Q	W
年月切替タイプ	6	0.6	0.3	0.6	0.4
	8	0.8	0.45	0.8	0.55
	10	1.05	0.7	1.2	0.9
	16	1.85	1.2	2.1	1.5
日付切替タイプ	6	0.6	0.4	0.6	0.4
	8	0.8	0.45	0.8	0.55
	10	1.05	0.8	1.2	0.9
	16	1.85	1.35	2.1	1.5

金型デートマークセット/金型デートマークセット専用ドライバー

-ダブルリングタイプ-



D	Dm6	Dh7	L	B	d
6	+0.012 +0.004	0 -0.012	10	3.8	1.8
8	+0.015 +0.006	0 -0.015		5.3	2.5
10	+0.015 +0.006	0 -0.015	12	6.4	3.2
16	+0.018 +0.007	0 -0.018	14	10.2	5.0

☒ 材質 SUS420
☒ 硬度 50~53HRC

☑ 概要は ☒ 左ページをご覧ください。

■年・月切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	年	¥基準単価
					1~9本
年・月	12等分	DTBZ	6	12 [2012~2017年用] ※2012年11月以降は生産調整の為 5日目発送となります。	19,000
				8 13 [2013~2018年用] (2012年9月から指定可) ※2013年11月以降は生産調整の為 5日目発送となります。	17,500
				10 14 [2014~2019年用] (2013年9月から指定可) ※2014年11月以降は生産調整の為 5日目発送となります。	16,000
				16	19,000

■日付切替タイプ(十の位・一の位)

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	¥基準単価
日付	10等分	DTEZ	6	19,000
			8	17,500
			10	16,000
			16	19,000

Order 注文例: 型式 (年・月) DTBZ16 - 年 12 (日付) DTEZ10

Delivery 出荷日: ☑ 在庫品 翌日出荷 ☒ P.47
☑ ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: ■数量スライド価格 (☑ 1円未満切り捨て) ☒ P.47

数量	1~9	10~19	20~49	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	価格・出荷日お見積り

■デートマーク専用ドライバー

☒ 材質 本体: 黄銅(C3604)
刃先部: 硬鋼線材SWRH
☒ 表面処理 本体: ニッケルメッキ
刃先部: 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)

H	P	A	B	L	ℓ	適用マーク サイズ	型式 Type	No.	¥基準単価
									1~9本
8.6	3.5	0.9	0.12	57.8	18	D3	DTPPN	3	900
10	4.5	1.4	0.15	68	20	D4・D5		4	850
11	5	1.8	0.25	70.2	23	D6		6	800

☑ 小径(D3・D4・D5・D6)のデートマーク用にお使いください。ただし、DTBZ、DTEZに使用する場合は、D6のときDTPPN4を、D8のときはDTPPN6をご確認ください。

Order 注文例: 型式 DTPPN4

Delivery 出荷日: ☑ 在庫品 翌日出荷 ☒ P.47
☑ ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: ■数量スライド価格 (☑ 1円未満切り捨て) ☒ P.47

数量	1~9	10~19	20~49	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	価格・出荷日お見積り