

マグネットロックセット

—ノーマルタイプ・コンパクトタイプ—

■ノーマルタイプ **RoHS** **MLK**

■ホルダ

■ブロック

材質 SS400
磁石 MLK40・100ネオジム磁石(耐熱温度80℃以下)
MLK80・200サマコバ磁石(希土類)(耐熱温度200℃以下)

2-φD2(識別カラー)
2-φD1(磁石)

材質 SS400

■コンパクトタイプ **RoHS** **MLKC**

■ホルダ

■ブロック

材質 SS400
磁石 MLKC20・50ネオジム磁石(耐熱温度80℃以下)
MLKC40・100サマコバ磁石(希土類)(耐熱温度200℃以下)

φD2(識別カラー)
φD1(磁石)

材質 SS400

■ノーマルタイプ

型式	1セット当りの 密着強度(20℃)	A	B	S	L	T	t	D ₁	D ₂	識別カラー	d ₁	d ₂	付属品	¥基準単価 1~9セット
MLK 40	392.3N {40kgf}	63	25	60	80	25	12	18	22	ゴールド (黄銅)	9	14	CB8-25 4本 スプリングワッシャ 4個	8,920
MLK 80	784.5N {80kgf}									シルバー (アルミ)				
MLK100	980.7N {100kgf}	100	39	79	126	40	15	30	34	ゴールド (黄銅)	11	18	CB10-30 4本 スプリングワッシャ 4個	10,140
MLK200	1961.3N {200kgf}									シルバー (アルミ)				

①1セット当りの密着強度は、ホルダとブロックが密着した状態から垂直に力を加え、両部品がはがれるまでの力を表します。

- 特長
- 他の金型ロックに比べて取り付けが容易にできます。
 - 型開めの時のスローダウンがほとんど不要です。(成形サイクルの向上)

■コンパクトタイプ

型式	1セット当りの 密着強度(20℃)	A	S	L	T	D ₁	D ₂	識別カラー	d ₁	d ₂	付属品	¥基準単価 1~9セット
MLKC 20	196.1N {20kgf}	36	36	50	25	17.5	22	ゴールド (黄銅)	6.6	11	CB6-25 4本 スプリングワッシャ 4個	8,150
MLKC 40	392.2N {40kgf}							シルバー (アルミ)				
MLKC 50	490.3N {50kgf}	52	52	70	40	29.5	34	ゴールド (黄銅)	9	14	CB8-30 4本 スプリングワッシャ 4個	9,860
MLKC100	980.6N {100kgf}							シルバー (アルミ)				

①1セット当りの密着強度は、ホルダとブロックが密着した状態から垂直に力を加え、両部品がはがれるまでの力を表します。

- 特長
- MLKC40・100はノーマルタイプ(MLK)に比べて、約50%~60%コンパクトになります。
 - 他の金型ロックに比べて取り付けが容易にできます。
 - 型開めの時のスローダウンがほとんど不要です。(成形サイクルの向上)



型式
MLK100
MLKC100



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超は
値引率	5%	10%	15%	15%	価格・出荷日見積り

※価格はホルダ1個、ブロック1個のセット価格です(含付属品)。
②2セット以上でご使用ください。



●MLK
在庫品 翌日出荷 P.47
①ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。




ストックT 1,000円/1本
ストックA 500円/1本 P.48

①同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)


■取付方法

- 金型のセンター上に型が閉じた状態でボルトを締めてください。
- 吸着面はPL面と平行になるように取り付けてください。
- 吸着面が密着するように、プレート面を仕上げてください。
- ボルトの破損が心配な場合は、ショルダーボルトMSB P.1332をご使用ください。
MSBを使用する際には、プレートにザグリ加工を行います。
ザグリ径はH7程度に仕上げてください。

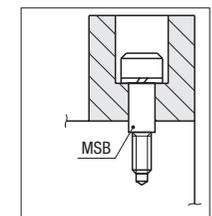

閉じた状態

開いた状態

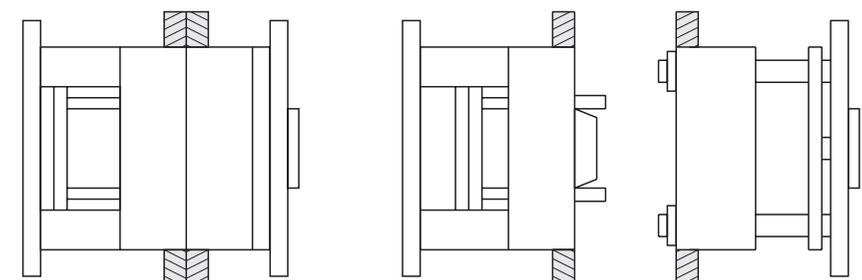

型開き制御部品