 
 
 
 
 
 


追加加工価格も数量スライド適用 P.49


■引張りリンク一覧表

形状	型式	
	9mmタイプ	16mmタイプ
段付タイプ/固定側 六角穴付ボルト(CB)用 	TL P.1162	-
段付タイプ/固定側 専用ボルト・リテーナ用 	TL + 追加加工BD P.1162	TLH P.1162
ロングストロークタイプ/両側 専用ボルト・リテーナ用 	TLK P.1163	TLKH P.1163
ストローク調整タイプ/両側 専用ボルト・リテーナ用 	TLW P.1164	TLWH P.1164
ストローク指定タイプ/両側 専用ボルト・リテーナ用 	TLD P.1165	TLDH P.1165
フラットタイプ/固定側 専用ボルト・リテーナ用 	TLN インターネット掲載 (http://misumi.jp/mold/)	TLNH インターネット掲載 (http://misumi.jp/mold/)


■取付用部品

型式	型式	
	固定側	可動側
CB (六角穴付ボルト) P.1325	LKB/LKBH (専用ボルト)	LKR/LKRH LKT (専用リテーナ) P.1166
LKB (専用ボルト)	LKB/LKBH (専用ボルト)	LKR/LKRH LKT (専用リテーナ) P.1166
LKR (専用リテーナ) P.1166	LKB/LKBH (専用ボルト)	LKR/LKRH LKT (専用リテーナ) P.1166
LKB/LKBH (専用ボルト)	LKB/LKBH (専用ボルト)	LKR/LKRH LKT (専用リテーナ) P.1166

■専用リテーナ(LKT)取付方法

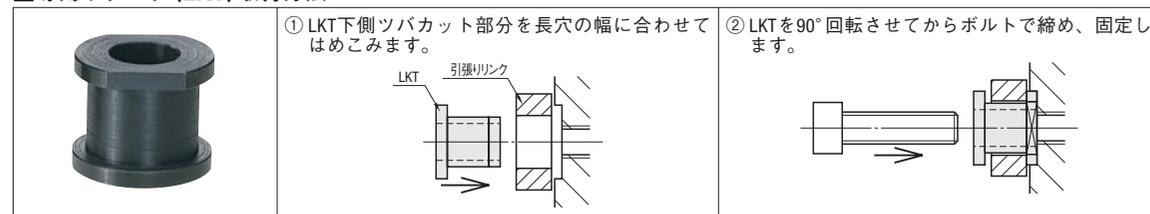

●特長
フラットタイプの引張りリンク使用時にリテーナのツバ部が1mmの段の役目をし、リンクとプレートが接触せずに型閉め・型開きができます。

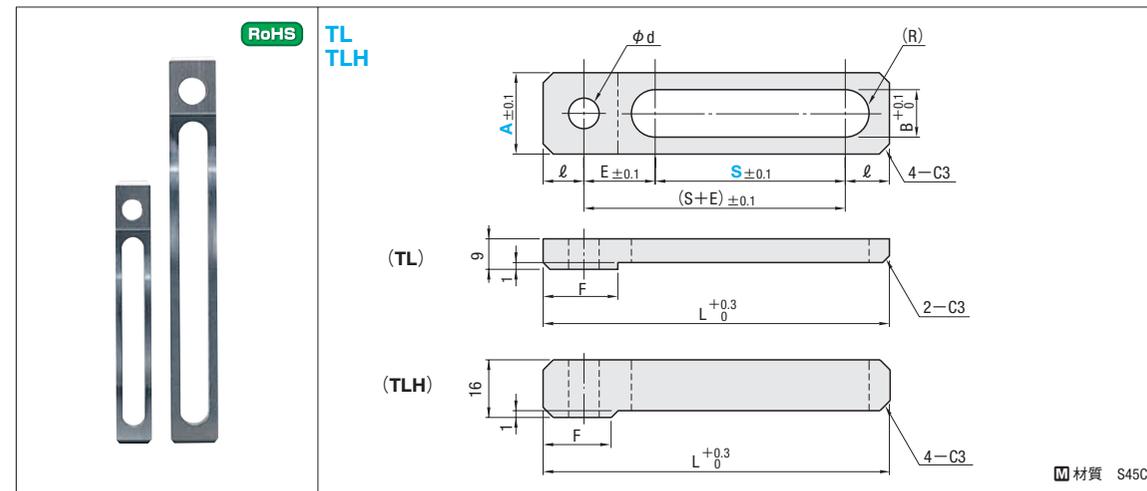

B	F	E	ℓ	L	d	型式	S	
							Type	指定5mm単位
11	19	16	14.5	S+45	6.5	TL	19 50~170	
14	25	20	17	S+54	8.5		25 50~200	
17	32	30	18.5	S+67	10.5		32 80~200	
21	38	30	20.5	S+71	12.5		38 100~200	
11	24	20	14.5	S+49	10.5	TLH	19 50~270	
14	28	23	17	S+57	13.5		25 50~270	
17	32	30	18.5	S+67	16.5		32 80~300	
21	38	33	20.5	S+74	20.5	38 100~350		

Price 価格





数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超は価格・出荷日お見積り
値引率	標準単価	5%	10%	15%	

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47

型式	¥基準単価 1~9本				
Type	A	S50~95	S100~135	S140~175	S180~200
TL	19	750	850	940	-
	25	800	940	1,040	1,130
	32	850	1,040	1,230	1,320
	38	-	1,130	1,320	1,420

型式	¥基準単価 1~9本					
Type	A	S50~145	S150~195	S200~245	S250~295	S300~350
TLH	19	1,940	2,080	2,220	2,370	-
	25	2,010	2,160	2,390	2,820	-
	32	2,160	2,330	2,540	2,900	2,980
	38	2,200	2,380	2,670	2,970	3,100

■Example 使用例

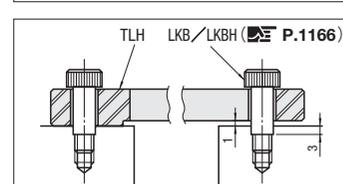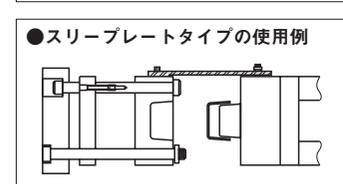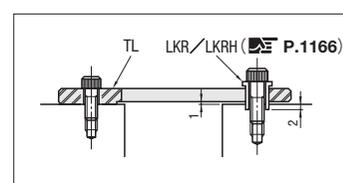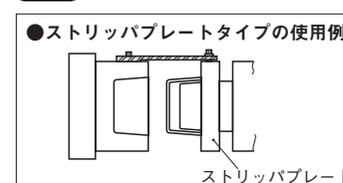

●TL取付例
引張りリンクの摺動部は、プレートに接触しない型閉め・型開きができるように、1mmの段をつけてあります。
●可動側の型板のボルト破損を防止するため、引張りリンク専用リテーナ(LKR/LKRH)か、引張りリンク専用ボルト(LKB/LKBH)をご使用ください。
図のようにプレートに2mmのザグリをしてご使用ください。
この方法は、型開き時の引張りリンクによる衝撃荷重をリテーナで受けることになり、ボルト破損の心配がありません。

●TLH取付例
●固定側・可動側の型板ボルト破損を防止するため、引張りリンク専用ボルト(LKB/LKBH)にて取り付けます。
●図のようにプレートに3mmのザグリをしてご使用ください。
●引張りリンクによる衝撃荷重はボルトの軸部にて受けることになり、ボルト破損の心配がありません。

Order 注文例

型式 - S
TL25 - 120

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

●TL

●TLH

3 日目発送

ストックA 500円/1本

 
●同一サイズ3本以上は一律1,350円 P.48

Alterations 追加加工

型式 - (SC・BD)
TL25 - 120 - BD
TLH19 - SC116

3 日目発送

ストックA 500円/1本 P.48

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	BD	d寸法(六角穴付ボルト用)を専用ボルト・リテーナ用に変更します。●TLのみ適用 ●A=19適用不可	200
		型式 d	
		TL25 13.5	
		TL32 16.5	
	SC	SC=指定1mm単位 ●TLHのみ適用	1,000
		型式 ●SC指定範囲	
		TLH19 50<SC<270	
		TLH25 50<SC<270	
		TLH32 80<SC<300	
TLH38 100<SC<350			

型開き制御部品