

無給油センターレール


ースタンダードタイプ(銅合金)ー

無給油センターレール


ーボルト穴ピッチ指定タイプ(銅合金)ー




：値下げ価格

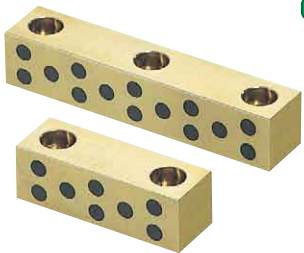

■取付ボルト穴2ヶ所

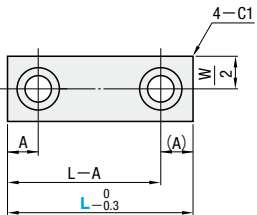

■取付ボルト穴3ヶ所

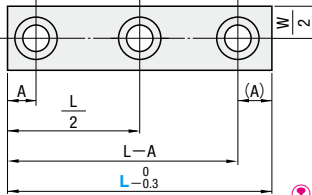

☎ 80℃以下でご使用ください。

型 式	T	L	ボルト 穴数	A
Type	W			
CGZ	15	15	40 50 60	7.5
			70 80 90 100	
			40 50 60 70 80 90	
	20	15	100 110	10
			120 130 140 150	

Order
注文例

Delivery
出荷日

型 式 - T - L

CGZ15 - 15 - 40

5 日目出荷

ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P48


☎ 3本以上で1明細行当たり一律810円


■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~9	10~19
値引率	基準単価	5% 10% 31~ お見積り


☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

W	T	¥ 基準単価 1~9本					
		L40・50	L60・70	L80・90	L100・110	L120・130	L140・150
15	15	4,650	5,330	6,020	6,650	—	—
	15	4,730	5,560	6,380	7,210	—	—
20	20	—	—	—	—	9,240	10,360

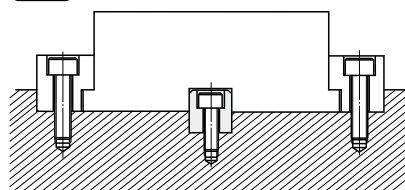


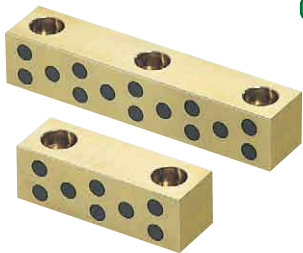

■取付ボルト穴2ヶ所

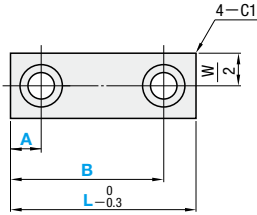

■取付ボルト穴3ヶ所

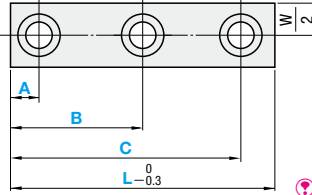

☎ 80℃以下でご使用ください。

型 式	T	L	ボルト穴ピッチ 指定0.5mm単位
Type	No. (ボルト穴)	W	
CGZF	2H	15	2H 40~70
			3H 60~100
			2H 40~110
	3H	20	3H 80~110
			3H 120~150

Order
注文例

型 式 - T - L - A - B - C

2H CGZF-2H15 - 15 - 70 - A7 - B47

3H CGZF-3H15 - 15 - 100 - A7 - B40 - C90

Delivery
出荷日

12 日目出荷

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~9	10~19
値引率	基準単価	5% 20~ お見積り

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

W	T	¥ 基準単価 1~9本					
		L40・50	L60・70	L80・90	L100・110	L120・130	L140・150
15	15	7,590	8,710	9,850	10,890	—	—
	15	7,720	9,090	10,440	11,810	—	—
20	20	—	—	—	—	15,150	16,990

Alterations
追加加工

型 式 - T - L - A - B - (MC)

CGZF-2H15 - 15 - 70 - A13.0 - B52.0 - MC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	MC	タップ穴に変更 詳細 P.802	500