
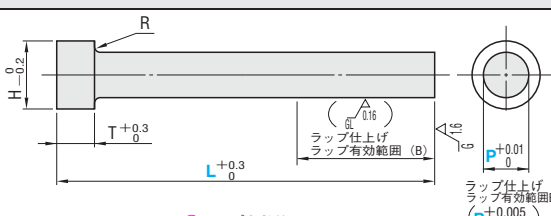



追加加工価格も数量スライド適用 P.39

Type	材質 硬度	型式	形状
 SPC13-70-P1200	SKD11相当 60~63HRC	SPC ラップ仕上げ L-SPC	 <p>ラップ有効範囲 (B)</p> <p>ラップ有効範囲部 (P)</p>
-ラップ仕上げ-	SKH51 61~64HRC	SHC ラップ仕上げ L-SHC	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHC ラップ仕上げ L-PHC	

ラップ有効範囲

No.	R	P	L (B)	P	L (B)
1.0~2.5	≤0.2	0.500~0.999	20≤L≤30 8	3.000~9.999	L<25 L≥40 L=20
3~25	≤0.5	1.000~2.499	20≤L≤30 13	10.000~	L<25 L≥40 L=20
		2.500~2.999	L<23 L=10 L=13		L<25 L≥40 L=20

型式	Type	No.	L	指定0.01mm単位 (ラップ仕上げ0.001mm単位)	H	T
-ラップ仕上げ-	SHC	1.0	20 25 30	0.50~1.00	2.0	3
L-SHC	1.6	20 25 30 35 40 50 60	1.00~1.60	2.6		
L-PHC	2.0	20 25 30 35 40 50 60	1.60~2.00	3.0		
SPC	L-SPC	3	40 50 60 70 80	2.00~3.00	5	5
SHC	L-SHC	4	40 50 60 70 80	3.00~4.00	7	
PHC	L-PHC	5	40 50 60 70 80	4.00~5.00	8	
		6	40 50 60 70 80	5.00~6.00	9	
		8	40 50 60 70 80 90 100	6.00~8.00	11	
		10	40 50 60 70 80 90 100	8.00~10.00	13	
		13	40 50 60 70 80 90 100 110 120	10.00~13.00	16	
		16	40 50 60 70 80 90 100 110 120	13.00~16.00	19	
		20	40 50 60 70 80 90 100 110 120	16.00~20.00	23	
		25	40 50 60 70 80 90 100 110 120	20.00~25.00	28	

Order 注文例

型式 - L - P

PHC 6 - 40 - P5.50

L-PHC 6 - 40 - P5.50

Delivery 出荷日

No.1.0~2.5 No.13~25

3 日目発送

ストックA 500円/1本 P.38

No.3~10

3 日目発送

ストックT 1,000円/1本

ストックA 500円/1本

同サイズ3本以上は一律1,350円

同サイズ3本以上は一律1,350円(ストックは除く)

Alterations 追加加工

型式 - L(LC-LCT-LMT) - P - (HC-TC-GC...etc.)

 
 
 

 
 
 
 

SPC 6 - LC45 - P5.50 - PKC-LKC




 

 
 


数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~99	100~200	表示数量超えは
値引率	5%	10%	15%	10%	価格・出荷日お見積り

■基準単価

No.	SPC	SHC	PHC	L-SPC	L-SHC	L-PHC
1.0	270	490	1,290	1,290	1,630	1,630
1.6	270	490	1,290	1,290	1,630	1,630
2.0	270	490	1,290	1,290	1,630	1,630
2.5	270	490	1,290	1,290	1,630	1,630
3	260	340	550	1,280	1,360	1,690
4	280	340	560	1,300	1,360	1,700
5	290	360	590	1,310	1,380	1,730
6	300	380	700	1,320	1,400	1,840
8	400	470	1,010	1,420	1,490	2,150
10	470	570	1,270	1,490	1,590	2,410
13	1,560	1,890	3,540	2,580	2,910	4,680
16	1,720	2,060	4,060	2,740	3,080	5,200
20	2,080	2,500	5,030	3,100	3,520	6,170
25	2,280	2,920	5,860	3,300	3,940	7,000

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	PRC	刃先側端面R加工 0.3≤PRC≤1 指定0.1mm単位 ①PRC≤(P-0.2)/2 ②PCC-GC併用不可	400
	PCC	刃先側端面C面取り加工 0.3≤PCC≤1 指定0.1mm単位 ①PCC≤(P-0.2)/2 ②PCC-GC併用不可	200
	GC	20°≤GC<90° 指定1°単位 ①LKC-LKZ-LCT-LMT-PRC-PCC併用不可 ②ラップ仕上げは先端・エッジに丸みがつきます。	400
	PKC	刃先公差変更 p+0.01 ⇄ +0.005 (寸法0.001mm単位指定可) ①ラップ仕上げは適用不可	400
	LC	全長変更 20≤LC<L 指定0.1mm単位 (LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LCT	ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(①)はLCと同様。	300
	TKC	ツバ厚公差変更 T+0.3 ⇄ +0.02 +全長変更 L+0.3 ⇄ +0.1	
	TKM	ツバ厚公差変更 T+0.3 ⇄ 0 +全長変更 L+0.3 ⇄ +0.1	
	TCC	ツバ厚公差変更 T+0.3 ⇄ -0.02 +全長変更 L+0.3 ⇄ +0.1	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LKZ	全長公差変更 L+0.3 ⇄ +0.05 0 ⇄ 0	400
	LKC	全長公差変更 L+0.3 ⇄ +0.01 0 ⇄ 0	600
	KC	ツバ部廻り止め1面加工 ①No.3以上に適用	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面) ①No.3以上に適用	400
	KFC	廻り止め0°と角度指定加工(2面) 指定1°単位 ①No.3以上に適用 ②KC-WKC併用不可	600
	HC	ツバ厚変更 P≤HC<H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚公差 2≤TC<T 指定0.1mm単位 (TKC-TKM-LCT-LMT併用の場合0.01mm単位指定可) ①全長Lは(T-TC)分短くなります。 LC-LCT-LMT併用の場合、全長はLCと同じです。	200
	TKC	ツバ厚公差変更 T+0.3 ⇄ +0.02 0 ⇄ 0	200
	TKM	ツバ厚公差変更 T+0.3 ⇄ -0.02 0 ⇄ 0	200
	TCC	ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります P.1223 0.5≤TCC≤(H-P)/2 指定0.1mm単位 ①H≤5はTCC 0.5になります ②H<2.6適用不可	200

製品データ

P.1217-1220

コーティング

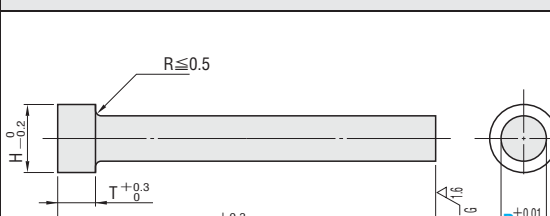
TiCN

ストックA対応 (翌日発送)

プライスダウン 10%

値下げ価格

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

Type	材質 硬度	型式	形状
-コーティングTiCN処理-	SKH51 61~64HRC 表面3000HV	H-SHC	 <p>コーティングは刃先端面と刃先径(P)に行っています。 (ツバ部にはコーティングされません。)</p> <p>刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。</p>
	粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV	H-PHC	

型式	Type	No.	L	指定0.01mm単位	H	T	¥基準単価1~9本
H-SHC	4	40 50 60 70 80	3.00~4.00	7	5	1,320 1,630	
H-SHC	5	40 50 60 70 80	4.00~5.00	8		1,380 1,710	
H-SHC	6	40 50 60 70 80	5.00~6.00	9	1,510 1,930		
H-SHC	8	40 50 60 70 80 90 100	6.00~8.00	11	1,710 2,350		
H-SHC	10	40 50 60 70 80 90 100	8.00~10.00	13	1,930 2,730		
H-PHC	13	40 50 60 70 80 90 100 110 120	10.00~13.00	16	3,250 4,920		
H-PHC	16	40 50 60 70 80 90 100 110 120	13.00~16.00	19	3,560 5,560		
H-PHC	20	40 50 60 70 80 90 100 110 120	16.00~20.00	23	4,130 6,630		
H-PHC	25	40 50 60 70 80 90 100 110 120	20.00~25.00	28	4,590 7,460		

Order 注文例

型式 - L - P

H-SHC 6 - 40 - P5.50

H-PHC 8 - 70 - P6.30

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックA 800円/1本 P.38

 






 
同サイズ3本以上は一律2,160円







 
1回のご注文における同一型式でのご注文本数は9本まで

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量 1~9 10~29 30~99 100~200 表示数量超えは

値引率 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	PRC	刃先側端面R加工 0.3≤PRC≤1 指定0.1mm単位 ①PRC≤(P-0.2)/2 ②PCC-GC併用不可 ③ストックA適用不可	400
	PCC	刃先側端面C面取り加工 0.3≤PCC≤1 指定0.1mm単位 ①PCC≤(P-0.2)/2 ②PRC-GC併用不可 ③ストックA適用不可	200
	GC	20°≤GC<90° 指定1°単位 ①LKC-LCT-LMT-PRC-PCC併用不可 ②ストックA適用不可	400
	LC	全長変更 20≤LC<L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LCT	ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(①)はLCと同様。	300
	TKC	ツバ厚公差変更 T+0.3 ⇄ +0.02 +全長変更 L+0.3 ⇄ +0.1	
	TKM	ツバ厚公差変更 T+0.3 ⇄ 0 +全長変更 L+0.3 ⇄ +0.1	
	LKC	全長公差変更 L+0.3 ⇄ +0.05 0 ⇄ 0 ②GC併用不可	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	ツバ部廻り止め1面加工	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	400
	KFC	廻り止め0°と角度指定加工(2面) 指定1°単位 ①KC-WKC併用不可 ②ストックA適用不可	600
	TC	ツバ厚変更 4.0≤TC<T 指定0.1mm単位 (TKC-TKM-LCT-LMT併用の場合0.01mm単位指定可) ①全長Lは(T-TC)分短くなります。 LC-LCT-LMT併用の場合、全長はLCと同じです。	200
	TKC	ツバ厚公差 T+0.3 ⇄ +0.02 +全長変更 L+0.3 ⇄ +0.1	200
	TKM	ツバ厚公差 T+0.3 ⇄ 0 +全長変更 L+0.3 ⇄ +0.1	200
	TCC	ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります P.1223 指定0.1mm単位 0.5≤TCC≤(H-P)/2 ①H≤5はTCC 0.5になります	200