

JECTOR PIN SETS ジェクタピンセット


規格追加
赤文字表示

JECTOR PIN SETS - LONG TYPE - PUSHING PINS ジェクタピンセット/プッシュピン -ロング-

追加加工価格も数量スライド適用 P.39


型式	掲載頁	参照パンチブランク		掲載頁		
		刃先長さ S・L	刃先長さ X			
SJ□□	P.63	SJB	SJXB	P.186		
SJVB (バネ強化タイプ)		SJXVB (バネ強化タイプ)				
PJB		-				
PJVB (バネ強化タイプ)		-				
A-SJ□□		A-SJB	A-SJXB			
A-SJVB (バネ強化タイプ)		A-SJXVB (バネ強化タイプ)				
A-PJB		-				
A-PJVB (バネ強化タイプ)		-				
T-SJ□□		SJB	-			
T-SJVB (バネ強化タイプ)		-				
T-PJB	P.65	PJB	-	P.186		
T-PJVB (バネ強化タイプ)		-				
AT-SJ□□		A-SJB	-			
AT-SJVB (バネ強化タイプ)		-				
AT-PJB		-				
AT-PJVB (バネ強化タイプ)		-				
H-PJB		P.67	PJB		-	P.186
H-PJVB (バネ強化タイプ)			-			
AH-PJB			-			
AH-PJVB (バネ強化タイプ)			-			
W-SJ□□	SJB		SJXB			
W-SJVB (バネ強化タイプ)	SJXVB (バネ強化タイプ)					
W-PJB	-					
W-PJVB (バネ強化タイプ)	-					
AW-SJ□□	A-SJB		A-SJXB			
AW-SJVB (バネ強化タイプ)	A-SJXVB (バネ強化タイプ)					
AW-PJB	-					
AW-PJVB (バネ強化タイプ)	-					
L-SJ□□	P.69	SJB	SJXB	P.188		
L-SJVB (バネ強化タイプ)		SJXVB (バネ強化タイプ)				
L-PJB		-				
L-PJVB (バネ強化タイプ)		-				
AL-SJ□□		A-SJB	A-SJXB			
AL-SJVB (バネ強化タイプ)		A-SJXVB (バネ強化タイプ)				
AL-PJB		-				
AL-PJVB (バネ強化タイプ)		-				
LFSJ□□		LFSJB	-			
LFSJVB (バネ強化タイプ)		-				
A-LFSJ□□	A-LFSJB	-				
A-LFSJVB (バネ強化タイプ)	-					
SJF□□	P.73	SJFB	-	P.188		
G-SJ□□		SJB	SJXB			
G-SJVB (バネ強化タイプ)		SJXVB (バネ強化タイプ)				
G-PJB		-				
G-PJVB (バネ強化タイプ)		-				
GW-SJ□□		SJB	SJXB			
GW-SJVB (バネ強化タイプ)		SJXVB (バネ強化タイプ)				
GW-PJB		-				
GW-PJVB (バネ強化タイプ)		-				

型式	掲載頁	参照パンチブランク		掲載頁		
		刃先長さ S・L	刃先長さ X			
SJ□□-C	P.101	SJB-C	SJXB-C	P.186		
SJVB-C (バネ強化タイプ)		SJXVB-C (バネ強化タイプ)				
T-SJV□□-C		SJB-C	-			
T-SJV□□-C		SJVB-C (バネ強化タイプ)	-			
H-SJ□□-C		SJB-C	SJXB-C			
H-SJVB-C (バネ強化タイプ)		SJVB-C (バネ強化タイプ)	SJXVB-C (バネ強化タイプ)			
W-SJ□□-C-HW-SJ□□-C		SJB-C	SJXB-C			
W-SJVB-C-HW-SJVB-C		SJVB-C (バネ強化タイプ)	SJXVB-C (バネ強化タイプ)			
APJ□□		P.105	AJB		-	P.186
APJV□□			AJB (バネ&ピン強化タイプ)		-	
A-APJ□□	A-AJB		-			
A-APJV□□	A-AJB (バネ&ピン強化タイプ)		-			
APJ□□-L-APJ□□	AJB		-			
APJV□□-L-APJV□□	AJB (バネ&ピン強化タイプ)		-			
A-APJ□□-AL-APJ□□	A-AJB		-			
A-APJV□□-AL-APJV□□	A-AJB (バネ&ピン強化タイプ)		-			
T-APJ□□	AJB		-			
T-APJV□□	AJB (バネ&ピン強化タイプ)		-			
AT-APJ□□	P.107	A-AJB	-	P.186		
AT-APJV□□		A-AJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
H-APJ□□		AJB	-			
H-APJV□□		AJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
AH-APJ□□		A-AJB	-			
AH-APJV□□		A-AJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
W-APJ□□		AJB	-			
W-APJV□□		AJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
AW-APJ□□		A-AJB	-			
AW-APJV□□		A-AJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
L-APJ□□	P.119	LFAJB	-	P.188		
L-APJV□□		LFAJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
AL-APJ□□		A-LFAJB	-			
AL-APJV□□		A-LFAJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
H-LFAJB		LFAJB	-			
H-LFAJV		LFAJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
AH-LFAJB		A-LFAJB	-			
AH-LFAJV		A-LFAJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
W-LFAJB		LFAJB	-			
W-LFAJV		LFAJB (バネ&ピン強化タイプ)	-			
AW-LFAJB	A-LFAJB	-				
AW-LFAJV	A-LFAJB (バネ&ピン強化タイプ)	-				
AHJ□□-C	P.121	AHJB-C	-	P.186		
AHJV□□-C		AHJB-C (バネ&ピン強化タイプ)	-			
H-AHJ□□-C		AHJB-C	-			
H-AHJV□□-C		AHJB-C (バネ&ピン強化タイプ)	-			
W-AHJ□□-C-HW-AHJ□□-C		AHJB-C	-			
W-AHJV□□-C-HW-AHJV□□-C		AHJB-C (バネ&ピン強化タイプ)	-			
MJ□□		P.123	MJB		-	P.186
A-MJ□□			A-MJB		-	
SKJ□□			MJB		-	
SKJV□□			MJB (バネ&ピン強化タイプ)		-	
A-SKJ□□	A-MJB		-			
A-SKJV□□	A-MJB (バネ&ピン強化タイプ)		-			
SJC-L-SJC	P.125		SJB	-	P.186	
SJVB (バネ強化タイプ)			-			
PJB			-			
PJVB (バネ強化タイプ)			-			
A-SJB		-				
A-SJVB (バネ強化タイプ)		-				
A-PJB		-				
A-PJVB (バネ強化タイプ)		-				
L-SJB		-				
L-SJVB (バネ強化タイプ)		-				

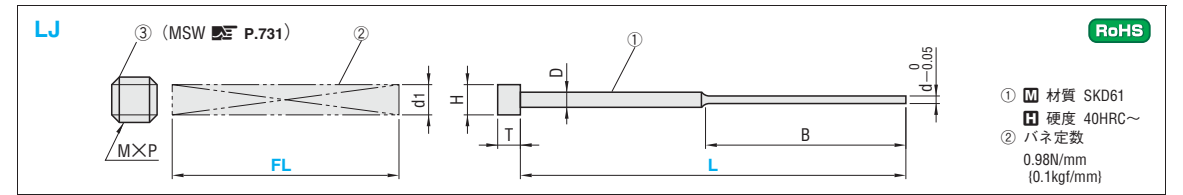

適用パンチ径 φD	型式	① B 適用パンチ長さ						d	D	H	T	② スプリング長					d1	③ MSW (M×P)						
		40L	50L	60L	70L	80L	90L					100L	線径	Fmax	線径	Fmax			線径	Fmax	線径	Fmax		
5	LJ2	20	30	30	40	50	60	70	0.65	1.9	4	3	0.55	12	0.55	14	0.6	16	0.6	20	0.65	24	4	MSW (5×0.8)
6	LJ3								0.65	2.3	4.5	3	0.55	12	0.55	14	0.6	16	0.6	20	0.65	24	4	MSW (5×1.0)
8	LJ4								1.05	3.1	6	3	0.7	12	0.7	14	0.7	16	0.75	20	0.8	24	6	MSW (8×1.0)
10	LJ5								1.4	3.9	8	4	0.8	12	0.8	14	0.8	16	0.85	20	0.9	24	8	MSW (8×1.5)
13	LJ6								1.7	3.9	8	4	0.8	12	0.8	14	0.8	16	0.85	20	0.9	24	8	MSW10 (10×1.5)
16-20	LJ7								2.7	3.9	8	4	0.8	12	0.8	14	0.8	16	0.85	20	0.9	24	8	MSW10 (10×1.5)

適用パンチ径 φD	型式	① L 適用パンチ長さ						② FL	Order 注文例	Delivery 出荷日	Price 価格
		40L	50L	60L	70L	80L	90L				
5	(セット) LJ2 LJ2P	41	51	61	71	81	30	Order 注文例	3	Price 価格	
6	(セット) LJ3 LJ3P	41	51	61	71	81	35	Order 注文例	3	Price 価格	
8	(セット) LJ4 LJ4P	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	40	Order 注文例	3	Price 価格	
10	(セット) LJ5 LJ5P	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	50	Order 注文例	3	Price 価格	
13	(セット) LJ6 LJ6P	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	50	Order 注文例	3	Price 価格	
16-20-25	(セット) LJ7 LJ7P	42	52	62	72	82	60	Order 注文例	3	Price 価格	

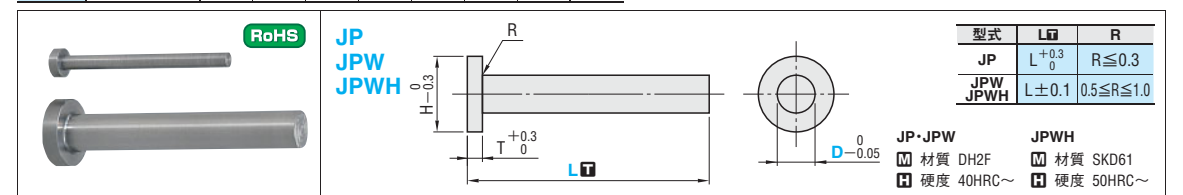

T	H	型式	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1~49本					
					L5.0~29.9	L30.0	L30.1~49.9	L50.0	L50.1~69.9	L70.0
2	3	JP	1	5.0~70.0	320	240	320	240	320	240
	3		270		180	270	180	270	180	
	4		250		170	250	170	250	170	
	5		250		160	250	160	250	160	
	6		240		180	240	180	240	180	
3	8	JP	4	5.0~70.0	260	190	260	190	260	190
	8		240		180	240	180	240	180	
	9		290		200	290	200	290	200	

T	H	型式	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1~49本					
					L10.0~29.9	L30.0	L30.1~49.9	L50.0	L50.1~69.9	L70.0
5	5	JPW	2	10.0~100.0	260	200	260	200	260	200
	8		300		230	300	230	300	230	
	10		340		260	340	260	340	260	
	12		420		270	420	270	510	360	
	14		470		320	470	320	580	440	
	16		580		440	640	490	800	650	
5	18	JPWH	10	10.0~100.0	640	480	800	650	970	830
	5		330		250	370	290	390	300	
	8		370		290	430	350	460	380	
	10		510		380	560	430	610	480	
	12		610		480	670	540	770	640	
	14		730		600	860	720	940	810	

T	H	型式	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1~49本					
					L10.0~29.9	L30.0	L30.1~49.9	L50.0	L50.1~69.9	L70.0
5	5	JPWH	2	10.0~100.0	330	250	370	290	390	300
	8		370		290	430	350	460	380	
	10		510		380	560	430	610	480	
	12		610		480	670	540	770	640	
	14		730		600	860	720	940	810	
	16		830		690	970	840	1,070	940	
5	18	JPWH	10	10.0~100.0	940	810	1,150	1,020	1,290	1,160
	5		330		250	370	290	390	300	
	8		370		290	430	350	460	380	
	10		510		380	560	430	610	480	
	12		610		480	670	540	770	640	
	14		730		600	860	720	940	810	

Order 注文例: 型式 - L JP 4 - 28.5

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

Alterations 追加加工: 型式 - L - (RC-HC) JP5 - 70.0 - RC-HC8.0

Example 使用例: 頭部追加加工 RC (ピン部部にR0.2~0.3をつけます) 200


Example 使用例: ソバ部追加加工 HC (ソバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位) 200

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)


ジェクタピンのL寸法-適用パンチブランクのS寸法

(例) SJEL10-70-P8.50-W4.25の場合

・適用パンチブランク: SJB10-70 S寸法28

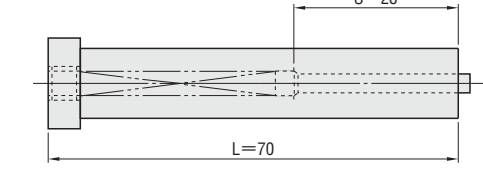

・適用ジェクタピン: SJ5P L寸法29.5

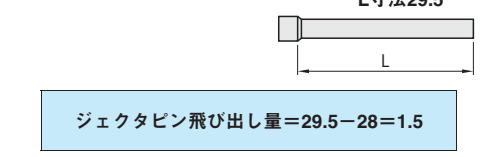

ジェクタピン飛び出し量=29.5-28=1.5

構成部品	型式	¥基準単価		¥スライド単価	
		1~4本	5~9	10~19	20~50
①②③	SJ1~8	410	290	160	130
①	SJ1P~8P	290	160	90	70
②	SJ1F~8F	290	160	90	70
①②③	SJL1	410	290	160	130
①	SJL1P	290	160	90	70
②	SJL1F	290	160	90	70
①②③	SJ5C~7	530	320	230	190
①②③	SJX2~7	530	320	230	190
①	SJX2P~7P	370	250	160	130
②	SJX2F~7F	290	160	90	70
①②③	SJT6~7	410	290	160	130
①②③	AJ4~7	530	320	230	190
①	AJ4P~7P	370	250	160	130
②	AJ4F~7F	290	160	90	70
①②③	VJ4~7	530	320	230	190
①	VJ4P~7P	370	250	160	130
②	VJ4F~7F	290	160	90	70
①②③	VJX4~7	530	320	230	190
①	VJX4P~7P	370	250	160	130
②	VJX4F~7F	290	160	90	70
①②③	FJ4~8	530	320	230	190
①	FJ4P~8P	370	250	160	130
②	FJ4F~8F	290	160	90	70
①②③	AVJ4~7	880	840	790	750