


BLOCK DIES—SMALL TYPE—  
**ブロックダイ**  
 —小径タイプ—

追加価格も数量スライド適用 P.39

—ストレートタイプ—	RoHS	材質 硬度	型式		寸法図
			A	D R E G	
	SKD11相当 60 ~ 63HRC	SBLD	SBLDD	SBLDR	
			SBLDE	SBLDG	
粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	SPBLD	SPBLDD	SPBLDR		
		SPBLDE	SPBLDG		

—片フランジタイプ—	RoHS	材質 硬度	型式		寸法図
			A	D R E G	
	SKD11相当 60 ~ 63HRC	SBLDF	SBLDDF	SBLDRF	
			SBLDEF	SBLDGF	
粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	SPBLDF	SPBLDDF	SPBLDRF		
		SPBLDEF	SPBLDGF		

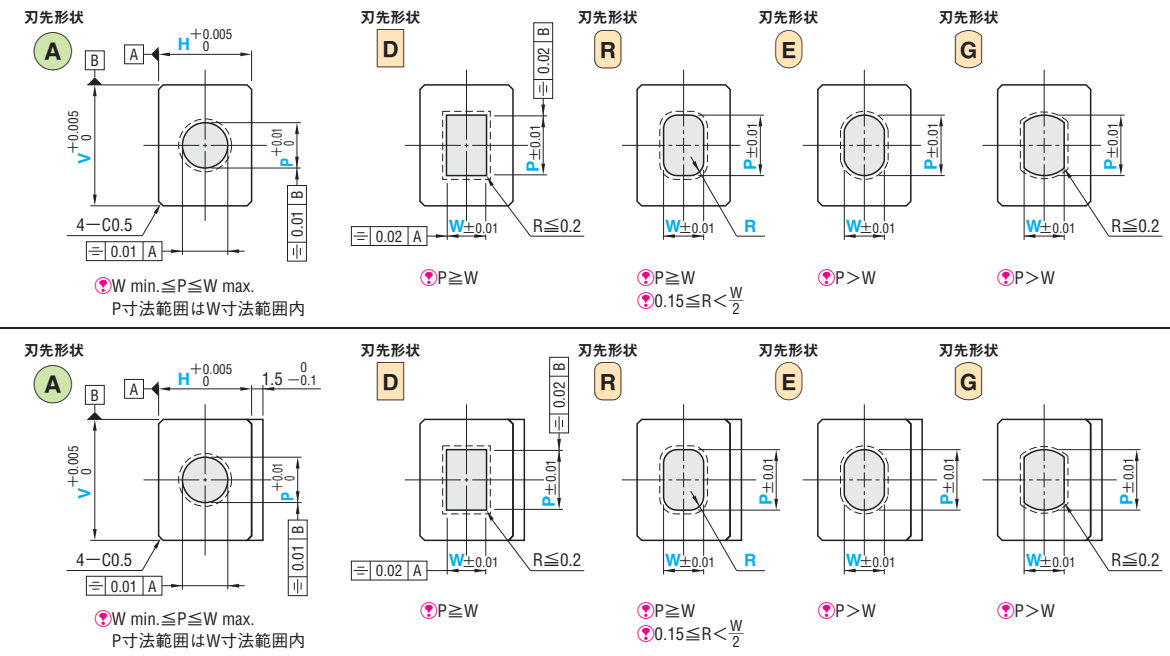

型式	H	V		3	4	5	R	L
		min.	max.					
ストレートタイプ	3	0.60	1.00	○	○	○	0.15	10
片フランジタイプ	4	0.60	2.00	○	○	○	W/2 未満	13
	5	0.60	3.00	○	○	○	Rのみ	16

Ⓜ P・W・R...指定0.01mm単位 Ⓜ 片フランジタイプはL=10の場合、導入部は付きません。

**Delivery 出荷日** 3 日目発送 **ストックA** 800円/1本 **P.38**

Ⓜ 同一サイズ3本以上は一律2,160円

**Alterations 追加工** 型式 SBLDF 04 04 - LC15.5 - P1.85 - TKC

Alterations	Code	A	D R E G	¥/1Code
刃先追加加工	BC	刃先長変更 0 ≤ BC ≤ 2 指定0.1mm単位		200
	PKC	刃先公差変更 P +0.01 ⇄ +0.005 0	刃先公差変更 P - W ± 0.01 ⇄ +0.01 0	400
	HVC		刃先に対しH・V逆 H寸方向にP寸、V寸方向 にW寸を加工します。 Ⓜ P ≤ W max.	0
全長追加加工	LC	全長変更 10 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKZ・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) Ⓜ LC ≤ 12の場合、片フランジタイプに導入部は付きません。		200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 +0.2 ⇄ +0.05 0		400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 +0.2 ⇄ +0.01 0		600

Alterations	Code	A	D R E G	¥/1Code
フランジ部追加加工	HC	フランジ幅変更 0 ≤ HC < 1.5 指定0.1mm単位		200
	TC	フランジ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) Ⓜ 全長は(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じ寸法です。		200
	TKC	フランジ厚公差変更 T +0.3 0 ⇄ +0.02 0		200
	TKM	フランジ厚公差変更 T +0.3 0 ⇄ -0.02 0		200
その他	VHM	外形公差変更 H・V +0.005 0 ⇄ -0.005 0		400
	NDC	H・V -0.01 -0.03 ⇄ H・V -0.01 -0.03 ⇄ 導入部無し		0

**Order 注文例** 型式 V H - L - 指定0.01mm単位 P - W - R (Rのみ)

SBLD 03 03 - 20 - P0.60

**Price 価格** 数量スライド価格 (Ⓜ 1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~49	50~100
表示数量	10	20	30	50
値引率	基準単価	5%	10%	15%

価格・出荷日お見積り

■ストレートタイプ 基準単価

型式	H	V	3	4	5
SBLD	3		7,330	6,870	6,930
	4			6,870	6,960
	5				6,960
SBLDD SBLDR SBLDE SBLDG	3		7,650	7,110	7,200
	4			7,110	7,240
	5				7,240
SPBLD	3		8,120	7,170	7,400
	4			7,170	7,530
	5				7,530
SPBLDD SPBLDR SPBLDE SPBLDG	3		8,440	7,410	7,640
	4			7,410	7,680
	5				7,680

■片フランジタイプ 基準単価

型式	H	V	3	4	5
SBLDF	3		8,150	7,600	7,600
	4			7,600	7,670
	5				7,670
SBLDDF SBLDRF SBLDEF SBLDGF	3		8,470	7,840	7,840
	4			7,840	7,910
	5				7,910
SPBLDF	3		9,000	7,930	8,160
	4			7,970	8,640
	5				8,640
SPBLDDF SPBLDRF SPBLDEF SPBLDGF	3		9,310	8,170	8,400
	4			8,170	8,880
	5				8,880

ブロックダイ