


BLOCK DIE BLANKS ブロックダイブランク

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

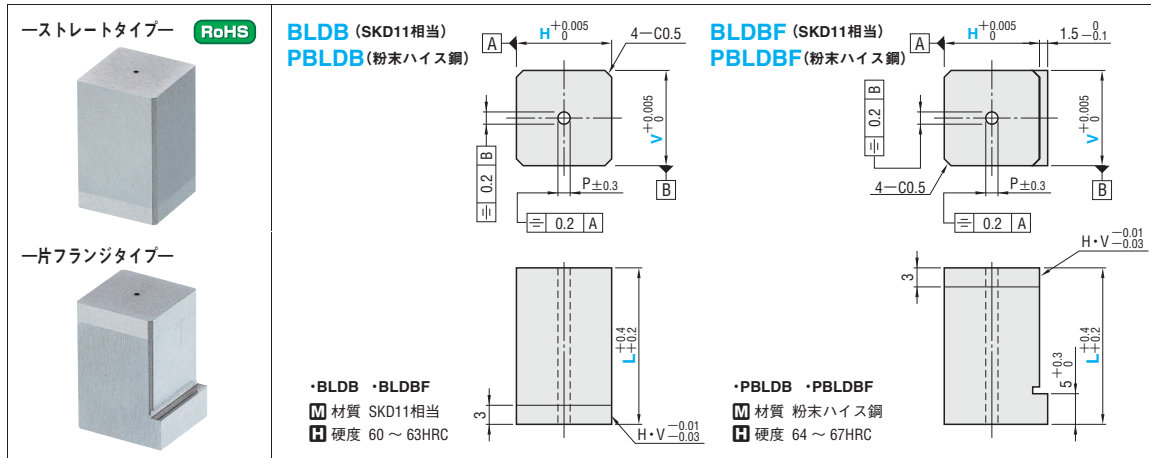

型式	H \ V		V					L	P
	6	8	10	13	16	20	25		
ストレートタイプ BLDB PBLDB 片フランジタイプ BLDBF PBLDBF	6	○	○	○	○	○	○	16 20 22 25 30 35	0.8
	8								
	10								
	13								
	16								
	20								
25									

Order 注文例: 型式 **PBLDB** V **08** H **06** - L **16**

Delivery 出荷日: **3** 日目発送

在庫 **ストックA** 800円/1本

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37


Alterations 追加加工: 型式 **BLDBF** V **13** H **10** - L(LC) **20** (HC-TC-TKC...etc.)

型式	H \ V	V						
		6	8	10	13	16	20	25
BLDB	6	1,790	1,790	1,790	2,730	3,070	3,500	3,670
	8		1,870	1,870	2,810	3,070	3,580	3,670
	10			1,870	2,810	3,070	3,580	3,670
	13				2,980	3,240	3,840	3,920
	16					3,240	3,840	3,920
	20						4,010	4,090
PBLDB	6	2,810	2,810	2,810	3,960	4,400	4,660	4,930
	8		2,900	2,900	4,050	4,400	4,840	4,930
	10			2,900	4,050	4,400	4,840	4,930
	13				4,310	4,660	5,190	5,280
	16					4,660	5,190	5,280
	20						5,370	5,460
BLDBF	6	2,130	2,130	2,130	3,240	3,670	4,180	4,440
	8		2,210	2,210	3,410	3,670	4,270	4,440
	10			2,210	3,410	3,670	4,270	4,440
	13				3,580	3,920	4,610	4,690
	16					3,920	4,610	4,690
	20						4,780	4,950
PBLDBF	6	3,340	3,340	3,340	4,750	5,280	5,630	5,900
	8		3,520	3,520	4,840	5,280	5,810	5,900
	10			3,520	4,840	5,280	5,810	5,900
	13				5,190	5,630	6,250	6,340
	16					5,630	6,250	6,340
	20						6,430	6,520
25							6,520	

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LC	全長変更 10 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) 片フランジタイプの場合LC ≤ 12には導入部が付きません。	200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 ⇒ +0.05 +0.2 ⇒ 0	400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 ⇒ +0.01 +0.2 ⇒ 0	600
フランジ部追加加工	HC	フランジ幅変更 0 ≤ HC < 1.5 指定0.1mm単位	200
	TC	フランジ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) 全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
	TKC	フランジ厚公差変更 T +0.3 ⇒ +0.02 0 ⇒ 0	200
	TKM	フランジ厚公差変更 T +0.3 ⇒ 0 0 ⇒ -0.02	200
その他	VHM	外形公差変更 H·V +0.005 ⇒ 0 -0.005	400
	NDC	H·V -0.01 -0.03 ⇒ 導入部無し	0
	NHC	スタートホール(P)無し	-100

BLOCK DIE BLANKS - BOLT FIX TYPE - ブロックダイブランク - ボルト止めタイプ -

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

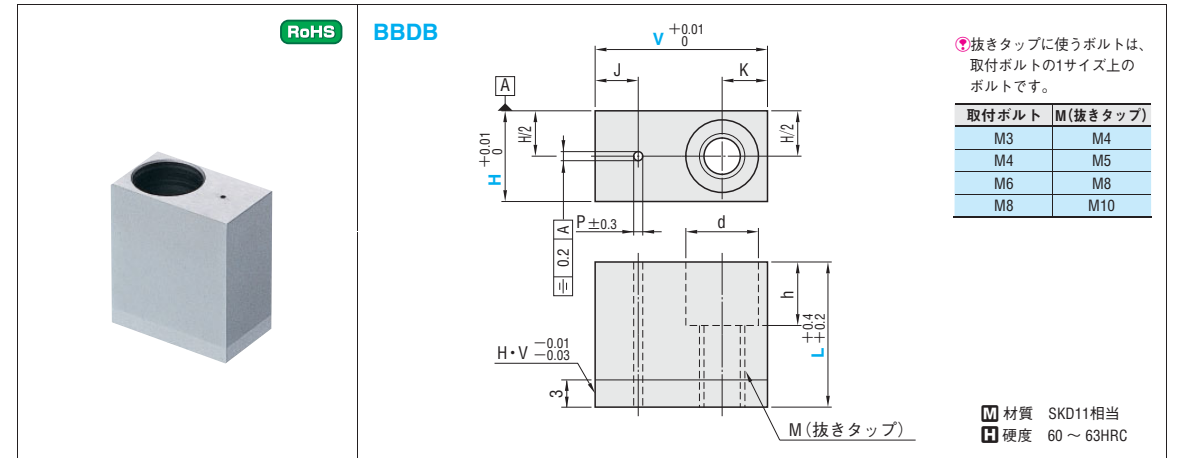

K	取付ボルト			J	型式	V	H	L	P	¥基準単価 1~9本									
	d	h	サイズ																
4	6	7.5	M3	3	BBDB	13	8	16	0.8	2,630									
				4						2,750									
				5						2,750									
				6.5						2,940									
				8						2,940									
5	8	8.5	M4	4	BBDB	18	10	20	0.8	2,750									
				5						2,940									
				6.5						3,110									
				8						3,110									
				10						3,230									
6.5	11	10.5	M6	5	BBDB	22	13	22	0.8	2,940									
				6.5						3,110									
				8						3,110									
				10						3,230									
				12.5						3,230									
				15						3,420									
				17.5						3,420									
				8						14	12.5	M8	8	BBDB	32	16	25	0.8	3,420
													10						3,420
													12.5						3,600
15	3,600																		
17.5	3,600																		

Order 注文例: 型式 **BBDB** V **25** H **13** - L **20**

Delivery 出荷日: **3** 日目発送

在庫 **ストックA** 800円/1本

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

Alterations 追加加工: 型式 **BBDB** V **25** H **13** - LC18.0 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LC	全長変更 16 < LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 ⇒ +0.05 +0.2 ⇒ 0	400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 ⇒ +0.01 +0.2 ⇒ 0	600

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
その他	VKC1	V·H公差変更 V·H +0.01 ⇒ V·H +0.005 0 ⇒ 0	600
	VKC2	V·H公差変更 V·H +0.01 ⇒ V·H 0 0 ⇒ -0.005	600
	CC	外周(V·H)コーナー4ヶ所に C0.5の面取	400
	NDC	導入部無し	0
	NHC	スタートホール(P)無し	-100