
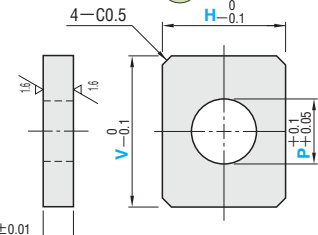


RoHS




M 材質 SK5
H 硬度 45HRC ~

刃先形状 **A**




⊙P<min.W max.
P寸範囲はW寸範囲内

刃先形状 **D**

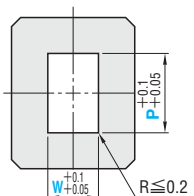


⊙P≥W

刃先形状 **R**

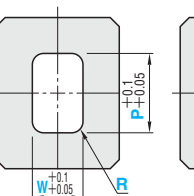


⊙P≥W
⊙0.15≤R<W/2

刃先形状 **E**

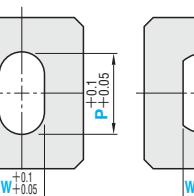

⊙P>W

 刃先形状 **G**



⊙P>W

型式	H	V								R	t
		min. W max.	6	8	10	13	16	20	25		
A SBD D SBDD R SBDR E SBDE G SBDE	6	1.00 ~ 4.00	○	○	○	○	○	○	○	0.15 W/2 未 満 の み	0.05
	8	1.00 ~ 6.00		○	○	○	○	○	○		0.1
	10	1.00 ~ 8.00			○	○	○	○	○		0.2
	13	1.00 ~ 10.00				○	○	○	○		0.3
	16	1.00 ~ 12.00					○	○	○		0.5
	20	1.50 ~ 16.00						○	○		1.0
	25	1.50 ~ 20.00							○		1.5
										2.0	

⊙各寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。 ⊙P・W・R…指定0.01mm単位

Order 注文例

型式 **V** **H** - 指定0.01mm単位 **P** - **W** - **R**(⌀のみ)

SBDE 13 10 - P8.50 - W6.50

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

ストックA 800円/1本 **P.38**

⊙同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格(⊙1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~4セット	5~9	10~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■8枚セット(各寸法1枚ずつ) 基準単価

H	V	6	8	10	13	16	20	25
6		2,650	2,650	2,650	2,870	2,870	3,160	3,160
8			2,680	2,680	3,140	3,140	3,620	3,620
10				2,680	3,140	3,140	3,620	3,620
13					3,510	3,510	3,980	3,980
16						3,510	3,980	3,980
20							4,450	4,450
25								4,450

Alterations 追加加工

型式 **V** **H** - **P** - **W** - **R** - (HVC)

SBDR 25 20 - P16.55 - W12.55 - R2.00 - HVC

Alteration	Code	Spec.	¥/Code
刃先追加加工	HVC	刃先に対しH・V逆、H寸方向にP寸、V寸方向にW寸を加工します。 ⊙P<min. W max. ⊗ASBD不可	0

■スペーサ用積層プレート **P.751**

RoHS



T寸(厚み) : 0.05mm ~

LHP : ばら売り(穴なし)
LHP-H : ばら売り(穴付き)
LHP-SET : 積層セット(組合せ各種)

■精密多用途プレート **P.753**

RoHS



T寸(厚み) : 0.3mm ~

UTPB : L寸定尺(150mm)
UTPL : L寸指定(10 ~ 150mm)

■ハードンプレート **P.1181**

RoHS



T寸(厚み) : 0.5mm ~

※HPSHは厚み1.0mmからの展開

HPSH : 材質 SKH51
HPHE : 厚み公差、精度基準に差異があります。
(詳しくは掲載ページをご覧ください)

■シムテープ **P.752**

RoHS



T寸(厚み) : 0.005mm ~

FGSM : 幅12.7mm 長さ1m
FGSMW : 幅45.0mm 長さ1m
FGSML : 幅12.7mm 長さ5m(お徳用)

ブロックダイ