

SPECIAL SHAPED BLOCK DIES 異形状ブロックダイ

加工価格も数量スライド適用 P.37


Type	V・H寸法	材質 硬度	型式	形状
ストレートタイプ	標準 ブランク サイズ	SKD11相当 60~63HRC	BL	ストレートタイプ 外形フリータイプ
		粉末ハイス鋼 64~67HRC	PBL	
片フランジタイプ	標準 ブランク サイズ	SKD11相当 60~63HRC	BLF	片フランジタイプ
		粉末ハイス鋼 64~67HRC	PBLF	
外形フリー・ストレートタイプ	V・H寸法 6.0~25.0 フリー指定	SKD11相当 60~63HRC	FBL	
		粉末ハイス鋼 64~67HRC	FPBL	

型式		V			L						
Type	Shape 形状	H	W	P	6	8	10	13	16	20	25
ストレートタイプ BL PBL	2H~12H	6	1.00~3.00		○	○	○	○	○	○	○
	2J~18J	8	1.00~4.00			○	○	○	○	○	○
	3K~29K	10	1.00~6.00				○	○	○	○	○
	2L~7L	13	1.00~8.00					○	○	○	○
片フランジタイプ BLF PBLF	刃先形状 P.637 から選択	16	1.00~10.00					○	○	○	○
		20	1.50~12.00						○	○	○
		25	1.50~16.00							○	○

型式		V			L					
Type	Shape 形状	H	W	P	6.0~8.0	8.1~10.0	10.1~13.0	13.1~16.0	16.1~20.0	20.1~25.0
外形フリー・ ストレートタイプ FBL FPBL	2H~12H	6.0~8.0	1.00~4.00	4	○	○	○	○	○	○
	2J~18J	8.1~10.0	1.00~6.00	4		○	○	○	○	○
	3K~29K	10.1~13.0	1.00~8.00	5			○	○	○	○
	2L~7L	13.1~16.0	1.00~10.00	6				○	○	○
	刃先形状 P.637 から選択	16.1~20.0	1.50~12.00	8					○	○
		20.1~25.0	1.50~16.00	9						○

①V・H...指定0.1mm単位 ②V-P≥a H-W≥b

加工限度

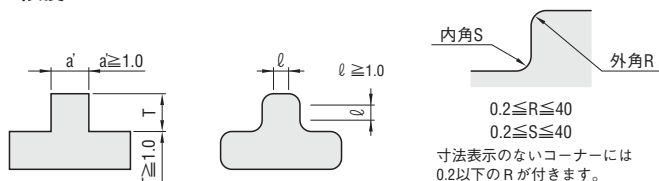

指定単位

寸法	公差	指定単位
W	±0.01	0.01mm単位
P	±0.01	0.01mm単位
A	±0.01	0.01mm単位
B	±0.01	0.01mm単位
C	±0.01	0.01mm単位
Q		0.01mm単位
R		0.01mm単位
S		0.01mm単位
C (R部)		0.01mm単位
A° (角度)		0.1°単位

Order 注文例
 型式 - V - H - L - P・W・A・B・C・Q・R・S...指定0.01mm単位
 BL 4J 13 10 - 20 - P8.00-W6.00-A4.50-R1.00-S2.00
 FBL 5J - V14.6 - H13.1 - 20 - P9.00-W7.00-R1.00

Delivery 出荷日
 3 日目発送
 ストックA 800円/1本
 P.38
 ①同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alterations 追加加工
 型式 V H L(LC) - P・W・A・B・C・Q・R・S... - (BC・HC・TC...etc.)
 BL4J 13 10 - 20 - P8.00-W6.00-A5.5-R2.00-S2.00 - BC4

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
全長追加加工	LC	全長変更 10≤LC<L 指定0.1mm単位 フランジタイプはLC≤12の場合、導入部は付きません。	200
	LKC	全長公差変更 L ^{+0.4} / ₀ → ^{+0.05} / ₀	400
	LKZ	全長公差変更 L ^{+0.4} / ₀ → ^{+0.01} / ₀	600
フランジ部追加加工	HC	フランジ幅変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位	200
	TC	フランジ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位 ①全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
	TKC	ツバ厚公差変更 T ^{+0.3} / ₀ → ^{+0.02} / ₀	200
	TKM	ツバ厚公差変更 T ^{+0.3} / ₀ → ₀ ^-0.02	200
刃先追加加工	BC	刃先長変更 0≤BC≤4 指定0.1mm単位	200
	PKC	刃先径公差変更 P・W±0.01 → ^{+0.01} / ₀	400
	HVC	刃先に対しH・V逆。H寸方向にP寸、 V寸方向にW寸を加工します。 ①P→min W max P寸法の範囲は規格表のW寸法の範囲になります。 ②BLF・PBLFのフランジ位置は以下になります。	0
その他	NDC	導入部無し	0

Price 価格
 ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.37
 数量 1~9 10~19 20~29 30~50 表示数量超えは
 値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

■ストレートタイプ 基準単価

Type	V	6	8	10	13	16	20	25
(SKD11相当) BL	6	6,360	6,580	6,900	8,410	9,930	11,440	12,520
	8		6,580	7,010	8,520	10,040	11,440	12,630
	10			7,010	8,520	10,040	11,440	12,630
	13				8,630	10,250	11,870	12,840
	16					10,250	11,870	12,840
	20						11,980	13,060
(粉末ハイス鋼) PBL	6	7,230	7,440	7,880	9,820	11,330	13,060	14,680
	8		7,980	8,310	10,360	11,980	13,920	15,760
	10			8,310	10,360	11,980	13,920	15,760
	13				11,660	13,170	15,440	17,490
	16					13,170	15,440	17,490
	20						15,760	17,590

■片フランジタイプ 基準単価

Type	V	6	8	10	13	16	20	25
(SKD11相当) BLF	6	7,230	7,550	7,980	9,710	11,440	13,170	14,350
	8		7,550	8,090	9,820	11,550	13,170	14,460
	10			8,090	9,820	11,550	13,170	14,460
	13				9,930	11,760	13,710	14,790
	16					11,760	13,710	14,790
	20						13,810	14,890
(粉末ハイス鋼) PBLF	6	8,310	8,630	9,060	11,220	13,060	14,890	16,840
	8		9,170	9,600	11,980	13,810	16,090	18,140
	10			9,600	11,980	13,810	16,090	18,140
	13				13,380	15,220	17,700	20,080
	16					15,220	17,700	20,080
	20						18,140	20,190

■外形フリー・ストレートタイプ 基準単価

Type	V	6.0~8.0	8.1~10.0	10.1~13.0	13.1~16.0	16.1~20.0	20.1~25.0
(SKD11相当) FBL	6.0~8.0	8,270	8,550	8,970	10,990	12,990	14,890
	8.1~10.0		8,550	8,970	10,990	12,990	14,890
	10.1~13.0			9,120	11,090	13,190	14,890
	13.1~16.0				11,090	13,190	14,890
	16.1~20.0					13,290	14,990
(粉末ハイス鋼) FPBL	6.0~8.0	9,400	9,880	10,490	12,770	15,140	16,980
	8.1~10.0		9,880	10,490	12,770	15,140	16,980
	10.1~13.0			11,010	13,470	16,270	18,100
	13.1~16.0				13,470	16,270	18,100
	16.1~20.0					16,880	18,540