


落下防止ユニット用ウレタンストリッパ

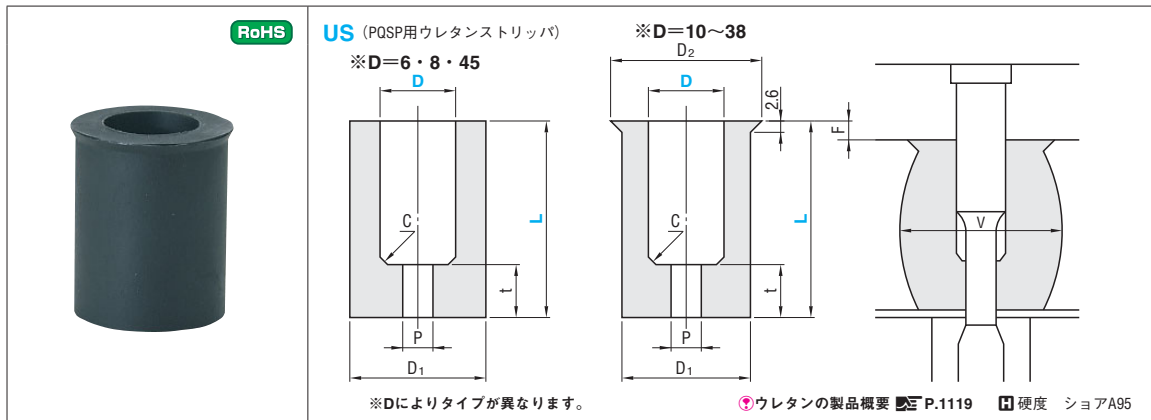

D	D ₁	D ₂	P	t	C	型式		L	¥基準単価 1~19本
						Type	D		
6	13	—	1.5	5	1.5	US	(6)	27 32 37 42 47 52	320
8							(8)	27 32 37 42 47 52	340
10	18	21	3.5	6	(10)		27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54	360	
13					(13)		27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54	410	
16	28	31	4	7	(16)		37 39 42 44 47 49 52 54 57 59 62 64	500	
20					(20)		48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75	760	
25	40	43	—	—	(25)		48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75	1,120	
32					(32)		48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75	1,530	
38	60	63	5	8	(38)		49 51 54 56 59 61 64 66 69 71 74 76	2,040	
45					(45)		49 51 54 56 59 61 64 66 69 71 74 76	2,560	

※D(6)(8)(45)はタイプが異なります。上記図面参照

Order 注文例
 型式 **US 13** - L **42**

Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.37
 ※ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り


■ウレタンストリッパ破損防止用リング

D	D ₂	型式	¥基準単価 1~19本
10	22	10	180
13	27	13	
16	32	16	
20	37	20	280
25	44	25	
32	54	32	370
38	64	38	
45	74	45	

Example 使用例

破損防止用リングUSRはリテーナ面との片当りやボルト穴との干渉によるウレタンストリッパの破損を防止します。

※ウレタンストリッパは型の調整時に空打ちし、パンチ刃先に合った形状にしてからご使用ください。(変形パンチにもご使用できます。)

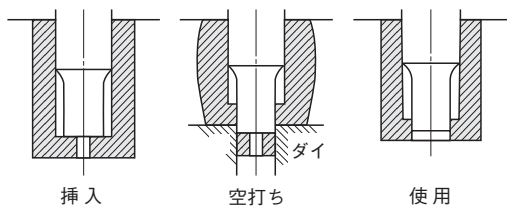

Order 注文例
 型式 **USR 13**

Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.37
 ※ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式 Type D-L	F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%						
	Fmm	N[kg] 荷重	Fmm	N[kg] 荷重	Fmm	N[kg] 荷重					
US 6-27	2.7	637	4.1	834	5.4	981	15.0				
32	3.2		4.8		6.4						
37	3.7		5.6		7.4						
42	4.2		6.3		8.4						
47	4.7		7.1		9.4						
52	5.2		7.8		10.4						
US 8-27	2.7	981	4.1	1275	5.4	1569	18.5				
32	3.2		4.8		6.4						
37	3.7		5.6		7.4						
42	4.2		6.3		8.4						
47	4.7		7.1		9.4						
52	5.2		7.8		10.4						
US 10-27	2.7	1226	4.1	1569	5.4	1863	20.7				
29	2.9		4.4		5.8						
32	3.2		4.8		6.4						
34	3.4		5.1		6.8						
37	3.7		5.6		7.4						
39	3.9		5.9		7.8						
42	4.2		6.3		8.4						
44	4.4		6.6		8.8						
47	4.7		7.1		9.4						
49	4.9		7.4		9.8						
52	5.2		7.8		10.4						
54	5.4		8.1		10.8						
US 13-27	2.7		1961		4.1			2452	5.4	2942	26.5
29	2.9				4.4				5.8		
32	3.2	4.8		6.4							
34	3.4	5.1		6.8							
37	3.7	5.6		7.4							
39	3.9	5.9		7.8							
42	4.2	6.3		8.4							
44	4.4	6.6		8.8							
47	4.7	7.1		9.4							
49	4.9	7.4		9.8							
52	5.2	7.8		10.4							
54	5.4	8.1		10.8							
US 16-37	3.7	2746		5.6	3530	7.4	4217		32.0		
39	3.9			5.9		7.8					
42	4.2		6.3	8.4							
44	4.4		6.6	8.8							
47	4.7		7.1	9.4							
49	4.9		7.4	9.8							
52	5.2		7.8	10.4							
54	5.4		8.1	10.8							
57	5.7		8.6	11.4							
59	5.9		8.9	11.8							
62	6.2		9.3	12.4							
64	6.4		9.6	12.8							
US 20-48	4.8		3334	7.2		4217		9.6		5001	38.0
50	5.0			7.5				10.0			
53	5.3	8.0		10.6							
55	5.5	8.3		11.0							
58	5.8	8.7		11.6							
60	6.0	9.0		12.0							

型式 Type D-L	F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%		
	Fmm	N[kg] 荷重	Fmm	N[kg] 荷重	Fmm	N[kg] 荷重	
US 20-63	6.3	3334	9.5	4217	12.6	5001	38.0
65	6.5		9.8		13.0		
68	6.8		10.2		13.6		
70	7.0		10.5		14.0		
73	7.3		11.0		14.6		
75	7.5		11.3		15.0		
US 25-48	4.8		5099		7.2		
50	5.0	7.5		10.0			
53	5.3	8.0		10.6			
55	5.5	8.3		11.0			
58	5.8	8.7		11.6			
60	6.0	9.0		12.0			
63	6.3	9.5		12.6			
68	6.8	10.2		13.6			
70	7.0	10.5		14.0			
75	7.5	11.3		15.0			
US 32-48	4.8	7845	7.2	9807	9.6	11278	57.5
50	5.0		7.5		10.0		
53	5.3		8.0		10.6		
55	5.5		8.3		11.0		
58	5.8		8.7		11.6		
60	6.0		9.0		12.0		
63	6.3		9.5		12.6		
65	6.5		9.8		13.0		
68	6.8		10.2		13.6		
75	7.5		11.3		15.0		
US 38-49	4.9	11278	7.4	14220	9.8	16181	69.0
51	5.1		7.7		10.2		
54	5.4		8.1		10.8		
56	5.6		8.4		11.2		
59	5.9		8.9		11.8		
61	6.1		9.2		12.2		
64	6.4		9.6		12.8		
66	6.6		9.9		13.2		
69	6.9		10.4		13.8		
76	7.6		11.4		15.2		
US 45-49	4.9	15200	7.4	19123	9.8	21575	80.5
51	5.1		7.7		10.2		
54	5.4		8.1		10.8		
56	5.6		8.4		11.2		
59	5.9		8.9		11.8		
61	6.1		9.2		12.2		
64	6.4		9.6		12.8		
66	6.6		9.9		13.2		
69	6.9		10.4		13.8		
76	7.6		11.4		15.2		

●荷重 [kg] = 荷重N × 0.101972