



□: 新価格

■ボールロック用バックングプラグ

BPN-LR (パンチ用) RoHS

材質 SK4
硬度 56~60HRC

BDN-LR (ダイ用) RoHS

材質 SK4
硬度 56~60HRC

BNN-BR (ロック穴なし) RoHS

材質 SK4
硬度 56~60HRC

■ボールロックリテーナ用ボール

適用リテーナ	D1	d2	型式		¥標準単価				¥スライド単価			
			Type	D	1~4本	5~9本	10~19本	20~50本	1~4本	5~9本	10~19本	20~50本
CRN-P BRN-P CLN-P CBN-P CCRN CLN-PS CLN-FS LRGD-L/R BRGD-L/R	16	6	BPN-LR	10	570	540	510	480				
	19			13								
	22			16								
	26			20								
	31			25	640	610	580	540				
	38			32								
CRN-D CLN-D	19	6.2	BDN-LR	13	430	410	390	360				
	22	9		16								
	26	12		20								
	31	17		25	510	480	460	430				
	38	21		32	640	610	580	540				
BRN-P CBN-PN	16		BNN-BR	10	400	380	360	340				
	19			13								
	22			16								
	26			20								
	31			25	480	470	430	410				

☞表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Order 注文例 **型式** BPN-LR25

Delivery 出荷日 **3** 日目発送 **ストックA** 200円/1本

☞同一サイズ3本以上は一律540円 ☞P.38

■パンチ抜き治具

KJ RoHS

型式	¥標準単価		¥スライド単価		
Type	D	1~4本	5~9本	10~19本	20~50本
KJ	10	1,140	1,080	1,020	960

☞表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Order 注文例 **型式** KJ

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 ☞P.37

☞ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

•先端ネジ部をねじ込むとボールが押し上がりパンチが抜けます。

■ロック確認用スパナ

KP RoHS

D	F	S	L	型式		¥標準単価				¥スライド単価			
				Type	D	1~4本	5~9本	10~19本	20~50本	1~4本	5~9本	10~19本	20~50本
10	8	20	83	KP	10	1,590	1,510	1,430	1,350				
13	10	25	84		13								
16	13	30	85		16								
20	17	36	105		20								
25	22	45	106		25								
32	29	52	125		32								
38	35	58	124		38								

☞表示数量超えは価格・出荷日お見積り


Order 注文例 **型式** KP 32

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 ☞P.37

☞ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例

•パンチの溝にスパナを当てて、左右に回し所定の位置でボールロックされているかを確認します。

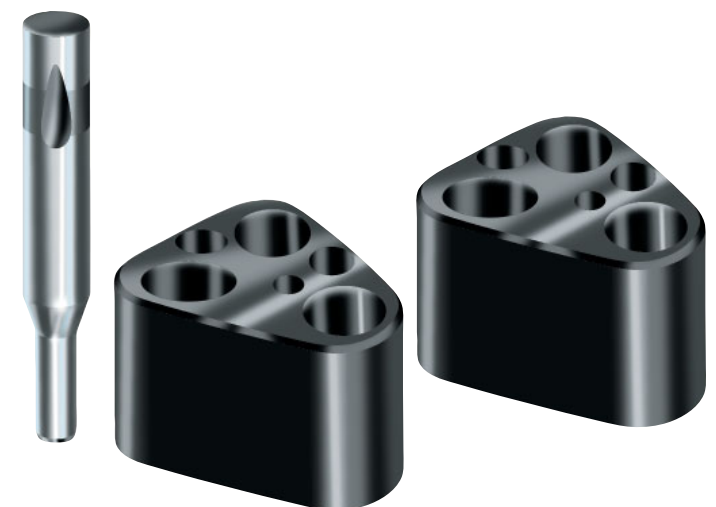

ボールロックパンチ
ダイリテーナ