

# 金型ネームプレート/金型ネームシール

◆KNPは次回カタログで廃止予定です。



# 金型用接着剤/洗浄剤/型当り検査剤

—ロックタイトNo.638・242・268・248/汎用速乾性タイプ/新明丹—

**KNP (金型ネームプレート)** RoHS

4-R1 4-φ3.4穴

型名	管理No.
製造日	材料幅
材質	板厚
送りピッチ	備考
会社名	

25 30 65 70 0.5

■材質 A1050P  
■板厚 0.5mm  
■表面処理 焼付塗装

型式	Color 背景色	¥基準単価 1~9本
KNP	R(赤) B(青) Y(黄)	190

**Order 注文例** 型式  Color   
KNP - R

**Delivery 出荷日**  在庫品 翌日出荷 **P.37**  
◆ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** **数量スライド価格** (1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■特長  
・金型の保管・管理にお役立てください。  
・油性ペンまたは油性ボールペンで記入できます。  
・アルミ製ですので、鏝(タガネ)等で刻印もできます。

■使用上の注意  
・表面塗装材の耐熱は150℃です。

**KNS (金型ネームシール)** RoHS

70 32

品名(型名)	管理No.
製造日	年月日
材質	板厚
送りピッチ	材料幅
会社名	備考

■シール本体 : PTFEフィルム  
■保護フィルム : PPフィルム

型式	Color 背景色	¥基準単価 1~4セット(1セット10枚)
KNS	R(赤) B(青) Y(黄)	700

**Order 注文例** 型式  Color   
KNS - R

**Delivery 出荷日**  在庫品 翌日出荷 **P.37**  
◆ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


**Price 価格** **数量スライド価格** (1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~4セット	5~9セット	10~29セット	30~50セット	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■特長  
・油性ペンまたは油性ボールペンで記入できます。  
・油や汚れに強く、はがれにくくなっています。

■使用上の注意  
・貼付面の油等をよく拭き取ってからご使用ください。  
・シンナー等で油分を完全に除去することをお奨めします。  
・常温でご使用ください。  
・貼り直しは接着力が低下します。

■使用方法

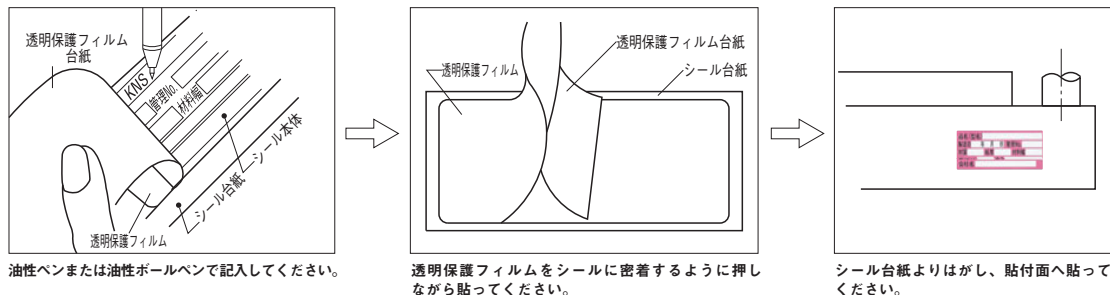

はめ合い用(高強度) <span style="float:right">RoHS</span>	ねじ緩み止め用(中強度) <span style="float:right">RoHS</span>	ねじ緩み止め用—スティックタイプ— <span style="float:right">RoHS</span>	
ロックタイトNo.638(高強度)	ロックタイトNo.242(中強度)	ロックタイトNo.268(高強度)	ロックタイトNo.248(中強度)
<b>LOC638</b>	<b>LOC242</b>	<b>LOC268</b>	<b>LOC248</b>
(250ml) (50ml)	(250ml) (50ml)		

液色	主成分	粘度 (CP)	強度区分	強度	最大許容すきま (mm)	硬化時間 <sup>注(2)</sup> (室温h)		使用温度範囲(°C)	製品安全データシート FAX BOX No.	型式		¥基準単価
						活性面	不活性面			Type	容量 (mL)	
緑	嫌気性樹脂	2500	高強度	せん断強度 25~35(N/mm)	片側0.2以下 <sup>注(1)</sup>	1~3	3~6	-55~125	1034	LOC638	250	10,450
青		1000	中強度	破壊/脱出トルク 12/5(N/m)	片側0.25以下					50	2,340	
赤		ろう状半固体	高強度	戻しトルク 40.8N.m(DIN54454)	—	—	-55~150	1083	LOC268	19	2,450	
青		中強度	戻しトルク 15.6N.m(DIN54454)	—	—		1081	LOC248		2,450		

■用途  
**LOC638**: はめ合い用(高強度)  
 ●ノックブッシュ(KNLB・KNLBB)、ダイセット用ブッシュ(LBB・LDB)、ストリッパガイドブッシュ(SGBL・SGBZ・SGHZ・SGBF・SGFZ)等の接着にご利用できます。  
**LOC242**: ねじ緩み止め用(中強度)  
 ●六角穴付ボルト(OB)、スクリュープラグ(MSW)、外ネジ式ストリッパボルト(MSB)等の接着にご利用できます。  
**スティックタイプ**  
 ●半固体の為液ダレせず、持ちやすくコンパクトなスティックタイプです。  
**LOC268**: ねじ緩み止め用(高強度)  
 局部加熱と工具による取り外しが可能です。振動・衝撃・熱膨張などによるねじの緩みを防止します。  
**LOC248**: ねじ緩み止め用(中強度)  
 工具による取り外しが可能です。

■ご注意  
 (1)金型部品圧入時には片側0.01~0.03mmで接着するのが一般的です。  
 (2)値は室温で実用強度(50%硬化)に達する時間です。活性面とは銅、銅合金、アルミ合金等をいい、不活性面とはステンレス鋼、亜鉛、熱硬化性樹脂、メッキ等をいいます。  
 ◆ロックタイト接着時は、脱脂処理を行うことをお奨めします。

■製品安全データシート  
 24時間、各製品の製品安全データシート(MSDS)を、お手元のFAXから出力することができます。  
 下記のFAX BOXセンターへ電話をかけ、音声ガイダンスに従って操作してください。また、ホームページにも掲載しています。  
**TEL : 03-5972-9543**  
**ホームページ:**  
<http://jp.misumi-ec.com/tech/msds>

**Order 注文例** 型式  容量   
LOC638 - 50  
LOC242 - 250  
LOC268 - 19  
LOC248 - 19

**Delivery 出荷日**  在庫品 翌日出荷 **P.37**  
◆ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** **数量スライド価格** (1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~4	5~9	表示数量超えは
値引率	基準単価	3%	価格・出荷日お見積り

洗浄剤—汎用速乾性タイプ— RoHS

**6PACK-METAQL**  
(6本入りパック)

製品安全データシート	1パック入り本数	型式			¥基準単価	¥スライド単価
		Type	容量(mL)	1パック		
1009	6本	6PACK-METAQL	420	5,010	4,275	4,050

◆6PACK-METAQL420はパック単位での販売になります。  
 ◆表示数量超えは価格・出荷日お見積り

**Order 注文例** 型式   
6PACK-METAQL 420

**Delivery 出荷日**  3 日目発送

■用途  
 ●油、グリース等の汚れを化学洗浄剤と強力なガス圧で洗い流し、使用後は速やかに蒸発して、あとには何も残りません。  
 ◆ロックタイト接着前の脱脂処理にご利用頂けます。

型当り検査剤(新明丹) RoHS

**N-RED** **SP-RED**

液色	主成分	製品安全データシート FAX BOX No.	型式		¥基準単価	¥スライド単価
			Type	容量(mL)		
オレンジ	酸化亜鉛	1044	N-RED	250	3,840	3,200
赤	石油炭化水素	1043	SP-RED	250	6,720	5,600

■用途  
 ●製品加工後の摺り合わせに使用します。亜鉛成分は含まれておりません。  
 油と練り合わせる手間が不要で、そのままご使用になれます。  
 ●SP-REDは、N-REDと比べよく伸びるので、薄く塗れます。

**Order 注文例** 型式   
N-RED 250

**Delivery 出荷日**  翌日出荷 **P.37**  
◆ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。