


STRIPPER GUIDE BUSHINGS
ストリッパガイドブシュ
-ボールリテーナ用-

プライスタウン
15%
：値下げ価格

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

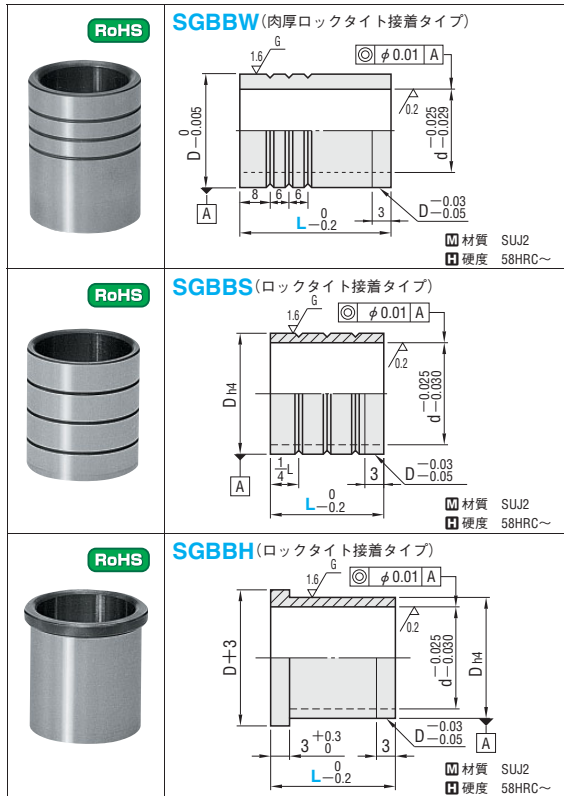

d	D	型式	PD	L	¥基準単価
		Type			1~9本
17	24	SGBBW	13	30 35	890
20	28		16	35 40	1,020
26	34		20	40 45 50	1,310
31	40		25	45 50 60	1,690

d	D _{H4}	型式	PD	L	¥基準単価
		Type			1~9本
14	18	SGBBS	10	20 25 30	570
17	22		13	20 25 30	630
20	26		16	25 30 35	700
26	31		20	25 30 35 40	820
31	37	25	35 40	1,000	

d	D _{H4}	型式	PD	L	¥基準単価
		Type			1~9本
14	18	SGBBH	10	20 25 30	700
17	22		13	20 25 30	770
20	26		16	25 30 35	860
26	31		20	25 30 35 40	980
31	37	25	35 40	1,180	

Order 注文例 型式 - L
SGBBW 16 - 35

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.37
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Alterations 追加加工 型式 - L(LC) - (DLC) 3 日目発送 ストックT 1,000円/1本 ストックA 500円/1本 P.38
SGBBH 16 - LC25.5
同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)


Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alteration Code	L寸法変更		ロックタイト用溝加工
	LC	DLC	DLC
Spec.	<p>●SGBBW</p> <p>●SGBBS</p> <p>●SGBBH</p>	<p>ブシュの外径にロックタイト用の溝加工をします。</p>	<p>*外径溝数 8.0 ≤ L(LC) ≤ 15.9 → 1本 16.0 ≤ L(LC) ≤ 24.9 → 2本 25.0 ≤ L(LC) ≤ 35.0 → 3本</p> <p>◎SGBBW, SGBBS適用不可</p>
¥/1Code	200	200	300

Example 使用例 特長


- SGBBW** 肉厚を厚くして剛性を高めています。
- SGBBS** 全てのストリッパガイドピンと組合せることができます。(SGBBWも同様です)
- SGBBH** (SGBBWも同様です)

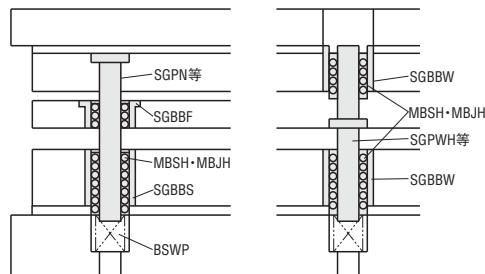

BALL RETAINERS SPRINGS FOR BALL RETAINER
ボールリテーナ/ボールリテーナ用スプリング

価格改定
：新価格

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

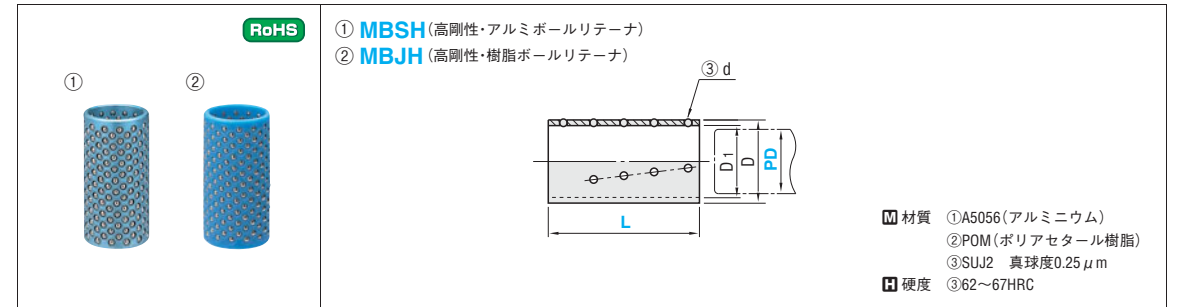

D	D ₁	ボール径 d	型式	PD	L	¥基準単価
			Type			1~9本
13.7	10.3	2	MBSH (アルミ製) MBJH (樹脂製)	10	25 30 35	1,070
16.7	13.3	2		13	25 30 35	1,180
19.7	16.3	2		16	30 35 40	1,340
25.5	20.5	3		20	30 35 40 45	1,500
30.5	25.5	3	25	35 40 45 50	1,880	

PD20・25は他のLサイズもあります。 P.850

Order 注文例 型式 - L
MBJH 20 - 45


Alterations 追加加工 型式 - L(LC)
MBJH 20 - LC 42
3 日目発送 ストックA 500円/1本 P.38
同一サイズ3本以上は一律1,350円

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.37
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
LC		全長変更 指定1mm単位 20 ≤ LC < L 切断面にはボールの穴が残る場合があります。	400

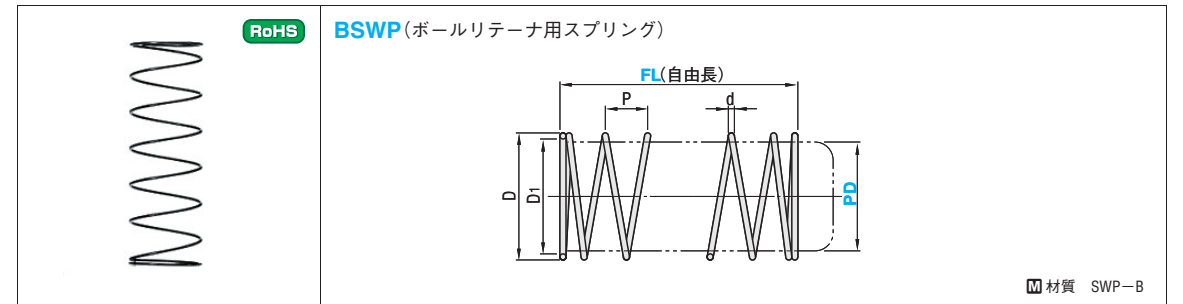

D	D ₁	d	P	型式	FL	¥基準単価	
				Type	PD 指定5mm単位	1~9本	
11.7	10.5	0.6	5	BSWP (ボールリテーナ用)	10	30~80	130
14.9	13.5	0.7	6		13	30~80	130
18.3	16.5	0.8	12		16	30~90	130
22.5	20.5	1.0	14		20	35~90	140
27.9	25.5	1.2	14	25	40~90	160	

Type	PD	スプリング密着長(mm) /ばね定数(g/mm)															
		FL(自由長)															
BSWP	10	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
		4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8					
		16	14	12	11	9	8	7	7	6	6						
	13	4.9	5.4	6.1	6.6	7.2	7.8	8.4	8.9	9.6	10.1	10.7					
		17	15	13	11	10	9	8	8	7	7	6					
		3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4			
	16	32	26	23	22	20	19	16	15	14	13	12	12	11			
		4.7	5.0	5.3	5.6	5.8	6.0	6.5	7.0	7.4	7.7	8.1	8.5				
		40	35	31	28	26	23	22	20	19	18	16	15				
	20	6.0	6.3	6.6	7.0	7.4	7.9	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6					
		38	34	30	28	25	24	22	20	19	18	17					

Order 注文例 型式 - FL
BSWP 20 - 80

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックT 1,000円/1本 ストックA 500円/1本 P.38
同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~20	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り