



リフトクッションピン/リフトクッションピン用ブシュ

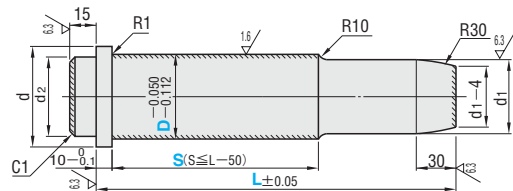

DTCA



DTCB

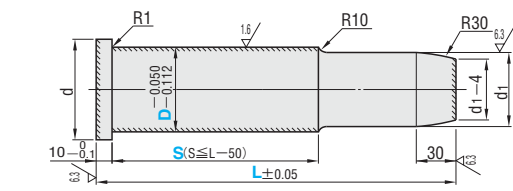

部: 高周波焼入
材質 S45C
硬度 55HRC~

d	d1	d2	型式		L 指定5mm単位	S 指定5mm単位	¥基準単価 1~9本	
			Type	D			DTCA	DTCB
38	29	26	DTCA	30	100~160	50~110	1,240	1,180
					165~240	50~190	2,080	2,010
					245~275	50~225	3,770	3,690
48	39	36		40	100~160	50~110	2,140	2,050
					165~280	50~230	3,470	3,300
					285~360	50~310	4,430	4,210
58	49	46	50	365~460	50~410	4,990	4,730	
				160~220	50~170	4,160	3,940	
				225~300	50~250	4,710	4,470	
					305~410	50~360	8,310	7,890
					415~460	50~410	9,000	8,590

Order 注文例 型式 - L - S
DTCA 50 - 300 - 100

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックA 800円/1本 P.38
◎同一サイズ3本以上は一律2,160円


Price 価格 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り



TGF (鋳物タイプ)

TGW (銅合金タイプ)

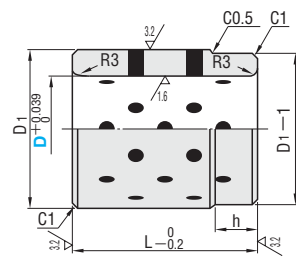

TGF 材質 FC250
特殊固体潤滑剤(埋設)
TGW 材質 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)

D1	h	L	型式		¥基準単価 1~9本	
			Type	D	TGF	TGW
50	±0.008	10	TGF (鋳物タイプ) TGW (銅合金タイプ)	30	2,370	2,580
60	±0.0095	15		40	2,910	3,770
70				50	3,820	4,740

Order 注文例 型式
TGF 30

Price 価格


数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックA 800円/1本 P.38
◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

プレートリフトピン/リフトプレートストップ

追加工価格も数量スライド適用 P.39

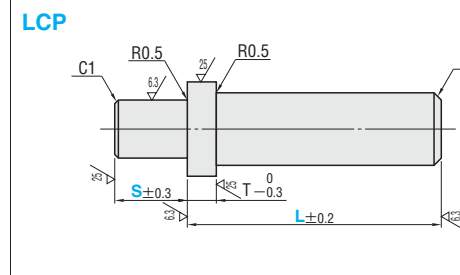

材質 S45C
硬度 55HRC~
(高周波焼入)

d	T	H	型式		L 指定10mm単位	S 指定1mm単位	¥基準単価 1~9本
			Type	D			
10	18	18	LCP	13	100~200	10~20	1,250
					210~250		1,400
13	21	21		16	100~200	15~30	1,350
					210~300		1,750
16	25	25		20	100~190	15~40	1,420
					200~300		1,860
			310~400		2,280		
20	30	30	25	100~240	15~50	1,880	
				250~300		2,040	
				310~400		2,480	
				410~500		2,840	
25	40	40	32	100~240	15~50	2,460	
				250~300		2,760	
				310~400		3,410	
					410~500	3,900	

Price 価格 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37


数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Order 注文例 型式 - L - S
LCP 20 - 250 - 25

Delivery 出荷日 3 日目発送
ストックT 1,600円/1本
ストックA 800円/1本 P.38
◎同一サイズ3本以上は一律2,160円
(ストックTは除く)

Alterations 追加加工 型式 - L(LC) - S - (MC)
LCP 20 - LC248 - 25 - MC

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	LC	全長変更 Lmin < LC < Lmax 指定1mm単位	200
	MC	タップ加工 D 13 16 20 25 32 M 8 8 10 12 16 ℓ 2×M	200

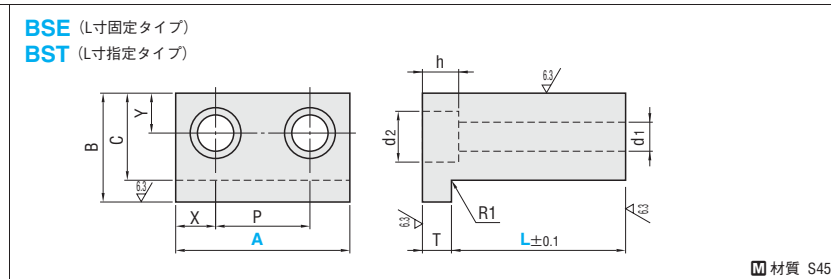

B	T	C	X	Y	P	d1	d2	h	型式		L	¥基準単価 1~9コ
									Type	A		
38	10	30	15	15	30	11	18	12	BSE (L寸固定タイプ)	60	40 50 60	2,180
											70 80	2,420
											50 60	2,520
45	13	36	20	18	40	14	20	14		80	70 80 90	2,960
											100	3,380
											60	2,930
60	15	50	25	25	50	18	26	18	100	70 80 90	3,640	
										100	3,980	

B	T	C	X	Y	P	d1	d2	h	型式		L 指定1mm単位	¥基準単価 1~9コ
									Type	A		
38	10	30	15	15	30	11	18	12	BST (L寸指定タイプ)	60	41~59	4,730
											61~79	5,110
											51~59	5,300
45	13	36	20	18	40	14	20	14		80	61~89	5,670
											91~99	6,150
											61~89	6,050
60	15	50	25	25	50	18	26	18	100	91~99	6,720	
										101~120	6,720	

◎BSTのL100以下でL寸10mm単位指定はBSEをご利用ください。

Order 注文例 型式 - L
BSE 80 - 70
BST 60 - 43

Delivery 出荷日 3 日目発送
在庫品 翌日出荷 P.37
◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	15%

◎表示数量超えは価格・出荷日お見積り